

CH 3656DA

コードレス植木バリカン



コードレスの機動性にパワフルさを兼ね備えたマルチボルトシリーズ

作業量アップと刈込みがきれいな三面研磨刃採用

作業量アップ

小形・軽量で高出力なマルチボルト蓄電池搭載により、作業量がアップしました。


1充電当たりの作業時間*1(目安) (BSL 36A18使用時)



4段階スピード調整

【MODE】スイッチを押すごとにスピードが4段階に切替ります。

スイッチパネル▶

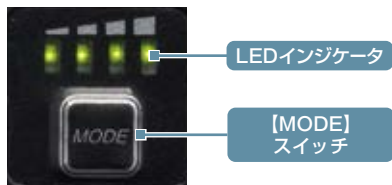

LEDの点灯状態(緑)				
最大ストローク数	1,000 min ⁻¹ (回/分)	1,170 min ⁻¹ (回/分)	1,330 min ⁻¹ (回/分)	1,500 min ⁻¹ (回/分)
作業用途	太めの枝 仕上げ(整枝)作業		細めの枝 深い刈込み用	

切れ味の良い三面研磨刃



操作性の良いハンドル

作業姿勢を選ばない操作性の良いハンドル形状で、生垣の上面・側面等の刈込みに最適です。また、手にやさしく、すべりにくいソフトグリップを採用しました。



高耐久アルミベース


*1 数値は参考値です。刈込む庭木の種類や刃物の切れ味により異なります。
*2 当社従来製品 36V コードレス植木バリカン CH 36DL との比較。



小さな電池の 大きな革命。

小形・軽量

従来の18V蓄電池(BSL 1860)とほぼ同等の質量・同サイズで、36Vの威力を発揮します。

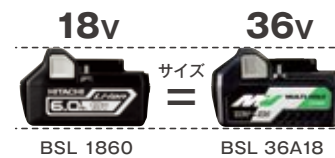


高出力 1,080w

36V↔18Vの自動切替*1

マルチボルト蓄電池は、36V製品*2では36V-2.5Ah、従来の18V製品*3では18V-5.0Ahに切り替わります。

従来18V製品と従来充電器が使用可能

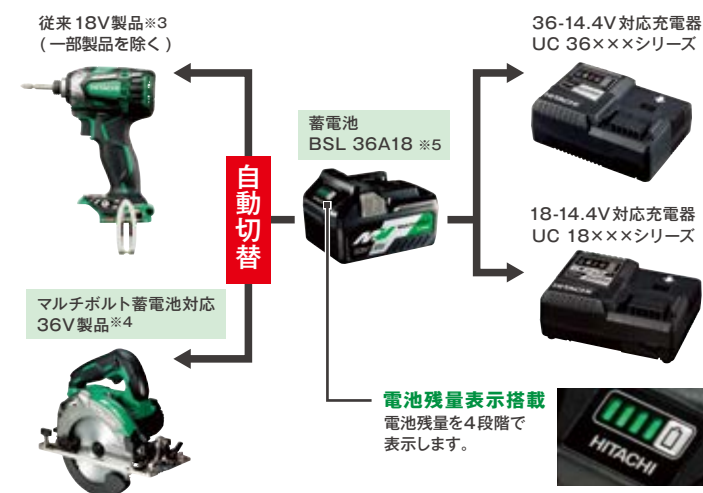

マルチボルト蓄電池(残量表示付) BSL 36A18

電圧・容量	36V-2.5Ah / 18V-5.0Ah (自動切替*1)	
冷却	対応	
本体寸法	全長116×高さ69×幅76mm	
充電時間*6	約25分 (UC 18YDL使用時)	
使用可能な*3コードレス製品	18V品	使用可(一部製品を除く)
	36V品	マルチボルト蓄電池対応製品
使用可能な充電器	スライド式リチウムイオン電池対応充電器	

2年保証

お買い上げ日から 充電回数 (BSL 3660は1,000回) 2年間または1,500回 ただし、いずれか先に到達するまでの期間

注)取扱説明書に従った正常なご使用状態で故障した場合に、保証書記載内容に基づき保証いたします。詳しくは、保証書をご確認ください。

*2年保証は、BSL 1460、BSL 1860、BSL 3660、BSL 36A18のみ対象です。
*1 工具本体により自動で切り替わります。 *2 マルチボルト蓄電池対応36V製品
*3 コードレスファン(UF 18DSL)にはご使用できません。無理に取付けると故障の原因になります。
*4 従来の蓄電池(BSL 3620/3626/3660 および BSL 18XX、BSL 14XXシリーズ)はご使用になれません。
*5 従来の36V製品(BSL 3620、BSL 3626、BSL 3660対応製品)にはご使用になれません。
*6 充電時間は周囲温度や蓄電池の状態により長くなる場合があります。

画像はイメージです。