

畦草刈りや山間部、 果樹の下草刈りに タフな作業を支える使いやすい機能搭載

日本製
MADE IN JAPAN

簡単

始動が簡単!

K^{ケイ}スタート

寒い冬でもらくらく始動
Kスタート



エンジンの
始動方法を
動画でチェック!



強力

剛性が高く振動の少ないソリッドシャフト!



ソリッドシャフト

楽

回転数キープ機構付
ツインスロットルレバー

※写真はイメージです。

陸内協排ガス
3次自主規制
適合エンジン搭載

排出ガス自主3次規制適合

★クリーン50★

K^{ケイ}スタート

排気量

20.6mL

排気量 **20.6mL**

畦草刈りや家周りの草刈りに

K 軽スタート

排出ガス自主3次規制適合
★クリーン50★



回転数キープ機構付
ツインスロットルレバー

両手ハンドル

刈刃外径**230mm**

エンジン刈払機
EKM-2300

オープン価格

(4170550)



4 960673 409905

K 軽スタート

排出ガス自主3次規制適合
★クリーン50★



回転数キープ機構付
ツインスロットルレバー

ループハンドル

刈刃外径**230mm**

エンジン刈払機
EKM-2300L

オープン価格

(4170551)



4 960673 409912

商品仕様

モデル	EKM-2300	EKM-2300L
刈刃(チップソー)	230mm×36P	230mm×36P
エンジン	三菱 TUE21	三菱 TUE21
排気量	20.6mL	20.6mL
燃料タンク	0.4L	0.4L
使用燃料	混合(50:1)	混合(50:1)
点火プラグ	BPMR8Y	BPMR8Y
本体寸法(長さ ^{※1} ×幅×高さ)	1,765×610×300mm	1,765×220×225mm
質量 ^{※2}	4.6kg	4.3kg
質量(全装備)	5.2kg	4.9kg
3軸合成値 ^{※3}	4.8m/s ²	6.4m/s ²
付属品	・肩掛けバンド ・工具袋 ・保護メガネ ・刈刃カバー ・刈刃(チップソー) ・飛散防護カバー ・六角棒レンチ ・スパナ 8×10 ・ソケットレンチ 13×19 ・取扱説明書 ・右手ハンドル(本体付属)(EKM-2300) ・左手ハンドル(EKM-2300) ・ループハンドル(EKM-2300L)	

※1 燃料、刈刃、肩掛けバンド、飛散防護カバーを除く。 ※2 刈刃を除く

 
※3 3軸合成値(周波数補正振動加速度実効値)は、ISO22867:2004により測定しています。

別販売品

記載価格に消費税は含まれておりません。

刈払機一覧		◎:最適です ○:適しています				用途	外観	刃先	外径×内径 (mm)	刃数	品名コード	価格 (税別)
品名	特長	やわらかい 雑草	雑草/牧草 まばら	密集	藪 まばら							
軽量 チップソー	シャープな切れ味が 長持ち! スタンダードなチップソー	◎	◎	◎	○				230×25.4	36	4901716	オープン 価格
軽量 高耐久 チップソー	超硬チップ斜め埋め込み により高い耐久性を実現。 高耐久タイプのチップソー	◎	◎	◎	○				230×25.4	36	4900702	3,200円
チップソー 二段刃	2種類の刃で 切れ味プラス。 長めの草で威力を発揮。	○	◎	◎	◎				230×25.4	チップ:36 鋸刃:36	4900500	3,200円
チップ ソー	笹・竹・雑木刈りに。 3面チドリ研磨アサリ付。 食いつき・切り屑のハケが 良いチップソー。	◎	◎	◎	◎				230×25.4	58	4910600	3,600円
チップ 付	雑地・荒地の草刈りに。 チップをしっかりとガードする 衝撃吸収ガード付。	◎	○	◎	○				230×25.4	36	4910604	2,600円

■巻き付き防止カッター
「スッ切りカッター」



刈刃の上に取付てシャフトに巻き
付く草をカットします。エンジン
への負担を軽減し、安全性UP。

コードNo. 価格(円)
4910610 750


■安定板
「すべるん」



地面を滑らせて草刈りが出来るので
作業者の負担を軽減します。斜面
や狭い場所での作業も楽々です。

コードNo. 価格(円)
4910611 1,200

エンジン刈払機用あんぜんローター・ナイロンカッターとナイロンコードの組合わせ図

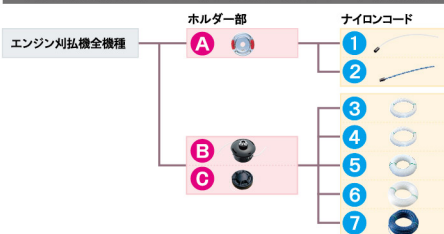

商品名(ホルダー部)	コードNo.	品番	価格(円)
A あんぜんローター (ナイロンコードφ2.4用10本付)	2730097	EK-6001	2,700
B ナイロンカッター(2本出し) (ナイロンコードφ2.4×4m付)	6730807	EK-2013	4,500
C オートカッター(2本出し) (ナイロンコードφ2.4×4m付)	2730096	EK-5001	4,700

商品名(ナイロンコード)	コードNo.	品番	価格(円)
1 あんぜんローター用 (φ2.4×140mm, 30本)	2730098	EK-6002	1,300
2 あんぜんローター用 (対角3.2×140mm, 30本(ガラスパイラル))	6731197	EK-6005	1,500
3 ナイロンカッター・オートカッター用 (φ2.4×4m)	2730052	EK-2005	410
4 ナイロンカッター・オートカッター用 (φ2.4×6m)	2730049	EK-2003	510
5 ナイロンカッター・オートカッター用 (φ2.4×24m)	2730053	EK-2006	1,300
6 ナイロンカッター・オートカッター用 (対角3.0×50m(スパイラル))	4901410	EK-2021	2,500
7 ナイロンカッター・オートカッター用 (対角3.2×45m(ガラスパイラル))	4901411	EK-2023	3,000

発売元

京セラインダストリアルツールズ販売株式会社

名古屋市天白区久方1-145-1 〒468-8512

www.kyocera-industrialtools.co.jp



0570-666-787

※リョービ販売株式会社は京セラインダストリアルツールズ販売株式会社に社名変更しました。

⚠ ご使用前に『取扱説明書』をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

- ◆仕様は改良などの理由により予告なく変更することがあります。
- ◆本カタログの掲載内容の無断転載、複写、引用等を禁じます。
- ◆カラー写真は実際の商品と色味が異なる場合があります。
- ◆記載価格はご参考価格です。消費税は含まれておりません。

このカタログの掲載内容は、2022年11月現在のものです。

2023年1月改訂

K23AB