


充電式ポールヘッジトリマー

型番 JPHT30010TC

取扱説明書

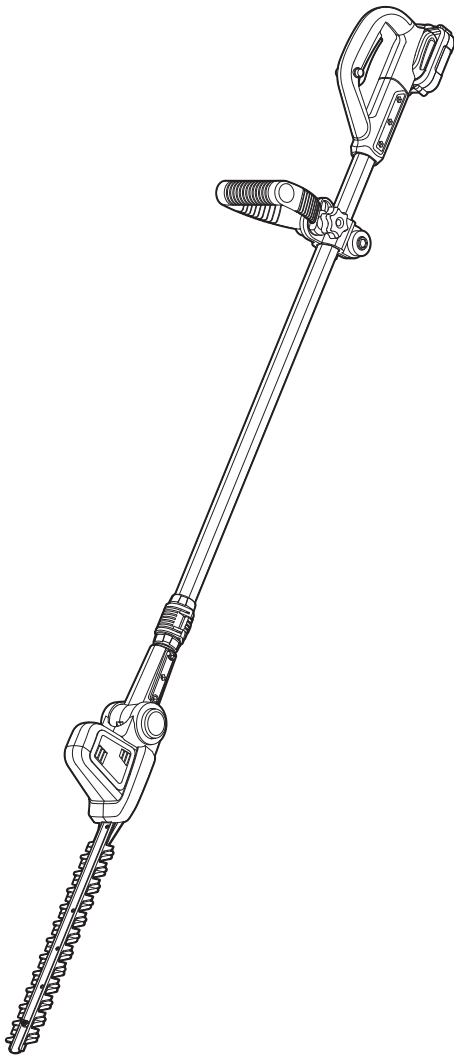

この商品は海外ではご使用になれません。
FOR USE IN JAPAN ONLY

保証書付 (裏表紙)

- このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。
- この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
 - 使用する前に「安全上の注意」を必ずお読みください。
 - この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう大切に保管してください。
 - 「保証書」は「お買い上げ日」「販売店名」の記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

もくじ

ご使用の前に	
安全上の注意	2
使用上の注意	6
各部の名称	7
取り扱いかた	
準備	8
使いかた	10
お手入れ	12
こんなときには	
故障かな？と思ったら	13
仕様	14
保証とアフターサービス	15
保証書	裏表紙

安全上の注意

最初に、この「安全上の注意」をよくお読みいただき、正しくお使いください。
人への危害や、財産への損害を未然に防止するため、必ず守る必要があることを説明しています。

図記号の意味



注意を促す記号です。



禁止を示す記号です。



必ず行うことを示す記号です。



危険

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う
おそれが高い、差し迫った内容を示しています。

バッテリーについての注意



- バッテリーを交換するときは、取扱説明書にしたがい正しく取り付ける
間違えると、破裂・液もれにより、火災やけが、周囲の汚損の原因になります。
- 電解液が目に入ったときは、すぐにきれいな水で洗う
目に傷害が発生するおそれがあります。
洗った後、直ちに医師の診察を受けてください。



分解禁止

- バッテリーは分解しない
発熱・破裂により、火災やけがの原因になります。



ぬれ手禁止

- ぬれた手で製品に触れない、製品がぬれた場合はすぐに使用を中止する
- ぬれた手でUSB充電ケーブルの抜き差しをしない
発火・感電・発熱の原因になります。



- 指定以外のバッテリーは使用しない
- バッテリーはアイリスオーヤマ「10.8V電動工具・園芸機械シリーズ」以外に使用しない
- 高温になる場所・直射日光の当たる場所で、充電・保管しない
- 高温になる場所（車内など）に放置しない
- バッテリーを、火に投げ入れたり、加熱したりしない
- バッテリーを、高いところから落としたり、投げつけたり、釘をさしたり、ハンマーでたたいたり、踏みつけたりしない
- バッテリーを水につけない
発熱・破裂・液もれにより、火災やけが、周囲の汚損の原因になります。



- 充電コネクタやUSB充電ケーブルの端子にごみやほこり、金属片などが付着しないように注意する



接触禁止

- 運転中のブレードに触れない
大けがの原因になります。



- 使用後は、必ずバッテリーを外す
突然動作して大けがの原因になります。



分解禁止

- 自分で分解・修理・改造しない
火災・感電・けが・事故の原因になります。
修理については、お買い上げの販売店または修理専用コールにお問い合わせください。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。

バッテリーについての注意



- 電解液がもれたり、異臭がするときは、直ちに火気から遠ざける
引火するおそれがあります。



- 電解液が皮膚や衣服に付いたときは、すぐに洗い流す
皮膚炎や衣服の損傷のおそれがあります。



- 必ず明るいところで使用する
作業するときは、日中または照明の十分に明るいところで使用してください。
事故の原因になります。

- 作業するときは、体に合った、安全で動きやすい服装で行う
 - ・ネクタイやアクセサリ、ひもなどは外す
 - ・長い髪の毛は、まとめる巻き込まれてけがをするおそれがあります。

- 必ず、マスク・手袋・ゴーグル・滑りにくい靴を着用する
枝やほこりが飛び散って当たったり吸い込んだりすると、けがや事故、体調不良の原因になります。



- ブレードにはさまった異物を取り除いたり、ブレードを掃除したりするときは、必ず運転を止め、バッテリーを外す
- お手入れしたり、修理したりするときは、必ずバッテリーを外す
けがをするおそれがあります。

USB充電ケーブルは正しく使う



- USB充電ケーブルのほこりは定期的
に取る
ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良になり、火災・感電の原因になります。
- USB充電ケーブルを奥まで確実に差し込む



水ぬれ禁止

- ぬれた手でUSB充電ケーブルの抜き差しをしない
感電・やけど・けがの原因になります。



- USB充電器（市販）または対応充電器のプラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない
ショートして、火災・感電の原因になります。

- 付属のUSB充電ケーブルを傷付けたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、挟み込んだりしない
傷付いたまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。

- 乳幼児にUSB充電ケーブルのプラグを触れさせない
けがや感電の原因になります。

- ラッカー、ペイント、ベンジン、シンナー、ガソリン、可燃性ガス、接着剤などのある場所では充電しない
爆発や火災のおそれがあります。

- ダンボールなどの紙類、座布団などの布類、畳、カーペット、ビニールなどの上では充電しない

- 綿ぼこりなど、ほこりの多い場所で充電しない
火災のおそれがあります。

- 屋外で充電しない
屋外で充電すると、火災・感電・過熱の原因になります。

安全上の注意 つづき



- 次のような人には使用させない
 - ・ 病気・けが・体調不良・過労の方
 - ・ 酩酊している人
 - ・ 酔い止めなどの薬を服用している人
 - ・ 作業するための十分な力がない方
 - ・ 子ども
 - ・ 妊娠している方
 - ・ 剪定について知識と経験のない人けが・事故・体調不良の原因になります。
- 子どもに触れさせない
けがや事故の原因になります。



- 使用する前に、破損や変形がないか、必ず点検する
破損や変形があった場合は、使用せず、修理専用コールにお問い合わせください。



- 作業するときに、周囲に人やペットがいないことを確認する
事故の原因になります。特に子どもがいるところでは作業しないでください。

- 電線のあるところでは十分に注意する
事故の原因になります。十分な距離のあることを確認してください。



- 不安定な場所・姿勢で作業しない
必ず足場を確保して作業してください。はしご・脚立などを使用するときは、使用方法を理解し、安全に使用してください。
けが・事故の原因になります。



- 必ず両手で、しっかりトリマーを持って作業する
けが・事故の原因になります。



- ブレードが停止しないうちは手を離さない
けがの原因になります。使用を終了するときは、必ずブレードが完全に停止するまで待ってから、手を離してください。
- ブレードを何かに押し付けて止めない
事故の原因になります。



水ぬれ禁止

- 雨の中や水回り、ふろ場など、ぬれるおそれのある場所では絶対に使用しない
- 本体を水につけたりしない
- ぬれた生け垣に使用しない
火災・事故の原因になります。



- 使用しないときは、子どもの手の届かない、湿気の少ないところで保管する
けが・感電の原因になります。



- 異常・故障時には、直ちに使用を中止し、バッテリーを取り外す
火災や事故のおそれがあります。
【異常の例】
 - ・ 異常な音や振動、においがする
 - ・ 破損・変形しているところがある
 - ・ ブレードに異物がはさまっている
 - ・ スイッチから手を離しても停止しない➡使用を中止し、お買い上げの販売店またはアイリスコールへお問い合わせください。
- ブレードが硬い物に当たったときは、破損や変形がないか点検する
けがの原因になります。



注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、財産の損害が発生するおそれがある内容を示しています。



- 充電が完了したバッテリーは、USB 充電ケーブルに接続したまま放置しない
液もれのおそれがあります。

- バッテリーは、充電する前にごみやほこりを取り除く
火災・感電の原因になります。



- めれたバッテリーを充電しない
火災・感電の原因になります。めれている場合は、水気を拭き取り、乾かしてから充電してください。



- 付属のUSB充電ケーブルを抜き差しするときは、必ず根元部分を持って抜き差しする



- 他の機器の部品を取り付けて使用しない
事故のおそれがあります。



- スイッチに手をかけて持ち運びしない
突然動作して、けがの原因になります。



- 剪定以外の用途に使用しない
- 芝生に使用しない
事故の原因になります。
- 業務など家庭用以外で使用しない
本製品は家庭用として設計されています。業務など家庭用以外に使用すると、誤動作や火災・事故などの原因になります。



- 取扱説明書や本体ラベルをよく読み、安全に使用する
事故の原因になります。



- 使用後は、毎回お手入れをする
事故を未然に防止するために、機器はきれいに保ってください。
- 使用後は必ずブレードケースをつける
けがの原因になります。
- 作業するときは、周囲を整頓する
散らかった場所で作業すると、事故の原因になります。
- 作業中は常に周囲に気を配る
運転音のために周囲の音が聞こえないことがあります。必ず目視で確認してください。



- 医療用ペースメーカーを使用している方は、本製品の使用に当たって医師とよく相談する
本製品の磁気がペースメーカーに影響を与える場合があります。
- 本製品を使用して、体調に異常を感じた場合は、医師に相談する
本製品の振動が健康に影響を与える場合があります。異常を感じた場合は、使用を中止し、医師の診察を受けてください。

使用上の注意


- 音がうるさいと感じる場合は、耳栓をしてください。
- スイッチを繰り返し入／切して使用しないでください。
誤動作や過熱の原因になります。

廃棄について

- 製品を廃棄する場合は、バッテリーを取り外し、お住まいの自治体の取り決めにしたがって処理してください。


各部の名称

■ 本体

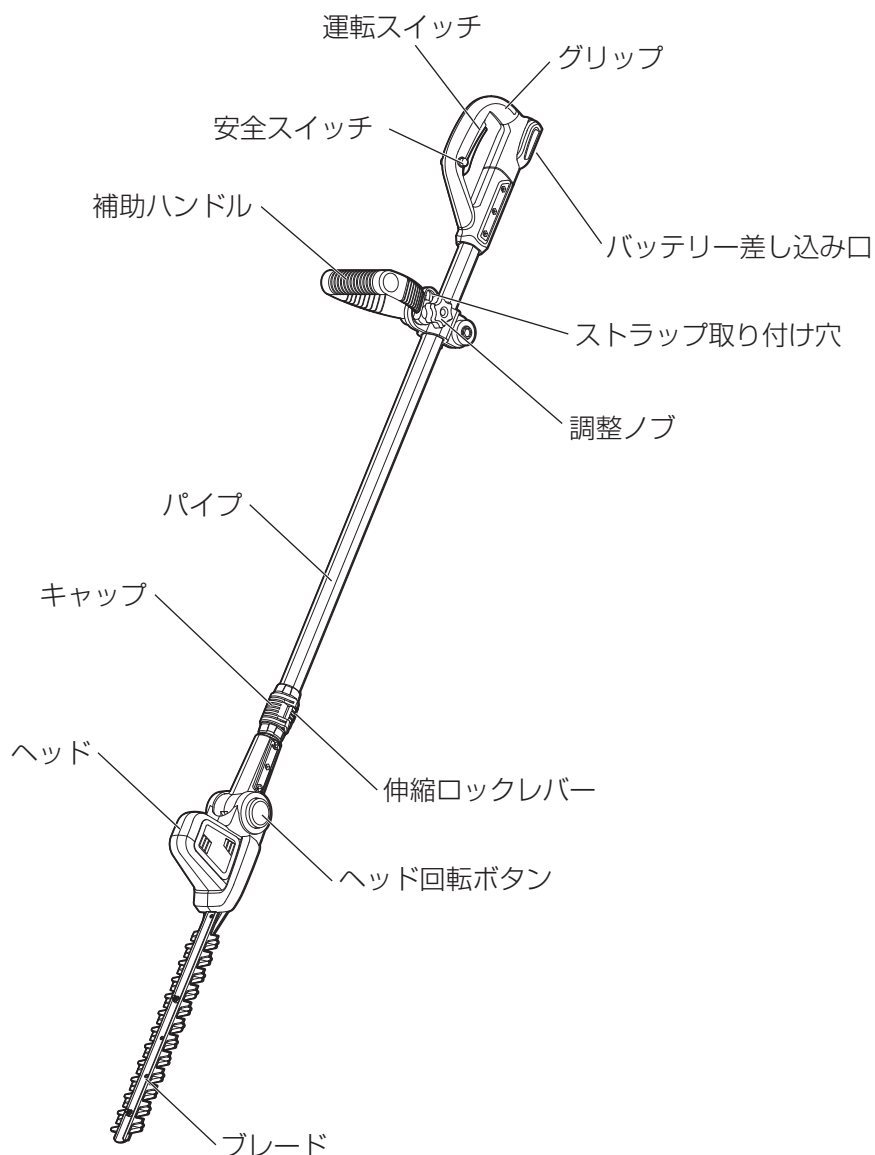


■ 付属品

肩掛けベルト

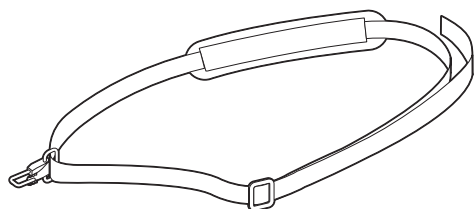


USB充電ケーブル
(Type-A to C 約0.6m)

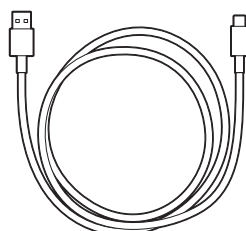


充電式リチウムイオンバッテリー
DBL1020C (1個)
(文中では「バッテリー」表記)

バッテリー
取り外しボタン


充電コネクタ

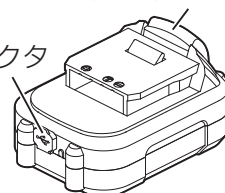

ブレードケース

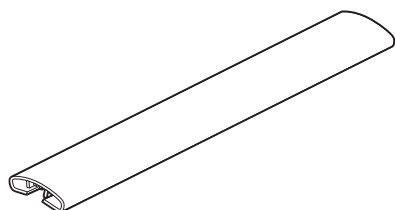

補助ハンドル

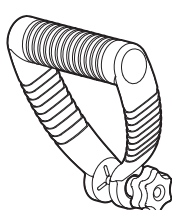


- ※ USB充電器は付属していません。
市販の5V3A以上のUSB充電器 (PSE適合品) を使用してください。
- ※ 付属のUSB充電ケーブルは充電専用です。
データ転送には使用できません。

準備


■充電

- バッテリーは、購入時点では十分に充電されています。使用する前に必ず充電してください。
- 充電完了後は、充電コネクタのキャップを必ずはめてください。

1 付属のUSB充電ケーブルの充電プラグを、バッテリーの充電コネクタに差し込む

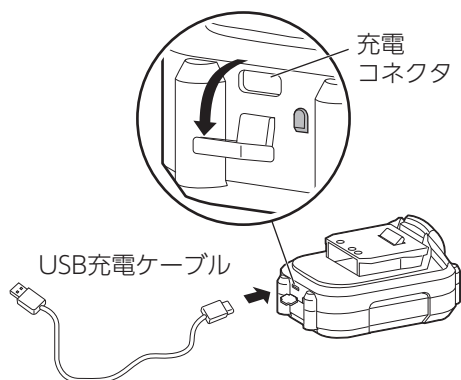

2 市販のUSB充電器 (5V3A以上推奨) に付属のUSB充電ケーブルを接続し、USB充電器をコンセントに差し込む

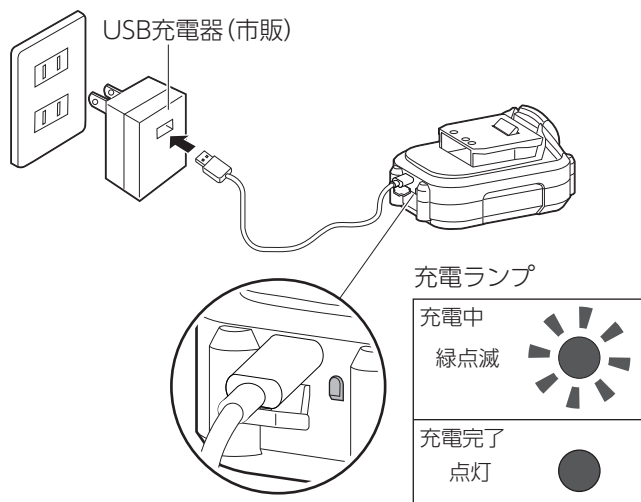

※ 充電を開始しても、充電ランプ（緑）が点滅しないときは、バッテリーへのUSB充電ケーブルの接続を再度確認してください。


※ バッテリーが使用直後で熱くなっているときは、充電できずに充電ランプ（緑）が点滅しないことがあります。その場合は、バッテリーが冷えると、充電ランプ（緑）が点滅して、自動的に充電が始まります。

バッテリーについて

- 使用中はバッテリーが熱くなることがあります。熱くなったバッテリーは、充電する前に30分程度放置して、冷めるのを待ってください。
- 充電中に、バッテリーが温かくなることがありますが、異常ではありません。
- 充電は、室温5～35℃の範囲で行ってください。室温が低かったり、直射日光が当たるなどして高温になると、正常に充電されず、使用時間が短くなったり、充電時間が長くなったりします。
- バッテリー残量が低下して本体の動作が十分でなくなったときは、使用を停止し、バッテリーを充電してください。
- バッテリーはフルに充電されていなくても使用できます。


■ バッテリーを装着する

- バッテリー差し込み口に、後ろからバッテリーのリブを差し込み、カチッとなるまで押し込んでください。

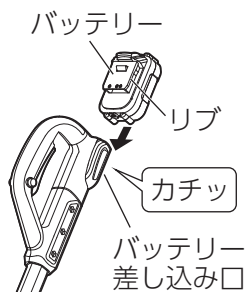


バッテリーの取り外しかた

- バッテリー取り外しボタンを押しながら、バッテリーを取り外してください。

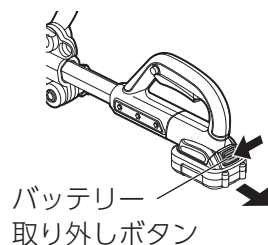


■ 補助ハンドルを取り付ける

補助ハンドル取付部に、補助ハンドルの取り付け穴の位置を合わせて取付ねじを差し込み、調節ノブを回して締めてください。

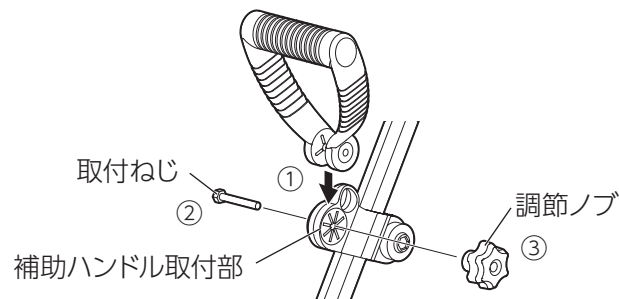

■ 肩掛けベルトを取り付ける


肩掛けベルトを使用することで、より安定して作業を行うことができます。肩掛けベルトのフックを肩掛けベルト取付穴に取り付けてください。

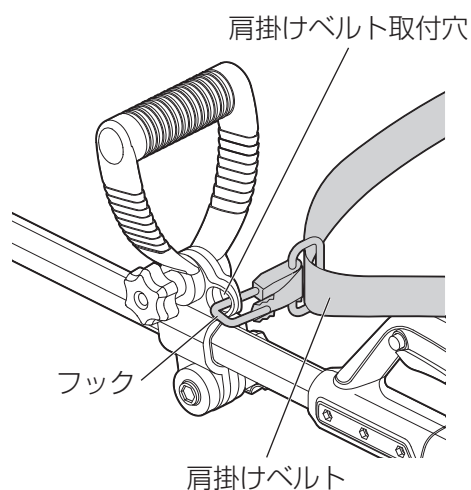


使いかた

■ ポールの長さを調節する

- 1** 伸縮ロックレバーを開いてから (①)、パイプの長さを調節する (②)

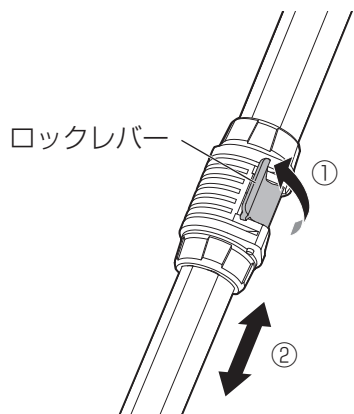


- 2** 伸縮ロックレバーを閉じてパイプを固定する

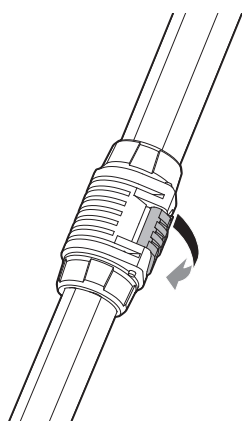


■ 補助ハンドルの角度を調節する

- 補助ハンドルの調節ノブをゆるめ (①)、持ちやすい位置になるように前後の位置と角度を調節し (②)、調節ノブを締めてください。

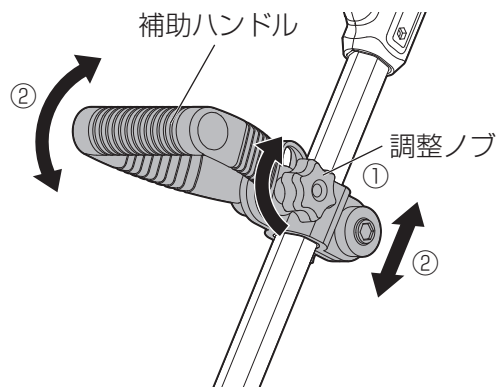

■ ヘッドの角度を調節する

- ヘッドの角度は以下の図のように -90° から 90° の間で13段階に調節できます。ヘッド回転ボタンを押しながら、適切な角度に調節してください。ヘッド回転ボタンから指をはなすと固定されます。

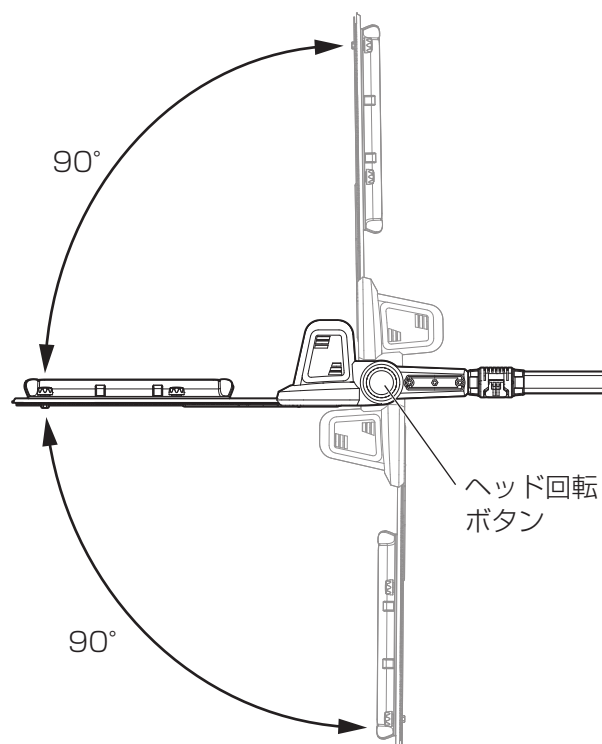


※ヘッドがしっかりと固定されていることを確認してください。

■ 運転のしかた

1 グリップと補助ハンドルを両手でしっかり持つ

2 グリップの安全スイッチを押したまま (①)、運転スイッチをにぎる (②)

- ・ ブレードが動作します。

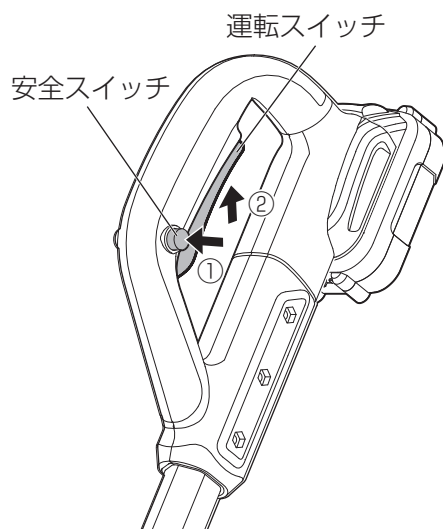

- 運転スイッチに物をはさんでロックしたりしないでください。けがの原因になります。

■ 刈り込みのしかた



- 使用するときには、ブレードに手や顔を近づけないでください。
- ブレードにはさまった異物を取り除いたり、ブレードを掃除したりするときは、必ず運転を止め、バッテリーを外してから行ってください。
- 石などの固いものに押し付けたり、太い木の枝などを挟んだりして、ブレードやモーターに大きな負荷を与えないでください。


- 作業を始める前に、植木にワイヤーフェンスなどの異物が隠れていないことを確認してください。
- 太い枝はあらかじめ枝切りばさみなどで切ってください。

1 刈り込み場所に合わせて本体を調整する

- ・ 刈り込む場所に合わせてパイプの長さやヘッドの角度をあらかじめ調整してください。

2 刈り込む

- ・ 剪定する方向に刃を傾けながら、1mを3秒から5秒程度進む速度でゆっくりと動かします。
- ・ 植木の上面を刈るときは、右から左、または左から右に動かしながら刈り込んでください。

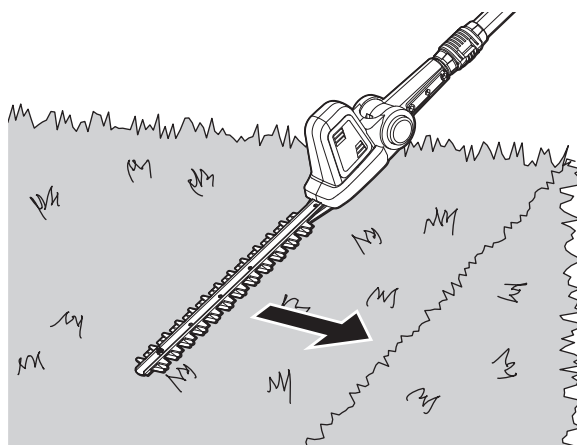

- ・ 植木の側面を刈るときは、下から上に向かって動かしてください。

お手入れ




- お手入れするときは、必ず運転を止め、バッテリーを外してから行ってください。
- 水をかけないでください。感電・けが・故障の原因になります。

- お手入れは、使用のたびに毎回行ってください。
- 洗剤、シンナー、ベンジン、漂白剤などは使用しないでください。


注油（ブレード）

- ・ブレードのさび防止のため、使用前・使用後に、2枚の刃の間に機械油などを注油してください。
- ※使用後は、ブレードにからまったごみを取り除いてから、注油してください。

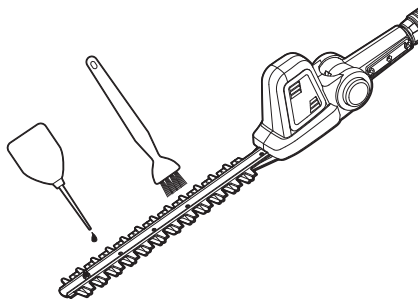

ごみを取り除く


- ・本体の通風口などからまったごみを取り除いてください。

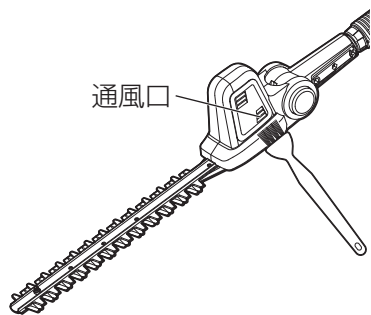


※ごみがこびりついてしまわないよう、きれいに落としてください。

保管

- ・お手入れした後、ほこりや湿気などが無い、子どもの手の届かない場所に保管してください。
- ・ブレードケースをブレードに取り付けて保管してください。

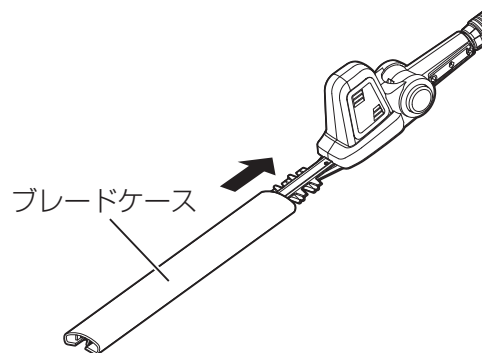

- ・バッテリーは外した状態で保管してください。

 

使用済みバッテリーについて

- 取り外して、最寄りのバッテリーリサイクル協力店にお持ちください。一般家庭ごみとして捨てないでください。
- 取り外したバッテリーは、コネクターなどの端子部分をテープで絶縁してください。



リチウムイオン電池は
リサイクルへ



- バッテリーは必ずリサイクルしてください。次のことを守ってください。
- ・一般ごみとして捨てない
- ・火の中に投げ入れない
- ・分解しない
- ・高温になる場所に放置しない
- ・他の機器に使用しない

故障かな？と思ったら

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みのうえ、以下の点を確認してください。

状 態	考えられる理由	処 置
動作しない	● バッテリーが正しく取り付けられていない	● バッテリーを本体のバッテリー差し込み口に差し込み、カチッとなるまで押し込んでください。(→P9)
	● バッテリーが消耗している	● バッテリーを充電してください。(→P8)
バッテリーが充電できない (充電ランプ(緑)が点滅しない)	● USB充電ケーブルが正しく接続されていない ● USB充電器がきちんとコンセントに差し込まれていない	● USB充電ケーブルが正しく接続されているか、USB充電器がきちんとコンセントに差し込まれているか確認してください。(→P8)
	● 使用直後でバッテリーが熱くなっている	● 一旦USB充電ケーブルを取り外し、冷めるのを待ってから、再度USB充電ケーブルを接続してください。(→P8)
ブレードがスムーズに動かない	● ブレードにごみがからまっている	● バッテリーを取り外して、ブレードをお手入れしてください。(→P12)
	● ブレードにさびなどが出ている	● バッテリーを取り外して、ブレードをお手入れし、注油してください。(→P12)
	● ブレードが変形している	● 修理専用コールにお問い合わせください。
ブレードの切れ味が悪い	● ブレードが磨耗している	● 修理専用コールにお問い合わせください。
運転スイッチをにぎっても運転しない	● 安全スイッチを押していない	● 安全スイッチを押したまま、運転スイッチをにぎってください。

それでも解決できないときは

お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。



警告

● 自分で分解・修理・改造しないでください。

仕様

製品寸法（バッテリー含む）	最小（収納時）：長さ1570×幅85×高さ145 mm 最大（伸長時）：長さ2210×幅85×高さ145 mm
製品重量（バッテリー含む）	約2.1kg
ストローク数	1470min ⁻¹
刈り幅	300mm
最大切断径	10mm
連続運転時間（無負荷）※1	約30分
付属品	充電式リチウムイオンバッテリー（DBL1020C）×1個、 USB充電ケーブル（Type-A to C）×1本、 補助ハンドル×1個、肩掛けベルト×1本、ブレードケース×1個

※1：草を刈らない空回しの状態での連続運転時間です。

バッテリー仕様


製品寸法	長さ97×幅65×高さ48mm
製品重量	約235g
電池種類	リチウムイオン二次電池
電池電圧	10.8V
電池容量	2000mAh
充電方式	USB Type-C™
充電時間	約130分（5V3A充電時※2）
USB入力電圧/入力電流	DC 5V／3A
使用温度	0～40℃（充電時：5～35℃）

※2：室温、使用時間、USB充電器の出力によって充電時間が長くなることがあります。

- 商品の仕様は予告なく変更することがあります。
- USB Type-C™はUSB Implementers Forumの商標です。

■別売品

 充電式リチウムイオンバッテリー
DBL1020C



保証とアフターサービス

必ずお読みください。

■保証書

お買い上げの際に、所定の事項が記入されている保証書をお買い上げの販売店より必ずお受け取りください。保証書がないと、保証期間内でも代金を請求させていただく場合がありますので、大切に保管してください。

■保証期間

保証期間は、保証書（裏表紙）に記載されています。保証期間内に故障した場合は、保証規定にしたがって修理させていただきます。ただし、一般家庭以外でのご使用など、保証期間内でも無償保証の対象外になる場合があります。詳しくは保証規定を参照ください。

■保証期間経過後の修理

お買い上げの販売店または修理専用コールにご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合は、ご要望により有料にて修理いたします。

■アフターサービスについて

ご不明な点はお買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

長年ご使用の充電式ボールヘッジトリマーの点検を！				
愛情点検 	こんな症状はありませんか	● 本体が破損・変形していたり、こげくさいにおいがする ● USB充電ケーブルが破損している ● 運転中に異常な振動や音がある	ご使用中止	
		故障や事故防止のため、以下のようにして、必ず販売店に点検を依頼してください。 ・ USB充電ケーブルをコンセントから抜く ・ 運転を止め、本体からバッテリーを外す		

充電式ポールヘッジトリマー 型番 JPHT30010TC

保証書

本書は、お買い上げ日から下記期間内に故障が発生した場合に、下記の保証規定により無料修理を行うことをお約束するものです。

お買い上げ日 ※		保証期間	
年 月 日		お買い上げ日より：1年間 ただし、消耗品（ブレード、バッテリーなど）を除く	
お客様	お名前		※ 販売店 住所・店名
	ご住所 〒		
	電話（ ） -		
		電話（ ） -	

販売店様へ： ※印欄は必ず記入してお渡してください。

保証規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きにしたがった正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料にて修理または交換いたします。
- 保証期間内に、故障などによる無料修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店にて、保証書をご提示のうえ、修理をご依頼ください。
- 保証内容は本製品自体の無料修理に限ります。保証期間内においても、その他の保証はいたしかねます。
- ご転居や贈答品などで本保証書に記入してある販売店に修理をご依頼になれない場合には、アイリスコールにお問い合わせください。
- 保証期間内におきましても次の場合には有料修理になります。
 - ① 使用上の誤り、不当な修理、改造などによる故障及び損傷
 - ② お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷
 - ③ 火災、地震、その他の天災地変による故障及び損傷
 - ④ 一般家庭用以外（たとえば業務用の長時間使用、車両・船舶への搭載など）に使用された場合の故障及び損傷
 - ⑤ お買い上げ後の移動、輸送または什器・備品などとの接触による故障及び損傷
 - ⑥ 本書の提示がない場合
 - ⑦ 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

- ※ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行しているもの（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。
- ※ 保証期間経過後の修理については、「保証とアフターサービス」をご覧ください。

アイリスオーヤマ株式会社

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号
ホームページ <https://www.irisohyama.co.jp/>

お客様サポート

24時間365日
Web即時回答サービス



専用パーツのご購入

アイリスオーヤマ
公認通販サイト



製品に関する
お問い合わせ
(通話料無料)

アイリスコール 0120-311-564

9:00～17:00 (年末年始・会社都合による休日を除く)

修理に関する
お問い合わせ
(通話料無料)

修理専用コール 0800-170-7070

9:00～17:00 (年末年始・会社都合による休日を除く)

●お問い合わせの際は、製品の型番をお調べいただき、取扱説明書・ご購入履歴のわかるもの・メモのご用意をお願いします。