

IRIS OHYAMA

充電式リチウムイオンバッテリー 18V 型番 DBL1820C

取扱説明書

対応機種

「アイリスオーヤマ18V電動工具・園芸機械シリーズ」、
対応充電器 DBLC18 / DBLC18H

この商品は海外ではご使用になれません。
FOR USE IN JAPAN ONLY

このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。

安全上の注意



危険
誤った取り扱いをすると、
人が死亡または重傷を負
うおそれが高い、差し迫っ
た内容を示しています。

- バッテリーを交換するときは、説
明書にしたがい正しく取り付ける
間違えると、破裂・液もれにより、
火災やけが、周囲の汚損の原因にな
ります。
- 電解液が目に入ったときは、すぐ
にきれいな水で洗う
目に傷害が発生するおそれがありま
す。洗った後、直ちに医師の診察を
受けてください。

- バッテリーは分解しない
発熱・破裂により、火災やけがの原因
になります。

- USB充電器または対応充電器以
外で充電をしない
- アイリスオーヤマ18V電動工具・
園芸機械シリーズ以外に使用し
ない
- 高温になる場所・直射日光の当た
る場所で、充電・保管しない
- 高温になる場所（車内など）に放
置しない
- バッテリーを火に投げ入れたり、
加熱したりしない
- バッテリーを高いところから落
としたり、投げつけたり、釘をさ
したり、ハンマーでたたいたり、
踏みつけたりしない
- バッテリーを水につけない
発熱・破裂・液もれにより、火災や
けが、周囲の汚損の原因になります。

- 充電コネクタやUSB充電ケーブル
の端子にごみやほこり、金属片な
どが付着しないように注意する



- ぬれた手でバッテリーに触れな
い、バッテリーがぬれた場合はす
ぐに使用を中止する
- ぬれた手でUSB充電ケーブルの
抜き差しをしない
発火・感電・発熱の原因になります。



警告
誤った取り扱いをすると、
人が死亡または重傷を負
うおそれがある内容を示
しています。

- USB充電器（市販）または対応
充電器のプラグが傷んだり、コン
セントの差し込みがゆるいときは
使わない
ショートして火災・感電の原因にな
ります。
- ラッカー、ペイント、ベンジン、
シンナー、ガソリン、可燃性ガス、
接着剤などのある場所では充電
しない
爆発や火災のおそれがあります。
- ダンボールなどの紙類、座布団な
どの布類、畳、カーペット、ビニ
ールなどの上では充電しない
- 綿ぼこりなど、ほこりの多い場所
で充電しない
火災のおそれがあります。
- 屋外で充電しない
屋外で充電すると、感電・過熱・火
災の原因になります。
- 電解液がもれたり、異臭がする
ときは、直ちに火気から遠ざけ使用
しない
引火するおそれがあります。

- 電解液が皮膚や衣服に付いたと
きは、すぐに洗い流す
皮膚炎や衣服の損傷のおそれあり
ます。



- 異常・故障時には、直ちに使用
または充電を中止し、バッテリー
を取り外す
火災・感電・発煙のおそれがあります。
【異常の例】
 - ・ 異常な音やにおいがする
 - ・ 破損・変形しているところがある
 - ・ USB 充電器や対応充電器が異常に熱
くなる➡使用を中止し、お買い上げの販売店
またはアイリスコールへお問い合わせ
ください。



- 雨の中や水回り、ふる場など、ぬ
れるおそれのある場所では絶対
に使用しない
火災・事故の原因になります。



注意
誤った取り扱いをすると、
人がけがをしたり、財産の
損害が発生するおそれ
がある内容を示しています。



- 乳幼児の手の届く範囲で使用・保
管しない
- 充電が完了したバッテリーは、
USB充電ケーブルに接続したま
ま放置しない
液もれのおそれがあります。




- バッテリーは、充電する前にごみ
やほこりを取り除く
火災・感電の原因になります。

使用上の注意

- 使用中はバッテリーが熱くなることがあります。熱くなったバッ
テリーは、充電する前に30分程度放置して、冷めるのを待ってく
ださい。
- 充電中に、バッテリーや充電器が温かくなることがありますが、
異常ではありません。
- 充電は、室温5～35℃の範囲で行ってください。室温が低かっ
たり、直射日光が当たるなどして高温になると、正常に充電さ
れず、使用時間が短くなったり、充電時間が長くなったりします。
- バッテリー残量が低下して十分な動作ができなくなったときは、
使用を停止し、バッテリーを充電してください。
- バッテリーを対応機種に差し込むときに、金属片などをはさみ
込まないように注意してください。
- 繰り返し充電すると、使用時間は徐々に短くなります。充電直
後でも使用時間が大幅に短くなったらバッテリーの交換時期で
す。
- 充電時間・使用時間は、室温や使用状況により変わります。

バッテリーランプについて

残量確認ボタンを押すと、バッテリーランプが点灯してバッテリーの残量を示します。
USB充電中はバッテリーランプが点滅・点灯することで充電状況を示します。

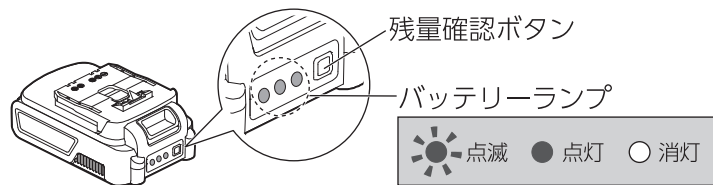


充電状況表示	残量表示	充電電池残量
● ● ●	● ● ●	充電完了
☀ ● ●	● ● ●	60～100%
○ ☀ ●	○ ● ●	20～60%
○ ○ ☀	○ ○ ●	20%未満

充電


- 使用する前に必ず充電してください。
- 充電完了後は、充電コネクタのキャップを必ず閉じてください。

- ①市販のUSB充電ケーブルの充電プラグを充電コネクタに差し込む
- ②市販のUSB充電器に市販のUSB充電ケーブルを接続し、USB充電器をコンセントに差し込む
 - ・出力20W以上のUSB Type-C™ 端子搭載の充電器（PSE適合品）をご用意ください。
 - ・充電を開始しても、充電ランプ（緑）が点滅しないときは、バッテリーへのUSB充電ケーブルの接続を再度確認してください。
 - ・バッテリーが使用直後で熱くなっているときは、充電できずに充電ランプ（緑）が点滅しないことがあります。その場合は、バッテリーが冷えると、充電ランプ（緑）が点滅して、自動的に充電が始まります。
 - ・残量確認ボタンを押すと、バッテリー残量が表示されます。
 - ・バッテリーの充電にモバイルバッテリーは使用しないでください。充電できないことがあります。

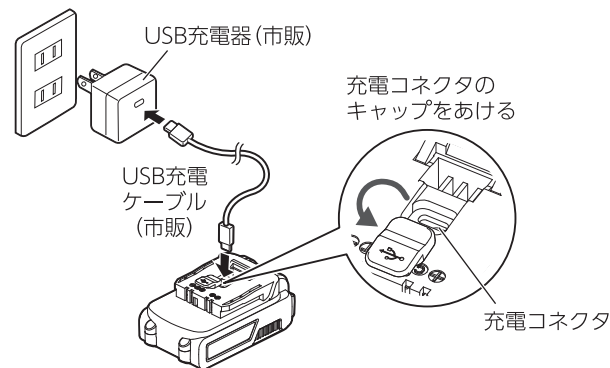

給電

- ①給電する機器の端子に対応したUSB充電ケーブルを接続する。
 - ②バッテリーの充電コネクタにUSB充電ケーブルを接続する。
 - 自動的に給電先を識別し、給電を開始します。
 - ・自動的に給電が開始されない場合は、残量確認ボタンを短く1回押してください。
 - ・USB充電ケーブルを接続し直しても給電ができない場合は、給電をやめてください。
 - ・給電が完了したら、USB充電ケーブルをバッテリーから取り外してください。
- ※接続する機器により、バッテリーランプが数秒点滅することがありますが、故障ではありません。

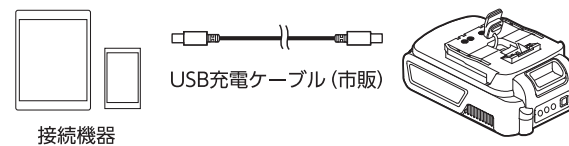

バッテリーのリサイクルについて

不要になったリチウムイオンバッテリーは、端子部分をテープで絶縁し、リサイクル協力店にお持ちください。
※一般家庭ごみとして捨てないでください。



リチウムイオン
バッテリーは
リサイクルへ

仕様

製品寸法	幅75 × 奥行128 × 高さ53 mm
製品質量	約400g
電池種類	リチウムイオン二次電池
電池電圧	18V
電池容量	2000mAh
充電方式	USB Type-C™
充電時間	USB：約120分※
USB 入力電圧/電流	DC 5V / 3A DC 9V / 2.22A DC 12V / 1.66A
USB 出力電圧/電流	DC 5V / 3A DC 9V / 2.22A DC 12V / 1.66A
定格電圧	DC 5V
定格容量	6000mAh
使用温度	0～40℃（充電時：5～35℃）
●商品の仕様は予告なく変更することがあります。	
●USB Type-C™ はUSB Implementers Forumの商標です。	
※出力20W以上のUSB充電器を使用した場合。室温、使用時間、USB充電器の出力によって充電時間が長くなることがあります。	

アイリスオーヤマ株式会社

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号
ホームページ <https://www.irisohyama.co.jp/>

お客様サポート

24時間365日
Web即時回答サービス



専用パーツのご購入

アイリスオーヤマ
公認通販サイト



製品に関する
お問い合わせ
(通話料無料)

アイリスコール 0120-311-564

9:00～17:00（年末年始・会社都合による休日を除く）

修理に関する
お問い合わせ
(通話料無料)

修理専用コール 0800-170-7070

9:00～17:00（年末年始・会社都合による休日を除く）

●お問い合わせの際は、製品の型番をお調べいただき、取扱説明書・ご購入履歴のわかるもの・メモのご用意をお願いします。