

ディスク式2枚刃で強カスピード粉碎 便利な収集ボックスタイプ

粉碎能力

約φ
35
mm



軽い!


約11.7kg

1
約 $\frac{1}{8}$ 減容

大容量の枝も約 $\frac{1}{8}$ に粉碎





簡単操作 スイッチ部

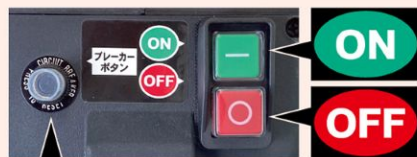

ブレーカーボタン

ディスク式回転刃

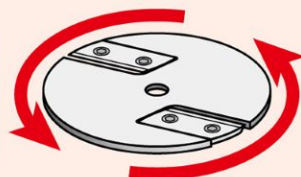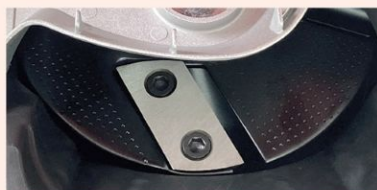

ECO Garden

園芸用〈電気式〉粉碎机

MLC-1500D

グリーンミル ディスク式

標準小売価格 **¥58,000**

(税込 **¥63,800**)

JANコード 49 51167 510153

電源・出力	100V・50/60Hz・1500W
定格時間	連続
絶縁方式	□ 二重絶縁
安全機構	モーター焼損防止機構、安全スイッチ（2カ所）
粉碎能力	～φ35mm（生木の場合。木の種類・状態によって異なります。）
ブレード	特殊鋼両刃カッター
刃回転数	4100rpm（無負荷時）
電源コード長さ	5m（本体コード）
寸法	約 長さ 560×幅 445×高さ 890mm
重量	約11.7kg
収集ボックス容量	50リットル
付属品	  

ゴーグル

手袋

押し込み棒

※仕様及び付属品は予告なく変更する場合があります