

ロボット掃除機 ホワイト IC-R01-W

EA899AJ-23





もっとラクに、キレイに。

自動でお部屋の隅々までお掃除。  
ラクにキレイな空間に。



## おすすめポイント

1 吸引×水拭き  
掃除

2 簡単操作

3 安心・便利な  
機能

4 リモコン操作  
可能

5 多彩なモード

6 お手入れ  
ラクラク

手間いらずで、毎日のお掃除に大活躍！

## 吸引掃除×水拭き掃除

ダブル掃除で、家中もっとキレイに

前方でゴミを吸引した後、後方で水拭きが可能。

床についた汚れも「吸引×水拭き」でキレイに！



前方  
吸引

後方  
水拭き

# 吸引掃除

2種類のブラシでゴミやホコリをしっかり吸引



ゴミやホコリを  
逃さずかき出し、  
しっかり吸引！



サイドブラシで壁際のゴミも  
逃さない。

## 微細なゴミを取り除く! 高性能フィルター

空気清浄機にも使われる  
HEPAフィルターを搭載。  
細かいゴミやホコリをキャッチし、  
排気もクリーンに行います。



# 水拭き掃除

ウォータータンク搭載



## 簡単取り付け



モップをタンクの底面に貼り付ける



タンクの注水口に水を入れる



タンクを取り付ける

# 簡単操作！ ボタン一つで自動でお掃除



ワンタッチで自動で掃除してくれるから、  
ラクに毎日キレイなお部屋に！



# 目を離してもOK！ 安心・便利な4つの機能

## 1 自動充電



バッテリーの残量が少なくなると、自動で充電台に戻ります。  
掃除途中で止まってしまう心配がありません。

## 2 段差乗り越え機能



1.5cmまでの段差を乗り越えることができ、  
ラグやカーペット上もしっかり掃除できます。

### 3 落下防止機能



約7cm以上の段差がある場合は、落下防止センサーで検知して、落下を防ぎます。お出かけ中も安心してお掃除を任せられます。

### 4 衝突を防ぐ走行センサー



赤外線で障害物を検知し、衝突を防ぎます。走行センサーで検知できないときはバンパーで接触して感知します。

# リモコン操作可能

リモコンひとつで、  
離れたところから手軽に操作



## リモコンボタン説明



※ モード・予約はリモコンのみで設定が可能です。


# 隅々までお掃除! 多彩なモード搭載



SPOT MODE

## スポットモード

スタート位置から約1×1mの範囲を最初内側から外側へ、次に外側から内側へ掃除します。

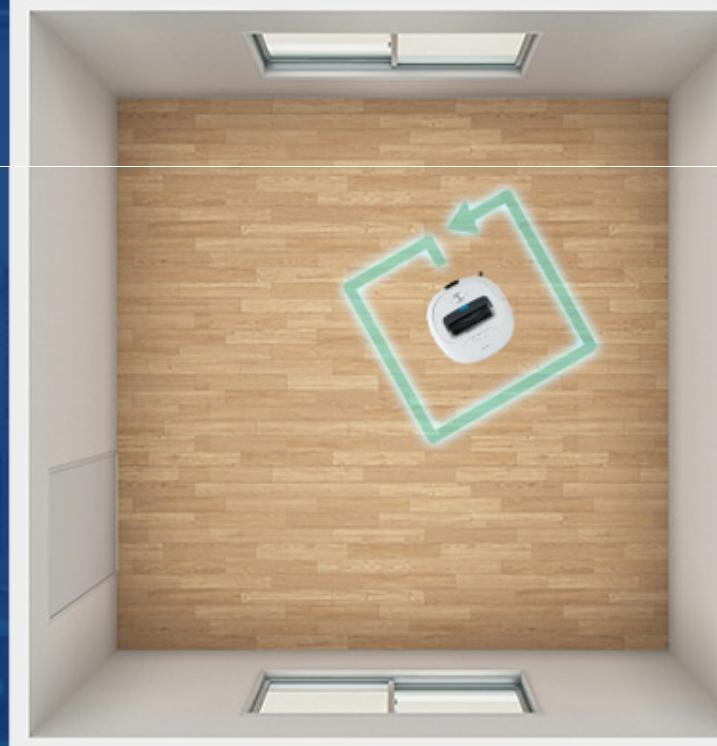

WALL MODE

## 壁ぎわモード

壁や障害物を検知して、部屋の壁に沿って掃除します。

AUTO MODE

## 自動モード

壁や障害物を検知すると、  
80~135°の角度で向きを変え  
ランダムに部屋を掃除します。



RESERVATION MODE

## 予約モード

毎日設定した時刻に掃除することができます。

自動モードで掃除を行った後、終了すると  
自動で充電台に戻ります。



# 広いお部屋もOK! 長時間使えるバッテリー

大容量のリチウムイオン電池で、最大約90分連続使用可能。  
広いお部屋も隅々までキレイにします。



バッテリー容量：2600mAh

## ワンタッチで簡単ゴミ捨て

手を汚さずに  
溜まったゴミをポイ!

大容量

360ml

大容量ダストボックスなので、  
面倒なゴミ捨ての回数を減らすことができます。

# お手入れラクラク



水洗い  
OK!

回転ブラシ・フィルター・ダストボックスは  
取り外して、水洗いが可能。  
いつでも清潔に使うことができます。



上からワンタッチでかんたん！

付属品のお手入れツールで、  
絡みついたゴミを取り除くことができます。



# 商品仕様



集じん容積	0.36L	
使用温度	0~40°C	
充電温度	0~40°C	
連続使用時間	強	約50分
	弱	約90分
バッテリー	リチウムイオン2次電池	
バッテリー容量	2,600mAh	
定格電圧	DC14.4V	
定格消費電力	40W	
充電コード長さ	1.8m	
充電電源 (充電アダプター)	入力	AC100V-240V、50/60Hz
	出力	DC17.0V、1.0A
充電時間	約4~5時間 (室温や使用時間により異なります)	
製品質量	掃除機	2.8kg
	充電台	0.3kg
セット内容	掃除機、充電台、充電アダプター、タンク、モップ、リモコン リモコン用乾電池単4形×2(動作確認用) お手入れツール(本体内お手入れツールポケットにあり) フィルター×2(1個は本体に装着済み、1個は予備) サイドブラシ×2(1個は予備)	

※ 商品の仕様は予告なく変更することがあります。

## 商品情報

吸引掃除と水拭き掃除でお部屋をよりキレイに。  
手間いらずで、毎日のお掃除に大活躍。  
お掃除を忘れがちなソファ下などもキレイにでき、家中スッキリ。

回転ブラシでゴミやホコリをしっかりと吸引。  
サイドブラシで壁際のゴミも逃しません。

空気清浄機にも使われるHEPAフィルターを搭載。  
細かいゴミやホコリをキャッチし、排気もクリーンに行います。

水タンク搭載で前方でゴミを吸引した後、後方で水拭きが可能です。  
床についていた汚れも水拭きでキレイに。

リモコンひとつで、離れたところから手軽に操作できて便利。  
※5m以内の距離でボタンを押してください。  
モードボタン：スポットモード、壁ぎわモード、消灯 自動モード  
予約モード：設定すると、毎日設定した時刻に掃除が可能

大容量のリチウムイオン電池で、最大約90分連続使用可能なので、広いお部屋も隅々までキレイにします。

360mlの大容量ダストボックスなので、面倒なゴミ捨ての回数を減らすことができます。  
また、手を汚さずにワンタッチで溜まったゴミ捨てが可能です。

回転ブラシは上から取り外して水洗いすることができ、付属品のお手入れツールで、絡みついたゴミを取り除くことができます。  
フィルターやダストボックスは取り外して水洗い可能。  
いつでも清潔に使うことができます。

### 【目を離しても安心・便利な4つの機能】

#### 1.自動充電

バッテリーの残量が少なくなると、自動で充電台に戻ります。

掃除途中で止まってしまう心配がありません。

#### 2.段差乗り越え機能

1.5cmまでの段差を乗り越えることができ、  
ラグやカーペット上もしっかり掃除できます。

#### 3.落下防止機能

約7cm以上の段差がある場合は、落下防止センサーで検知して、落下を防ぎます。お出かけ中も安心してお掃除を任せられます。

#### 4.衝突を防ぐ走行センサー

赤外線で障害物を検知し、衝突を防ぎます。

走行センサーで検知できないときはバンパーで接触して感知します。

## 商品仕様

### ●商品サイズ(cm)(掃除機)

幅約33.0×奥行約33.0×高さ約7.8

### ●製品質量

掃除機：約2.8kg

充電台：約0.3kg

### ●集じん容積

0.36L

### ●使用温度、充電温度

0~40°C

### ●連続使用時間

強：約50分

弱：約90分

### ●バッテリー

リチウムイオン2次電池

### ●バッテリー容量

2600mAh

### ●定格転圧

DC14.4V

### ●定格消費電力

40W

### ●充電電源(充電アダプター)

入力：AC100-240V、50-60Hz

出力：DC17.0V、1.0A

### ●充電コード長さ

約1.8m

### ●充電時間

約4~5時間(室温や使用時間により異なります。)

### ●セット内容

掃除機、充電台、充電アダプター、タンク、モップ、リモコン、リモコン用乾電池単4形×2(動作確認用)、お手入れツール(本体内お手入れツールポケットにあり)、フィルター×2(1個は本体に装着済み、1個は予備)、サイドブラシ×2(1個は予備)、取扱説明書