

EA899AJ-71



IRIS OHYAMA

ダストピックアップ率

99%
以上

静電
モップ付



極細軽量

スティッククリーナー

IC-SLDCP12

軽量1.7kg

コードレス

2WAY

ついで掃除も、床掃除も、これ一台



大人気の極細軽量
スティッククリーナー (IC-SLDCP5) が、

 
お客様の声にお応えしてパワーアップ!!

＼ 人気のポイント多数！ /




軽くてスイスイ動かし、**吸引力**も強い！
髪の毛などもしっかり吸い込んでくれました。

ほこりセンサーも優秀！汚れの目安が分かる
ので、お掃除が楽しくなりました。



ちょい置きできて、掃除中に物を移動する時に
掃除機を床に倒さなくていいので便利！

 静電モップでホコリがしっかり取れるので嬉しい！
細かいところの掃除がラクになりました。



＼ リニューアル改善に繋がったご意見も /



持ち手がスティック状なので、少し腕が疲れるかな

掃除中、収納している静電モップが動いて気になる



既存モデルでも人気のポイント

1

わずか1.7kg

軽量

2

清潔を保つ

**静電モップ
クリーンシステム**

3

用途で使い分け

2WAY

4

かしこく長持ち

**ほこり感知
センサー**

5

しっかり固定

**充電スタンド
付き**

6

たったの2STEP

ゴミ捨て簡単

既存モデルで人気のポイントは、そのまま。
もっと使いやすくなりました！

RENEWAL POINTS

リニューアルポイント4つ

POINT.1

自走式パワーヘッド搭載

ハイパワーな吸引力に加え、
より軽い力で掃除できるようになりました。

自走式パワーヘッド

大きいヘッドで一気にゴミをかき出し、
軽い力でヘッドがさらに強く進む。



ダストピックアップ率

99%^{※1}
以上

真空度を高めたヘッドで
ゴミをしっかり吸引

パワーブラシ

カーペットなどの糸ごみをかき出す

※1

JIS C9802に定められている「じんあい除去能力」の測定方法に準拠したメーカー試験。
硬い床からのじんあい除去能力。

自走感アップのヒミツはこれ

回転ブラシが大きくパワーアップ！



既存モデル
IC-SLDCP5



IC-SLDCP12

パイプ径

3cm → **4cm** にUP

(ブラシ毛含む)


太くなったことで、
より力強くなりました

ブラシ数

4本 → **8本** にUP

本数が増え、更にしっかり
ゴミをかき出します

カーペット・畳・フローリングなど、
様々な床に対応

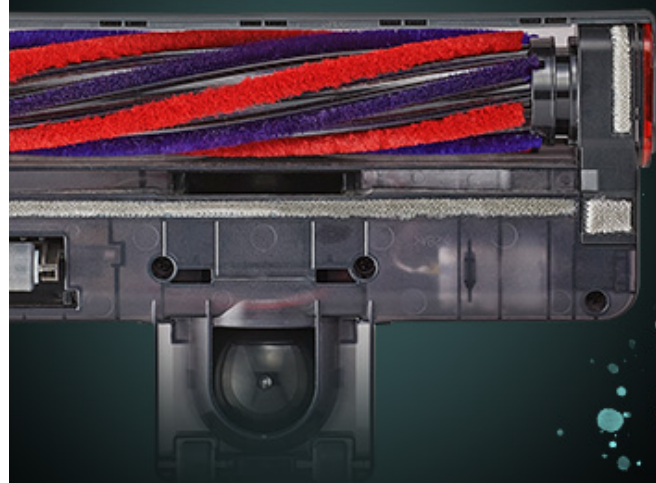

パワーブラシで
しっかりかき出し、吸い取る

ゴミやダニの死骸を吸い取るのは、
クリーナーを「引く」時がポイント。
「押す」時にゴミをかき出し、
「引く」時によく吸い取ります。

壁際のゴミもしっかり吸引



IC-SLDCP12

既存モデル IC-SLDCP5



25.5cm

22.3cm

さらに、ヘッドもワイドになり、
より手間を掛けずに掃除できるようになりました。

POINT.2

ハンドルの 持ちやすさ&強度アップ



スティック状から変わり、
さらに持ちやすく、掃除しやすくなりました。

強度もアップ！
もっと安心して使えます



POINT.3

静電モップが固定できる

静電モップの持ち手も リニューアル

マグネットで本体に固定できるので、
本体からモップが外れることなく
安定して掃除できます。



POINT.4

ダストパックケース追加

収納場所にも困らない

スタンド横に設置できる、
ダストパックケースを追加。
スタンド周辺でダストパックを
交換でき、他の場所に
取りに行く手間を省けます。



別売品1袋分、
25枚すべて収納できます

軽くて使いやすい！
気軽にすいすいお掃除



ベッドの下も ラクラクお掃除



※2 メーカー調べ。手元にかかる重さを測定。

小回りが利く!ヘッ드의角度が自由自在

左右180°



上下90°



お掃除中の
ちょい置きもOK

気になったほこりに！
静電モップでついで掃除



モップの長さは 調整可能



高いところも気軽に
ラクラクお掃除。



お掃除が
終わったら



手を汚さずモップをキレイに

静電モップで 毎日のお掃除が変わる



モップに
静電気を帯電

静電気でほこりを吸着。

掃除機×静電モップで、もっとラクにきれいにお掃除！



繰り返し
使える

掃除後のモップも
静電モップクリーンシステムで
清潔さを保つ



モップ部分を外して、
水洗いもOK！

静電モップクリーンシステム

静電気ではこりを吸着。これまで掃除機では取れなかったほこりも掃除ができる。

1 帯電

モップに
静電気を蓄える



2 掃除

静電気ではこりを吸着




3 除電&吸引

モップの静電気を取り除き、
クリーナーではこりを吸い取る

回転ブラシで
ほこりをかき出す

クリーナーで
ほこりを吸引

除電プレートで
静電気を取り除く

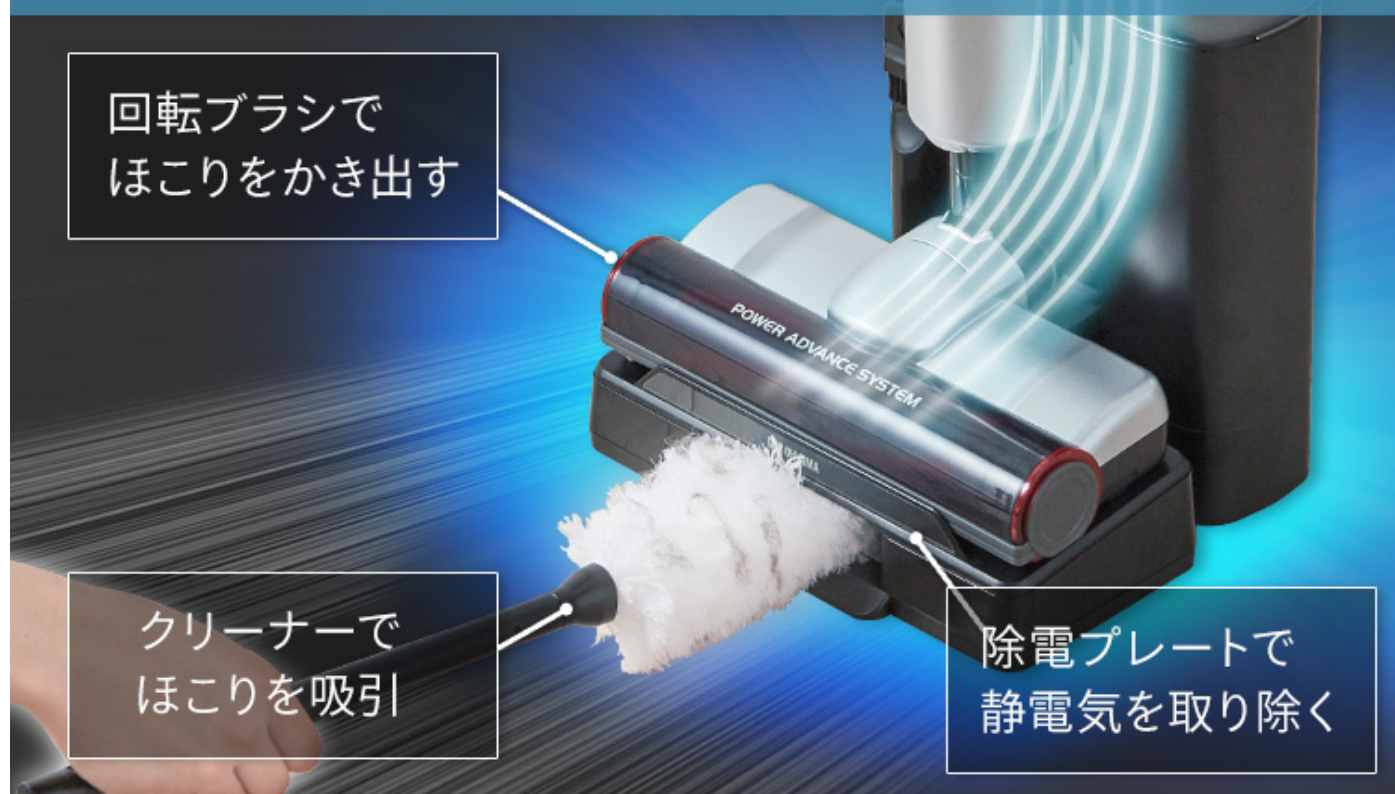

シーンに合わせて使い分け！

2WAYタイプ

Stick

【スティック】

フローリングやカーペットなど
広い場所の掃除に最適



Handy

[ハンディー]

机の上や階段など
小スペースの掃除に最適！



コードレスなので
車の掃除にも！

カスタムパーツ すき間ノズル



付属のすき間ノズルを付けて、狭い所や高い所もラクにお掃除！

先端を回転
させるだけで、
ブラシノズルに
変身。

すきまノズル



ブラシノズル



パワー制御でかしこく長持ち ほこり感知センサー搭載

ゴミ・ほこりの量を検知してパワーを制御。

ゴミ・ほこりが**多い**
パワフル運転



ゴミ・ほこりが**少ない**
ひかえめ運転



だから、
電池長持ち!



自動モードで
約**30分**^{※3}
連続使用可能

※3 自動モードでの平均使用可能時間。
使用環境により異なる。

パワフル吸引
ブラシレスモーター

18V DC
ブラシレスモーター採用

軽量&スリムボディながら
パワフルな吸引力を実現！



充電はスタンドに立てるだけ

お掃除が終わったらスタンドへ。
立てかけたまま充電できます



掃除に必要なものを、
全てまとめてスッキリ。

2STEP

キレイ&簡単ゴミ捨て

Step.1



ダストパックを取り出して

Step.2



紙パック式だから
ゴミが舞わない!

ゴミ箱へポイ!



交換用ダストパックは
ケースから
サッと取り出せて
すぐに交換できます。

商品仕様

クリーナー本体



充電スタンド
設置時



集じん容積	0.3L	
使用温度	0～40℃	
充電温度	5～35℃	
連続使用時間 ※	標準	約20分
	ターボ	約8分
	自動	約30分（使用状態により異なります）
バッテリー	リチウムイオン2次電池	
バッテリー容量	1,500mAh	
バッテリー寿命	繰り返し充電約500回	
定格電圧	DC18V	
充電電源 （充電アダプター）	入力	AC100V、50/60Hz、22VA
	出力	DC23V、0.5A
充電時間	約3時間 （室温・使用時間などにより充電時間が長くなることがあります）	
付属品	充電アダプター、充電スタンド、 すき間ノズル、静電モップ、 モップ帯電ケース、 使い捨てダストパック×25枚、 （1枚本体内にセット済み） ダストパックケース	

※ 満充電、バッテリー 初期温度：20℃

商品情報

大人気の「極細軽量スティッククリーナーIC-SLDCP5」が、お客様の声にお応えしてパワーアップ！

【4つのリニューアルポイント】

1.自走式パワーヘッド搭載

ハイパワーな吸引力に加え、より軽い力で掃除できるようになりました。

2.ハンドルの持ちやすさ&強度アップ

スティック状から変わり、さらに持ちやすく、掃除しやすくなりました。

3.静電モップが固定できる

静電モップの持ち手もリニューアル。

マグネットで本体に固定できるので、本体からモップが外れることなく安定して掃除できます。

4.ダストパックケース追加

スタンド横に設置できる、ダストパックケースを追加。

スタンド周辺でダストパックを交換でき、他の場所に取りに行く手間を省けます。

【既存モデルでも人気のポイント】

- ・わずか1.7kg 軽量
- ・清潔を保つ 静電モップクリーンシステム
- ・用途で使い分け 2WAY
- ・かしこく長持ち ほこり感知センサー
- ・しっかり固定 充電スタンド付き
- ・たったの2STEP ゴミ捨て簡単

◆気になったほこりに！静電モップで「ついで掃除」

掃除のついでに、見つけたほこりをサッとお掃除！

モップの長さは調整可能。

高いところも気軽にラクラクお掃除。

モップ部分を外して水洗いもOK！

◆シーンに合わせて使い分け！2WAY

スティック：フローリングやカーペットなど広い場所の掃除に最適

ハンディー：机の上や階段など小スペースの掃除に最適

◆パワー制御でかしこく長持ち！「ほこり感知」センサー搭載

ゴミ・ほこりの量を感知してパワーを制御。

自動モードで最大30分の連続使用が可能。

（使用環境によって異なります。）

商品仕様

●商品サイズ (cm)

本体のみ：幅約25.5×奥行約19×高さ約103.9

充電スタンド設置時：幅約26.2×奥行約22.5×高さ約109.2

●製品質量

フロアヘッド・スティックハンドル・バッテリー含む（モップ帯電ケース含まず）：約1.7kg

充電スタンド：約0.8kg

●集じん容積

0.3L

●連続使用時間

標準：約20分

ターボ：約8分

自動：約30分

（使用状態により異なります。）

●バッテリー

リチウムイオン2次電池

●バッテリー容量

1500mAh

●バッテリー寿命（繰り返し充電）

約500回

●定格電圧

DC18V

●充電電源（充電アダプター）

入力：AC100V、50/60Hz、22VA

出力：DC23V、0.5A

●充電時間（25℃環境下）

約3時間（室温・使用時間などにより充電時間が長くなることがあります。）

●付属品

充電アダプター、充電スタンド、すき間ノズル、静電モップ、モップ帯電ケース、
使い捨てダストパック×25枚（1枚本体内にセット済み）、ダストパックケース