



IRIS OHYAMA

リビングも、作業場も、車内も。
活躍の場所を選ばない

18Vバッテリーで
強力吸引!!



吸込み仕事率

40W

連続使用時間

50分(最大)

充電式スティッククリーナー JCL18

※画像はJCL108となります。



すき間ノズル



小型ブラシ



ホース

3つの付属
**カスタム
パーツ**



※画像はJCL108となります。



IRIS OHYAMAの

電動工具と共にバッテリーで使える
スティッククリーナーが新登場！

家の中から外まで
この1台で
綺麗に。

ダスト
ピックアップ率

99%以上*

*JIS C9802に定められている
「じんあい除去能力」の測定方法に
準拠した当社試験。硬い床からの
じんあい除去能力を測定。

18Vバッテリーで 強力吸引



吸込仕事率

40W

※強モード使用時



リチウムイオン電池を採用

パワフルなのに長持ち。
広いお部屋でも隅々まで一度で隅々までキレイにします。




バッテリー容量：2000mAh

充電時間 **60分**

最大連続使用時間

約50分

充電池残量確認機能

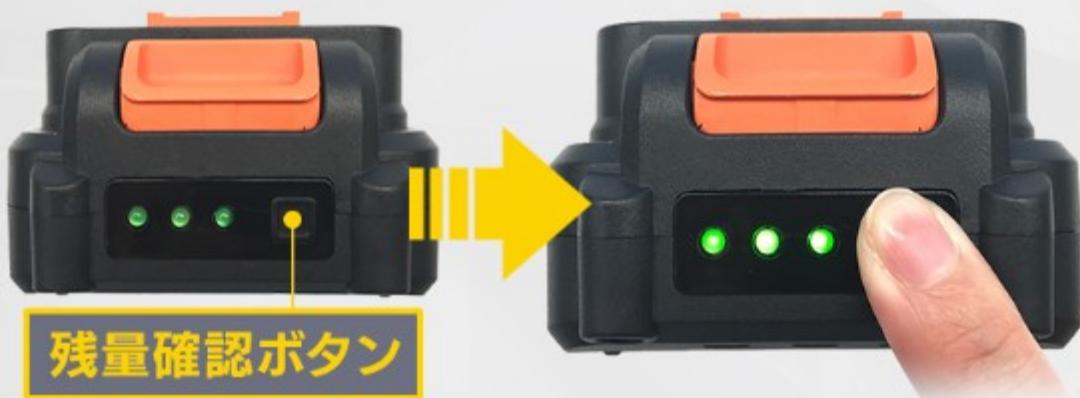

ボタンを押すと緑のランプが残量をお知らせ。

残量確認ランプ	電池残量
● ● ●	点灯3つ 60~100%
● ●	点灯2つ 20~60%
●	点灯1つ 20%未満 ※充電してください

揃えたくなる共通バッテリー

パワフルな18V

“アイリスオーヤマ”コードレス工具シリーズとの共通バッテリー。

バッテリーの付け替えのみで
シリーズ商品を自由に
使いまわすことができます。



簡単装着

充電が終わったら、
差し込み口に
セットするだけ。





※画像はJCL108となります。



※画像はJCL108となります。

2in1スタイル

+ 3つのカスタムパーツ

スティックスタイルから
ハンディスタイルに
切り替えられるので、
掃除をする場所に応じて
使い分け可能。
また、付属のカスタムパーツを
取り付けることで
掃除の幅が広がります。

スティック
スタイル

ハンディ
スタイル

すき間ノズル



小型ブラシ



ホース



Stick

スティック

リビング・作業場など
広い場所の掃除に最適。
ソファ下など狭い場所も
スムーズに掃除。



※画像はJCL108となります。



Handy

ハンディ

階段・机の下など
細かい場所の掃除に最適。
気になったゴミを、
さっと手軽に掃除。

+3つのカスタムパーツ

すき間ノズル

窓のサッシや部屋の隅など、掃除の難しい場所もキレイに。



小型ブラシ

車のシートやカーペットに絡まったゴミもブラシでかき出ししっかり吸引。



ホース

カーテンなど高い場所や車のシート下などの手の届きにくい場所のお掃除もラクラク。他のパーツと組み合わせれば、更に便利な使い勝手を発揮。



衛生的な紙パック式

手を汚さずに2STEPで簡単ゴミ捨て



STEP1

ダストパックを
取り出す

STEP2

ゴミがたまつたら
そのままポイ！