

吸引力がより持続するサイクロンクリーナー



特長
吸引力が続き お手入れを少頻度にするテクノロジー
「トリプルアクセルサイクロン」
運転音を低騒音化 59 dB（※ JIS C 9108）
しっかり溜められるデカダストケース＆ワンタッチ楽ステ


INFORMATION

品名	家庭用クリーナー トリプルアクセルサイクロン		
JAN	4975058 521219		
品番	EA品番	カラー	備考
YC-T212BL	EA899AK-12A	ブルー	

● 詳細

吸引力が続き お手入れを少頻度にするテクノロジー

3 段階に加速する「トリプルアクセルサイクロン」

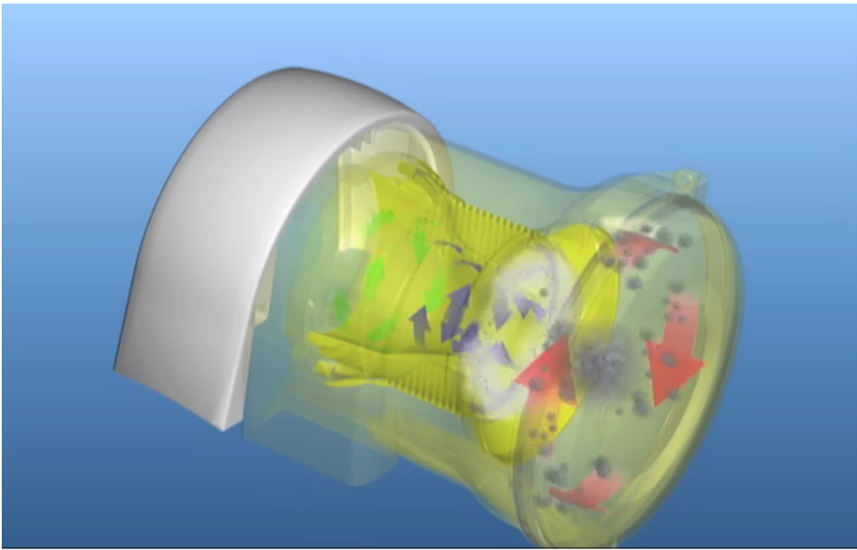

従来のサイクロン技術ではサイクロン内の通過が早く、微細塵は分離されにくいのが現実でした。

吸込口：時速 57 km / h

第 1 サイクロン（外側）：時速 85 km / h に加速

大きなゴミを分離します。

第 2 サイクロン（内側上部）：時速 144 km / h に加速

さらに加速します。

第 3 サイクロン（内側下部）：時速 252 km / h に加速

強い遠心力と高速回転により、従来のサイクロンでは取れなかった微細塵を分離。

「渦伸張抑制原理により 加速と強い遠心力が発生する」ことを応用し、今までのサイクロンでは取りきれず フィルターの目詰まりの原因となっていた「微細塵」の遠心分離を可能にしました。

便利な 2WAY 丸ブラシ

カーテンレールのお掃除やサッシの溝、家具の脇などに便利な毛ブラシと、人やペットの毛を取るソフトブラシが切り替えてご使用になれます。



運転音を低騒音化 59 dB（※ JIS C 9108）

排気経路の工夫や共音対策を行い不快なノイズを減少

音量だけで無く全音域の不快音を抑え、朝や夜間でもお掃除ができます。

YC-T212BL は全音域に渡り低騒音化を実現。
基本機能に加え「静音性」も兼ね備えた 使い勝手の良いサイクロンクリーナーです。

しっかり溜められるデカダストケース＆ワンタッチ楽ステ

ダストケースは 1.4 L の大容量。

「ワンタッチ楽ステ」構造なので、たまったゴミに手を触れることなく簡単にゴミ捨てできます。

その他の特長

吸込仕事率 250 W（強 1000 W 時）

ロック式伸縮式延長管

タービンブラシ・サークルハンドル

強・標準 2 段切替



●仕様



製品寸法	約 280 × 390 × 305 mm
製品質量	約 4.6 kg（製品のみ）
電源	AC 100 V 50 / 60 Hz
消費電力	1000 W（標準 約 750 W）
電源コード長	約 5 m（コードリール式）
運転音	59 dB（強モード）
スイッチ・表示	手元操作（切 / 標準 / 強）
集じん方式	サイクロン式
集じん容量	約 1.4 L
吸込仕事率	250 W（強：消費電力 1000 W 時 ～ 約 170 W：標準時）
床用吸込口	タービンブラシ
延長パイプ仕様	伸縮式延長管
付属品	ホース 伸縮式延長管 床用吸込口（タービンブラシ） すき間ノズル 2WAY丸ブラシ

- 寸法は 幅 × 奥行 × 高さ の順で記載しております。
- 商品改良のため、デザイン、仕様を一部予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
- 商品写真は実際の色とは若干異なる場合があります。
- 商品には安全にお使いいただくため、注意表示をしているものがあります。