



TRIPLE ACCEL CYCLONE

吸込力が持続し、お手入れを少頻度にする
トリプル加速テクノロジー

三段階に加速する 「トリプルアクセルサイクロン」

●第1サイクロン(外側)


目に見えるゴミ埃を分離
時速85km/hに

●第2サイクロン(内側上部)

加速エリア
144km/h加速

●第3サイクロン(3次曲面)

新幹線並の時速252km/hに加速
強い遠心力(Gフォース)と高速化で従来機種では取り切れなかった
微細塵の分離も可能に。

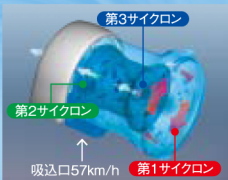

吸込仕事率 **250w**※
(消費電力1000W時)

たっぷり集じん 容量 **1.4L**
デカダストケース

大容量のデカダストケースを搭載

大容量化により面倒なゴミ捨てを
1ヶ月1回程度に軽減。

運転音を低騒音設計

59dB(※JIS C 9108)

排気経路の工夫や共音対策を行い不快なノイズを減少
音量だけでなく全音域の不快音を抑え、
朝や夜間でもお掃除ができます。



BL-ブルー



コンパクトな タービンブラシヘッド

■カーペットの奥のゴミもかきあげて
吸い込みます。



便利な2WAY 丸ブラシ付

■カーテンレールのお掃除やサッシの溝、家具の脇などに
便利な丸ブラシと、
人やペットの毛を
取るソフトブラシが
切り替えてご使用
になれます。



ゴミ捨て簡単な 「ラクステ」搭載



使用後はコンパクトに収納

■使用後はコンパクトに収納可能。



家庭用クリーナー トリプルアクセルサイクロン

YC-T212BL JAN/4975058 521219

EA899AK-12A

- 本体:約W280×D390×H305mm/約6.0kg(付属品含)
- 付属品:ホース・伸縮式延長管、床用吸込口(タービンブラシ)、
すき間ノズル、2WAY丸ブラシ

●製品仕様

品番	電源	消費電力	集じん方式	吸込仕事率※1	集じん容量	ゴミ捨て 簡単 ラクステ	水洗い	ノズル		延長パイプ	電源コード
								床用吸込口	すき間ノズル		
YC-T212	AC100V	1000W	サイクロン式(トリプル加速サイクロン)	250W(消費電力1000W時)	約1.4L	○	ダストケース、フィルター、2WAY丸ブラシ※2	○(タービンブラシ)	○(すき間ノズル、2WAY丸ブラシ)	伸縮式延長管	約5.0m(コードリール式)

※1 吸込仕事率はJIS規格に定められている吸込力の目安で最大値を表示しています。使用時の集じん力は吸込仕事率以外に吸込具の種類、ゴミのたまり具合や床材の違い等によって異なります。※サイクロン式クリーナーは吸込性能を保つためにダストケース、フィルター等のお手入れが必要となります。※2 洗濯機は使わず、かき干してください。

<http://www.twinbird.jp/product/yct212/>

YC-T212BL

検索

スマホでチェック



安全に関する ご注意

- ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 商品には安全にお使い頂くため、注意シールを貼ってあるものがあります。
ご使用の際はご確認の上、正しくお使いください。
- 消費電力が1kW以上の機器は定格15A以上の電源コンセントに直接接続して
お使いください。火災の原因となります。

愛情点検



★長年ご使用の電気製品の点検を!

ご使用の際
このようなことは
ありませんか。

- スイッチを入れても、ときどき通電しないことがある。
- コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- 通電中、異常な音がある。
- 本体が変形したり、異常に熱い。
- こびりついた臭いがある。
- その他の異常・故障がある。

ご使用中 止

故障や事故防止のためコンセントから電源プラグをはずし、必ず販売店にご連絡ください。点検・修理に要する費用などは販売店にご相談ください。

- 本カタログに掲載の商品は日本国内仕様、ならびに一般家庭用です。
- 本カタログの掲載商品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
- 商品改良のため、デザイン、仕様を一部予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
- このカタログの内容についての問い合わせは、販売店にご相談ください。もし販売店でおわかりにならないときは、当社におたずねください。
- 商品写真は印刷物のため、実際の色とは若干異なる場合があります。
- 寸法は、幅×奥行×高さの順で記載しています。

●保証書は必ずお受け取りください。商品添付の保証書は、お買い求めのお店で所定事項を記入します。記載内容をご確認の上、いつでも見られるところに必ず保管してください。

●弊社は補修用性能部品を製造打切後、弊社基準に基づき保有しています。補修用性能部品とは商品の機能を維持するために必要な部品です。



日本製 JAPAN DESIGN

日本発 JAPAN DESIGN

アフターサービスは新潟の弊社でご対応しております。

ツインバードの本社工場は、国際規格である ISO9001 及び ISO14001 の認証を取得しています。



ツインバード工業株式会社

TWINBIRD 〒959-0292 新潟県燕市吉田西太田2084-2

お客様サービス係
(フリーダイヤル)
FAX 0256-93-1077(有料)

0120-337-455
お電話受付時間/平日(月曜～金曜)午前9時～午後5時

消費税法の改正により、消費税相当額を含んだ支払総額で価格を表示しています。
消費税は平成16年4月現在の税率に基づいて計算されています。

このカタログの記載内容は平成25年6月現在のものです。

ご相談、おもとはめ、親切とサービスをお届けする当店で。