


「ダブル分離（遠心分離+空圧分離）」方式で、強力パワーが持続。さらに「抗菌ダストボックス」で清潔・簡単ゴミです。

独自のくびれ構造でくびれ内部は圧力の高い状態に

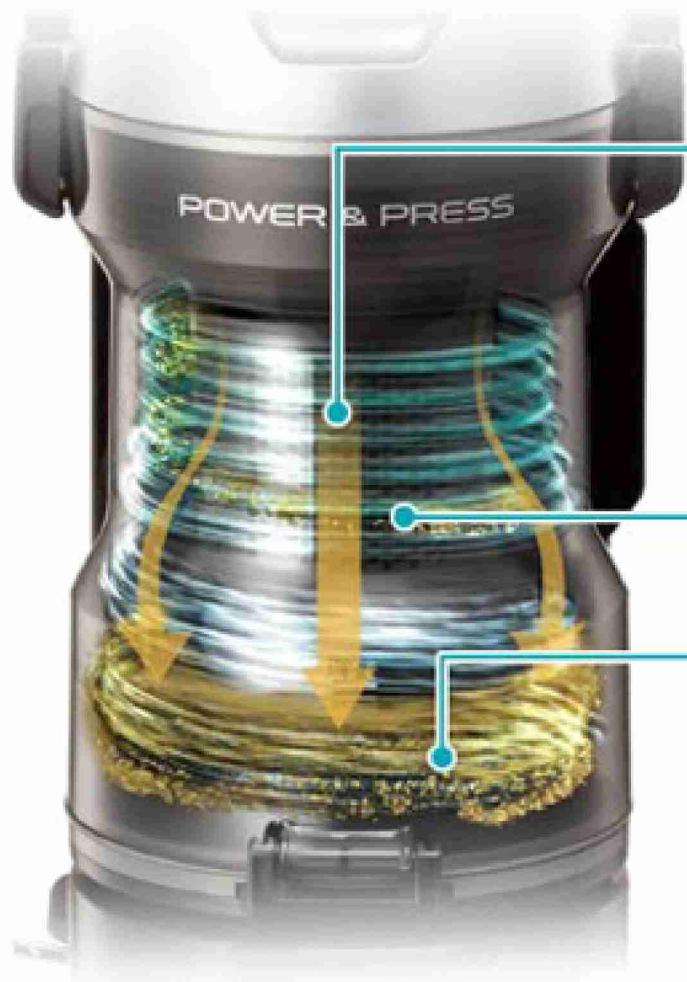

新基準 **強力パワー99%以上持続**

メッシュフィルター

高速遠心力でゴミを瞬時に分離

【遠心分離】

高速回転で、ゴミと空気を強力に分離。ゴミは瞬時に下の集じん部へ移動します。

ゴミを圧縮して舞い上がりを防止

【空圧分離】

上からの強い圧力で、集じん部にゴミを圧縮。メッシュフィルターをクリーンに保ち、強力パワーが持続します。

ゴミの  
体積比較



約1/3に  
圧縮<sup>※2</sup>

上記数値は当社独自の基準によるもので、実際の使用とは異なる場合があります。

\* は日本電機工業会自主基準「電気掃除機の吸い込み力持続率測定方法」による表示です。

\*\* ダストボックスにゴミがない状態からゴミまでラインまでの吸量の持続性が99%以上。

お手入れも簡単！  
回転グリップでフィルター掃除

普段のお手入れは、ゴミ捨て前に回転グリップを3回転以上まわす。



簡単ゴミ捨て、ワンタッチでポン！

ゴミ捨てはワンタッチで手間いらず



NEW

抗菌ダストボックス採用

ダストケース・底ふた・メッシュフィルターには抗菌加工を施し、清潔性が向上しました。



NEW

運転音にも配慮

運転音を67 dBに低減しました。

フローリングにおすすめのエアロノズルタイプ



イオンプレート搭載でほこりもマイナスイオンでスッキリ

狭いすき間や高い所もサッとお掃除「2段伸縮スポットハンドル」

先端がすき間ノズルだから、狭いサッシの溝も高いところのお掃除もラクラク。

