

# EA899AM-57、-58 [紙パック式]ハンディークリーナー

肩掛け、手持ち両用



品番	カラー
EA899AM-57	グリーン
EA899AM-58	ピンク


## ●仕様

- ・電源…100V
- ・消費電力…500W
- ・吸込仕事率…185W
- ・集じん容量…0.9L
- ・騒音値…63dB
- ・コード長…5m(コードリール付)
- ・サイズ…220(W)×142(D)×461(H)mm
- ・重量…2.2kg
- ・付属品…フローアノズル、ひとふきノズル、

※替紙パックは  
EA899AM-201(10枚入)  
をお使いください。



●さらにこんなところにも

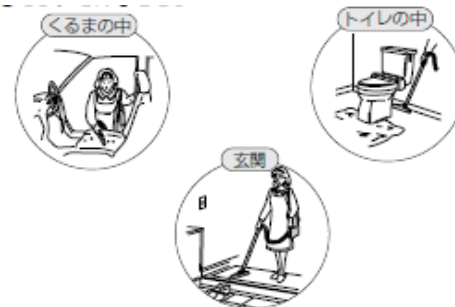

## ●各部名称

