

RYOBI

充電式クリーナー

BHC-720L **7.2v** / BHC-1020L1 **10.8v** /
BHC-1420L1 **14.4v** / BHC-1810L5 **18v**

いつでも、どこでも
手軽にサッとお掃除

静かで
パワフル

BHC-1810L5は、
微細な粉じんなどの
吸い込みに優れた
サイクロン式ユニット
を標準付属

吸込仕事率
60Wで
(BHC-1810L5)

強力吸引

サイクロン式ユニット装着時でも 36W

風の流れが良い静音設計で、
低騒音とパワフルの両立を実現。
※ コンパクトなボディでも
十分な吸引力でゴミやホコリ
を一気に吸い込む。
※ BHC-1020L1/BHC-1420L1/
BHC-1810L5

BHC-720L

**Li-ion 電池
リチウムイオン 7.2v**

連続使用時間※
約 10 分



吸込仕事率 **15W**
質 量 1.0kg



BHC-1020L1

**Li-ion 電池
リチウムイオン 10.8v**

連続使用時間※
□LOW モード 約 23 分
□HIGH モード 約 10 分

吸込仕事率 **24W**
質 量 1.0kg



BHC-1420L1

**Li-ion 電池
リチウムイオン 14.4v**

連続使用時間※
□LOW モード 約 24 分
□HIGH モード 約 11 分

吸込仕事率 **28W**
質 量 1.2kg



BHC-1810L5

**Li-ion 電池
リチウムイオン 18v**

連続使用時間※
□LOW モード 約 50 分
□HIGH モード 約 25 分

吸込仕事率 **60W**
質 量 1.5kg



サイクロン式ユニット付
※別販売品のサイクロン式
ユニット(ロック付き)も
使用できます。

EA899AR-14B



本体のみ
(充電器・電池パックは含みません)



本体のみ
(充電器・電池パックは含みません)



ゴミ捨て簡単・清潔 紙パック式

ゴミ捨てが簡単で 清潔な紙パック式

※繰り返し利用できる「ダスト
バッグ（布製パック）」も付属。

紙パック
10枚付




【ゴミの集じん方式による違い】

	パック式		ダストボックス式 サイクロン式	
	紙製	布製		
ゴミ捨ては	◎	△	○	紙パックは パックごと捨てられる
お手入れは	◎	○	△	ダストボックス式は定期的 にフィルターの清掃が必要
衛生面では	◎	○	△	紙パックが1次フィルターに なり臭いが本体に残りにくい
経済性では	△	◎	◎	紙パックは、購入が必要

便利な機能

【電池残量表示】

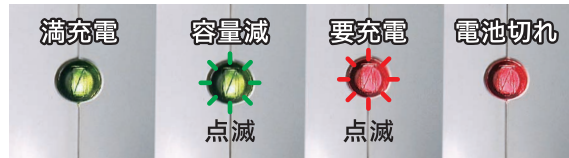

電池の残量が少なくなると LED ランプで知らせてくれる。

【吸引力 2 段階切換】

操作しやすいゴム製スイッチ
プレート。お掃除する場所に
合わせ、吸引力を「HIGH」
「LOW」の2段階で切換。お掃
除効率が UP。

BHC-1020L1/BHC-1420L1/
BHC-1810L5



【収納も便利】

収納する時もフックまたはスト
ラップが付いているので便利。



お掃除の範囲が広がる充実のアタッチメント

付属品				
	スキマノズル	延長管	ワイドノズル	サイクロン式ユニット※
	※BHC-1810L5 以外は別販売品			
	別販売品			
棚用スラシ		フレキシブルホース	じゅうたん用ブラシ	丸スラシ

商品仕様

		BHC-720L	BHC-1020L1	BHC-1420L1	BHC-1810L5
本体	電圧	7.2V	10.8V	14.4V	18V
	連続使用時間※1	10 分	(LOW) 23 分 (HIGH) 10 分	(LOW) 24 分 (HIGH) 11 分	(LOW) 50 分 (HIGH) 25 分
	集じん容量	ダストバッグ 紙パック	0.5 ℓ 0.33 ℓ		
	吸込仕事率※2	15W	(LOW) 15W (HIGH) 24W	(LOW) 15W (HIGH) 28W	(LOW) 20W (HIGH) 60W
	本体寸法(長さ × 幅 × 高さ)	460(985) × 117 × 130mm※3	455(970) × 121 × 160mm※3	455(970) × 121 × 160mm※3	455(970) × 121 × 188mm※3
	質量	1.0kg	1.0kg	1.2kg	1.5kg
電池パック	電圧	DC7.2V	DC10.8V	DC14.4V	DC18V
	電池	(本体内部) リチウムイオン電池	リチウムイオン電池	リチウムイオン電池	リチウムイオン電池
	容量	1,500mAh	1,500mAh	1,500mAh	5,000mAh
充電器	電源	AC 100V 50/60Hz			
	充電時間	3 時間※4	71 分※4	27 分※4	84 分※4
付属品		・充電器 (BC-722) ・電池 (本体内部) ・延長管 (ノズルホルダ付) ・逆止板 (本体取付け) ・ワイドノズル ・紙パック (10 枚入) ・ダストバッグ (本体取付け)	・充電器 (BC-1803L) ・電池パック (B-1115L) ・延長管 (ノズルホルダ付) ・逆止板 (本体取付け) ・ワイドノズル ・紙パック (10 枚入) ・ダストバッグ (本体取付け)	・充電器※5 (BC-1400L) ・電池パック※5 (B-1415L) ・延長管 (ノズルホルダ付) ・逆止板 (本体取付け) ・ワイドノズル ・紙パック (10 枚入) ・ダストバッグ (本体取付け)	・充電器※5 (UBC-1802L) ・電池パック※5 (B-1850LA) ・延長管 (ノズルホルダ付) ・逆止板 (本体取付け) ・ワイドノズル ・紙パック (10 枚入) ・ダストバッグ (本体取付け) ・サイクロン式ユニット (集じん容量 0.35 ℓ)

※1: 作業条件により、連続使用時間は異なります。 ※2: 本体に延長管を取付けた状態の吸込仕事率です。 ※3: () 内の数字は延長管、ワイドノズルを取付けた状態の寸法です。

※4: 充電時間は周囲の温度や電池パックの状態により変動します。 ※5: 本体のみ仕様には充電器、電池パックは付属していません。

発売元

京セラインダストリアルツールズ販売株式会社

名古屋市天白区久方1-145-1 〒468-8512

www.kyocera-industrialtools.co.jp



0570-666-787

※リョービ販売株式会社は京セラインダストリアルツールズ販売株式会社に社名変更しました。

⚠ 使用前に「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

- ◆仕様は改良などの理由により予告なく変更することがあります。
- ◆本カタログの掲載内容の無断転載、複写、引用等を禁じます。
- ◆カラー写真は実際の商品と色味が異なる場合があります。
- ◆記載価格はご参考価格です。消費税は含まれておりません。

このカタログの掲載内容は、2019 年 10 月現在のものです。