


EA899HB-6
(店舗用掃除機)

- 経済的な布製フィルター
- 15mコードで広範囲をお掃除。
- 電源 100V 50/60Hz
- 消費電力 1000W
- 吸込仕事率 360W
- 集塵容量 7L
- 運転音 58dB
- ホース長さ 1.7m
- コード長さ 15m
- 本体サイズ 340X330X397(H)mm
- 本体重量 6.6kg

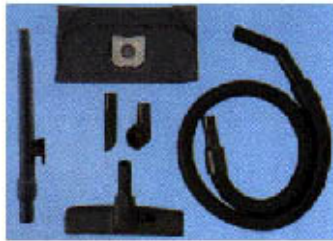

付属品

つぶれんホース・床用吸口D321(グレー)・ガイド付き伸縮延長管・起用吸口U82(グレー)・すき間(サッシ)用吸口C41(グレー)・布袋フィルターSP-70(本体装着1枚)

(参考別売品)

替フィルター…EA899H-1

布袋フィルター・SP-70



SP-15C以外のものをご使用になった場合は、掃除機の性能、品質など保証できませんのでご注意ください

SP-70以外のものをご使用になった場合は、掃除機の性能、品質など保証できませんのでご注意ください



SP-15C (10枚入)



SP-70

ごみ捨てが簡単なお店パック

くり返し使えて経済的、しかも丈夫な布袋フィルター

コードをまとめておける

サッと使えて、サッとしまえる



軽しなやかな

軽くてしなやかな「つぶれんホース」は、あやまって踏んでしまっても、元に戻ります。また、ホース両端の2ヶ所が回転しますので、ホースがねじれにくく、使いやすくなりました。



●標準装備で繰返し使用できる布フィルターが付属されていますが、EA899H-1(紙替フィルター10枚入)も使用できます。

各部のなまえと使いかた

延長管

①位置決めマークを合わせて差し込みます。

②使いやすい長さに調節し、締めつけリングを回して固定します。

吸込力調節リング

●穴を開くと吸込力が強くなります。カーテン・薄い敷物などのお掃除や吸口が吸いついて動きにくいときに使います。

クランプ

●ハンドルを持って③部を押しながらかースを外します。●セット時はフックをフック受けに掛けてケースをタンクに押し付けます。

●注意
●持ち運び時にクランプを押し下り、ぶついたりしないください。タンクが落下してけがをすることがあります。

スイッチ

入 モーターが回ります。
切 モーターが止まります。

●使用するときには、「入」の方を押します。
●電源プラグを差し込むときには、必ず「切」の状態にしてください。

コードフック


●コードフックを立ててコードを掛けて置くことができます。

ホーススタンド

●ホース・延長管・吸口をセットした状態で収納するときに使います。
●延長管は締めつけリングを回してセットします。

すき間兼サッシ用吸口を差し込んでおけます。

●注意
●立てかけたままで持ち運びしないでください。ホースや延長管が外れた場合危険です。

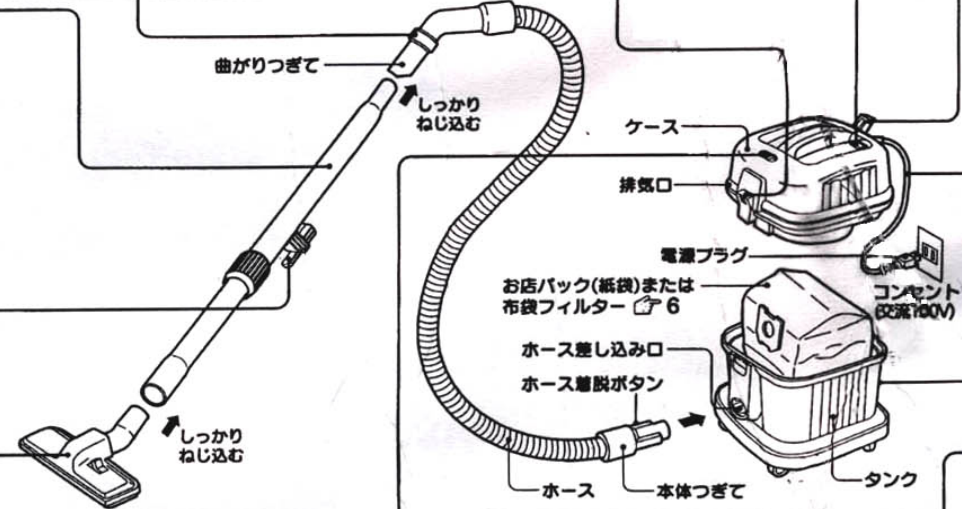

コード

●注意
●使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く。
●けがややけど、絶縁劣化による感電、漏電火災の原因になります。

●注意
●お掃除中コードを無理にひっぱると断線の原因になります。

床用吸口

●床の種類に合わせてレバーを切り換えてください。
●吸口が吸いついて動きにくいときは、吸込力調節リングを用いるか、手もとを下げてお使いください。

●注意
●ひのきなどの柔らかい床の場合、強く押しつけて掃除しないでください。床に傷をつけることがあります。

ごみ捨てサイン

●すき間兼サッシ用吸口などをご使用のときは、吸口を外して確認してください。吸口が付いていると吸い込み風量が少なくなるため、ごみの量に関係なくごみ捨てサインが作動することがありますが、使用上支障はありません。

●箱かな砂ごみなどが多い場合、お店パック(紙袋)・布袋フィルターがいっぱいにならなくても、ごみ捨てサインが作動することがあります。

●粘ごみやじゅうたんのあそび毛が多い場合、お店パック(紙袋)・布袋フィルターがいっぱいになっても、ごみ捨てサインが作動することがあります。

●定期的にお店パック(紙袋)・布袋フィルターを確認してください。

●注意
●ごみ捨てサインが作動したままお使いになると、モーターの過熱防止のため保護装置が働いて、本体の運転が自動的に停止することがあります。

《処理のしかた》
●保護装置が働いたときは、
①電源プラグをコンセントから抜く。
②新しいお店パック(紙袋)に交換する。または布袋フィルターのごみを捨てる。お店パック(紙袋) 6
③約1時間待って使用する。

付属品収納ビット

●付属品収納ビット

櫛用吸口

●塵物、障子、襦などのお掃除にお使いください。

すき間兼サッシ用吸口

●すき間、溝、罫などの掃除にお使いください。