

EA899HC - 10A

(クリーンルーム用[ショルダー型]掃除機)

(仕様)

- ・電源...AC100V(50/60Hz)・500W
- ・吸込仕事率...105W
- ・騒音値...59dB
- ・サイズ...576×185×388(H)mm
- ・重量...6.8kg
- ・コード長...5m
- ・ナノチタン、アレロフ除菌消臭フィルター
- ・付属品...伸縮延長管(1本)、延長管(1本)、
床用吸口(1個)、棚用自在吸口(1個)、
すき間用兼サッシ用吸口(1個)、
ショルダーバンド(1本)、紙パック(5枚)



(特長)

- ・移動がラクなショルダーバンド付き高清掃トランクタイプ
- ・0.15マイクロメートルの超微細じんを99.9995%キャッチ
- ・業界初ナノチタン採用、ニオイやアレロ物質(ダニ・スギ花粉など)も除去「ナノチタン・アレロフ除菌消臭ULPA(ウルパ)フィルター」


(保護フィルターのお手入れ)

紙袋を取り換えても吸込力が弱い場合は保護フィルターを水洗いしてください。

1.保護フィルターを取り出す



2.保護フィルターを水洗いし、 十分乾燥させる

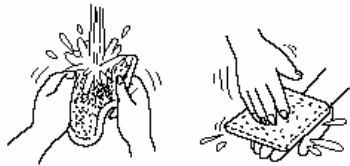

3.保護フィルターを元のように 取り付ける

