


**EA899HE-2**  
(業務用掃除機)

サイズ 330X283X416(H)mm  
 電源 100V 50/60Hz  
 消費電力 1050W  
 吸込み仕事率 360W  
 布フィルター付属

集塵容積 7L  
 重量 7.8kg  
 ホース長 1.4m  
 コード長 8m

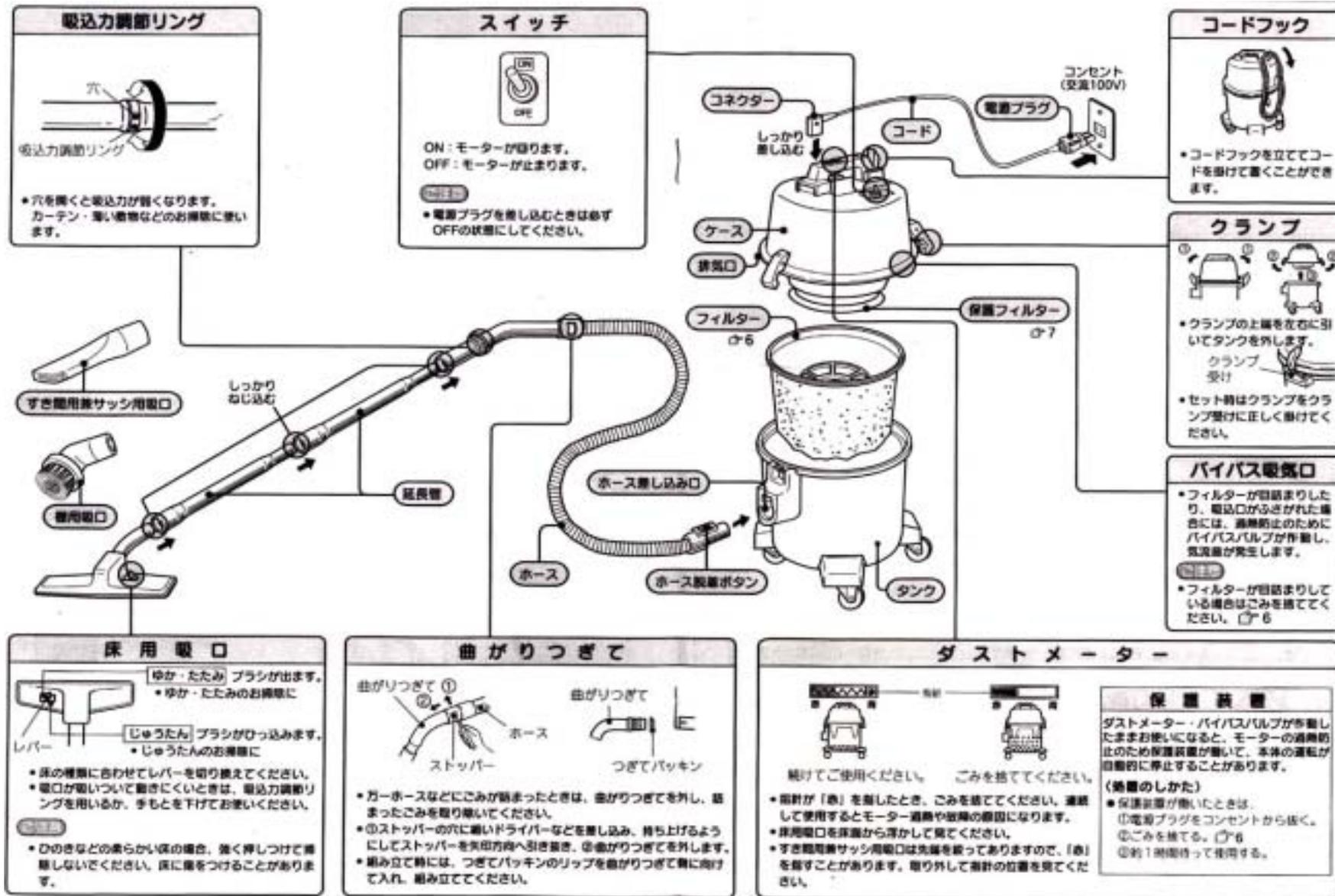

**吸込力調節リング**

吸込力調節リング

- 穴を開くと吸込力が弱くなります。カーテン・薄い敷物などのお掃除に使います。

**スイッチ**

ON: モーターが回ります。  
 OFF: モーターが止まります。

●電源プラグを差し込むときは必ずOFFの状態にしてください。

**コードフック**

- コードフックを立ててコードを掛けて置くことができます。

**クランプ**

- クランプの上端を左右に引いてタンクを外します。
- クランプ受け
- セット時はクランプをクランプ受けに正しく掛けてください。

**バイパス吸気口**

- フィルターが目詰まりしたり、吸込口がふさがれた場合には、過熱防止のためにバイパスバルブが作動し、気流量が減少します。
- 電源プラグを差し込むときは必ずOFFの状態にしてください。
- 電源プラグを差し込むときは必ずOFFの状態にしてください。
- 電源プラグを差し込むときは必ずOFFの状態にしてください。

**床用吸口**

ゆか・たたみ プラシが出ます。  
 ●ゆか・たたみのお掃除に

じゅうたん プラシが引っ込みます。  
 ●じゅうたんのお掃除に

- 床の種類に合わせてレバーを切り換えてください。
- 吸口が吸いついて動きにくいときは、吸込力調節リングを用いるか、手もたを下げてお使いください。

●電源プラグを差し込むときは必ずOFFの状態にしてください。

- ひのきなどの柔らかい床の場合、強く押しつけて傷つけしないでください。床に傷をつけることがあります。

**曲がりつぎて**

- ガーホースなどにこみが詰まったときは、曲がりつぎてを外し、詰まったこみを取り除いてください。
- ①ストッパーの穴に長いドライバーなどを差し込み、持ち上げるようにしてストッパーを矢印方向へ引き寄せ、②曲がりつぎてを外します。
- 組み立て時には、つぎてパッキンのリップを曲がりつぎての溝に向けて入れ、組み立ててください。

**ダストメーター**

続けてご使用ください。ごみを捨ててください。

- 指針が「赤」を指したとき、ごみを捨ててください。連続して使用するとモーター過熱や故障の原因になります。
- 床用吸口を床面から浮かして見てください。
- すき器用兼サッソ用吸口は先端を絞ってありますので、「赤」を指すことがあります。取り外して指針の位置を見てください。

**保護装置**

ダストメーター・バイパスバルブが作動したままお使いになると、モーターの過熱防止のため保護装置が働いて、本体の運転が自動的に停止することがあります。

(始動のしかた)

- 保護装置が働いたときは:
  - ①電源プラグをコンセントから抜く。
  - ②ごみを捨てる。○7
  - ③約1分間待って再開する。