

EA899HE 業務用掃除機(13リットル)

- 特長**
- ・業務用ならではのゆとりある設計です。
 - ・広いスペースの清掃、長時間の使用を考慮した業務用です。
 - ・360Wのハイパワー、耐久性に優れた鋼板製ボディー、操作性の良いハンドル、スピードちり落とし装置など使い勝手を追求しました。

- 仕様**
- ・電源: 100V(50 / 60Hz)
 - ・消費電力: 1050W
 - ・吸込仕事率: 360W
 - ・集じん容量: 13リットル
 - ・ホース長: 2m
 - ・コード長: 8m
 - ・本体重量: 10.7kg
 - ・運転音: 64dB
 - ・付属品: ホース、延長管、コード、棚用吸口、すき間用吸口(長さ163mm)、床用吸口




棚用吸口



- ・置物、障子、棚などの掃除にお使いください。

すき間用吸口

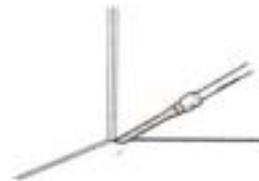


- ・すき間、溝、壁ぎわなどの掃除にお使いください。

床用吸口

床・たたみの場合



じゅうたんの場合

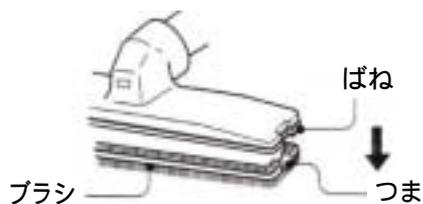

- ・床・たたみのお掃除には、ブラシを付けたままご使用ください。
 - ・じゅうたんのお掃除には、ブラシを外してご使用ください。
- 吸口の両端に付いているつまみを矢印方向に押しますと外れます。取付はつまみを矢印とは反対方向に押込みます。

ご注意

- ・ひのきなどの柔らかい床の場合、強く押し付けて掃除しないでください。床に傷をつけることがあります。

