

**CV-PS50WD****EA899HF-6**

こまわりのきく  
ミドルサイズのウェット&ドライタイプ

吸込仕事率*	集じん容積	吸水量
180W 消費電力1,000W	8L	5L

\*集じん容積には吸水量も含まれています。



本体質量(標準質量)*1	10.3kg(11.5kg)
本体寸法*2 (長さ×幅×高さ)	387×335×539mm
運転音*3	64dB

丈夫なステンレスタンクと大型キャスター  
部品収納台  
アースクリップ付きコード  
ごみ捨てサイン  
コードフック  
コードの長さ：10m

### CV-PS50WDの付属品

ホース  
床用吸口D-321(オフホワイト)  
延長管  
棚用吸口U32(オフホワイト)  
すき間(サッシ)用吸口C36




\* 吸込仕事率とはJIS規格に定められている吸込力の目安で、最大値を表示しています。  
使用時の吸じん力は吸込仕事率以外に吸込み具の種類・ごみのたまり具合や床材の違い等によって異なります。

\*1 本体質量は本体のみ(コードを含む)の質量です。(標準質量)は本体と付属品(応用部品・予備品は除く)の合計質量です。

\*2 本体寸法にはハンドル部も含まれます。

\*3 「運転音」の測定方法は、JIS C9108になります。

## ごみと水をいっしょに吸い込める便利な設計です

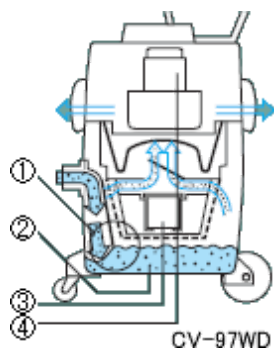

## (1)気水分離方式

日立独自の気水分離方式を採用。フィルターを濡らさないから、目づまりも少なく、ごみ捨ても清潔、カンタン。

## (2)水フィルター効果

あらかじめ1~2L(ペットボトル1本分)ぐらいの水をタンクに入れてからお掃除すると、吸ったごみをタンク内の水がキャッチ。乾いたごみの集じん量がアップします。

\* 洗剤を含んだ水を吸う時は、あらかじめタンク内に消泡剤(信越化学工業(株)製シリコーン消泡剤 品番KM-73A)を入れてご使用ください。消泡剤は洗剤・塗料・溶剤関係の販売店で求めください。

## (3)二段ファンモーター

水や湿気がモーターに入りません。

## (4)フロート

オーバーフローを防止します。

## 分解ザブ洗い設計

お手入れがラクなように、フィルター部を簡単に取り出せる設計にしました。ごみ捨て・排水はもちろん、付着した汚れも水洗いできます。



## こんなところにおすすめします

サービス業関係	レストラン、ビジネスホテル、観光ホテル、旅館、ペンション、レストハウス、ドライブイン、など。
流通・小売業関係	スーパーマーケット、コンビニエンスストア、魚市場、生花店、飲食店、酒店、豆腐店など。
公共・文化施設関係	学校・幼稚園・病院・診療所、映画館、ホール、公会堂、公民館、図書館、博物館、美術館、保育園、養護施設、会議場など。
スポーツ施設関係	ゴルフ場のクラブハウス、体育館、プール、テニス・スケート場のロッカールーム、スポーツジム、ダンス教室など。
その他の業種関係	ビルメンテナンス業、撮影スタジオ、一般事務所、金融機関、交通機関の待合所、有料駐車場、食品工場、建築現場など。

