

## コードレスクリーナ 36V RP 3608DA形

**2WP** 希望小売価格 **¥121,000** (税別)  
マルチボルト蓄電池(残量表示付)(BSL 36B18)×2個・  
急速充電器(UC 18YDL)付  
(2WP)



**NN** 希望小売価格 **¥57,900** (税別)

蓄電池・充電器別売



仕様	RP 3608DA	
形名	RP 3608DA	
用途	乾湿両用	
モーター	DCブラシレスモーター	
フィルタの種類	布フィルタ	
集じん容量(吸水容量)	8 (6)	
吸込仕事率	300	
最大風量	3.5	
最大真空度	20.1 {2,050}	
ホース(内径×長さ)	φ38×1.5	
無負荷騒音値	62 (80W時)	
機体寸法(幅×高さ×奥行)	331×382×369	
質量	9.8 (BSL 36B18×2個装着時)	
使用可能蓄電池*	マルチボルト蓄電池(残量表示付)	
蓄電池	形名	BSL 36B18
	電圧・容量	36-4.0/18-8.0
充電器	形名	UC 18YDL(冷却機能付)
	充電時間*2	約40
標準付属品	ホース(内径φ38×長さ1.5m)(一般清掃用)、スチームパイプ、床用吸口、すきま用吸口、アダプタ(ゴム)、ポリ袋×10枚、ジョイント(A)、ジョイント(B)、ジョイント(C)、D38 アダプタ(38mm用)(マキタ電動工具との接続用)、D38 アダプタ(26mm用)(マキタ電動工具との接続用) (2WP)仕様のみ: ツールボックス、蓄電池(BSL 36B18)×2個、急速充電器UC 18YDL(冷却機能付)、電池カバー×2個	

\*1 従来の蓄電池(BSL 3620/3626/3660およびBSL 18XX、BSL 14XXシリーズ)はご使用になれません。  
\*2 充電時間は周囲温度や蓄電池の状態により長くなる場合があります。

### 別売部品

<b>マルチボルト蓄電池</b> (残量表示付) <b>BSL 36A18</b> 容量: 2.5Ah(36V時) コードNo. <b>0037-1749</b> ¥24,500	<b>マルチボルト蓄電池</b> (残量表示付) <b>BSL 36B18</b> 容量: 4.0Ah(36V時) コードNo. <b>0037-2119</b> ¥28,000
<b>急速充電器</b> <b>UC 18YDL</b> ¥17,000	<b>ナイロンフィルタ</b> 水、湿った粉じんを 吸引するとき使用します。 コードNo. <b>338324</b> ¥2,900
<b>紙フィルタ(5枚入)(集じん容量3.5L)</b> 石こうボード、サイディング材など 乾いた細かい粉じん用 コードNo. <b>0032-3703</b> ¥1,600	<b>ホース組(ジョイントハンドル付)</b> (内径φ38mm×長さ1.5m) <b>NEW</b> コードNo. <b>373580</b> ¥3,600
<b>紙フィルタ(5枚入)(集じん容量3L)</b> 乾いた一般ゴミ用(粉じん以外) コードNo. <b>0037-3627</b> ¥2,200 <b>NEW</b> 紙フィルタ使用時は、 付属の布フィルタを併用してください。	<b>ホース</b> (内径φ38mm×長さ5m) コードNo. <b>321985</b> ¥14,800
<b>ホースバンド(ゴム製)(5個入)</b> ホース(内径φ28)と電動工具のコードを 包み込み、物に引っかかりにくくします。 コードNo. <b>319984</b> ¥480	<b>ホース</b> (内径φ28mm×長さ5m) コードNo. <b>337511</b> ¥5,000
	<b>ホースカバーセット</b> ホースと電動工具のコードを包み込み、 物に引っかかりにくくします。 コードNo. <b>320446</b> ¥1,600

**マルチボルト蓄電池対応の36V製品が  
AC100Vで使用可能!** \*1 \*2

コード引出部の回転構造により操作性向上

一目でわかるランプ表示により作業効率向上

保護機能付\*3  
発電機使用可能

コードカバーを引くことで、コードの干渉を防ぎます。

形名	ET 36A	
入力電源	AC 100V 50/60Hz	
出力電圧	直流36V	
消費電力	1.050VA	
ACコード/DCコード	2芯 / 3芯	
外形寸法(縦×横×高さ)	アダプタ	83×134×75mm
	ボックス	100×185×78mm
質量	アダプタ	0.8kg
	ボックス	1.2kg

\*1 本製品は、マルチボルト蓄電池対応 36V 製品でご使用いただけます。18V 製品ではご使用できません。 \*2 コードレスディスクグラインダ(G 3610DA、G 3610DB、G 3613DA、G 3613DB)にはご使用できません。  
\*3 使用環境によっては、温度保護で停止する場合がありますが、これは保護機能によるもので故障ではありません。

**安全上のご注意**

- ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。
- 取扱説明書および本機に表示の危険、警告、注意などの項目に従って正しく安全に使用してください。

蓄電池の回収にご協力をお願いいたします。

工機ホールディングスは環境保護の一環として、一般社団法人JBRCに参画し、コードレス工具に使われている使用済みの蓄電池のリサイクルに取り組んでいます。恐れ入りますが、ご使用済みの蓄電池を最寄りのHIKOKI 販売店へお持ちくださるようお願いいたします。

Facebook

こちらからでもアクセスできます。

**品質第一主義**

工機ホールディングス(株)勝田工場・佐和工場は、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9002」を1995年に取得し、更に「ISO9001:2000」を2002年に、「ISO9001:2008」を2010年に、「ISO9001:2015」を2017年に取得しました。

**環境重視経営**

当社は、国内の電動工具メーカーで最初に環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001」を1996年に取得しました。その後「ISO14001:2004」を2005年に、「ISO14001:2015」を2017年に取得しました。

「電動工具総合カタログ」

スマートフォンやタブレット端末のバーコードリーダーで読み取って下さい。

bsi. ANAB ACCREDITED

FM 68090 / ISO 9001:2015

ISO 14001 JACOB

UKAS MANAGEMENT SYSTEMS

EC982022 051

Fun to Share

環境配慮型製品の開発で、低炭素社会へ。

工機ホールディングスは、Fun to Shareに賛同しています。

●掲載した製品は、外観などの改良のため一部変更することがあります。●このカタログに掲載の価格は、メーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

## 工機ホールディングス株式会社

日本事業統括本部  
東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟)  
東京(03)5783-0626(代表) 〒108-6020

支店  
北海道(011)786-5122・北陸(076)263-4311・中国(082)504-8282  
東北(022)288-8676・中部(052)533-0231・四国(087)863-6761  
関東(03)6738-0872・関西(0798)37-2665・九州(092)621-5772

お客様相談センター(土・日・祝日を除く9:00~17:00)  
フリーダイヤル 0120-20-8822 (携帯電話からご利用いただけません。)  
ナビダイヤル 0570-20-0511 (おおよび一部IP電話からはご利用いただけません。)  
※通話料は別料

修理の受付 <https://www.hikoki-powertools.jp/contact/repair/>  
お問い合わせの販売店または、ホームセンターにお申し付けください。なお、修理を依頼する販売店やホームセンターがお近くにない場合は、当社WEBサイトから修理受付を行っていますのでアクセスしてください。

親切と真心サービスの——HiKOKI販売店

本カタログの内容は2018年10月現在のものです。 **SD-H1514** Printed in Japan TY-TH(M)

# HiKOKI

## UNLEASH the NEXT



コードレスクリーナ  
36V-4.0Ah RP 3608DA形

**NEW**

蓄電池 1個でも2個でも使用可能

吸込仕事率 **300W** (ターボモード)

1充電当たりの連続使用時間 **120分** (ecoモード)

# パワフル&時短

## オフィス・ホテル・店舗などで快適作業

吸込力を持続できるエアブロー除じん | AC/DCアダプタ(別売)でAC100Vとしても使用可能 |



# MULTI VOLT

# 36v

\* BSL 36B18 を2個使用時。数値は参考値です。条件により異なります。

# RP 3608DA

コードレスクリーナー

**e MOTOR**  
ブラシレスモーター  
高効率で経済的



オフィス・ホテル・店舗など  
あらゆるシーンで活躍します。

コードレスの機動性にパワフルさを兼ね備えたマルチボルトシリーズ

## AC100V並のパワーと充実の連続使用時間

コードレスなのに

### AC100V並のパワー「吸込仕事率300W」

パワーが欲しい時に便利な「ターボモード」搭載。  
AC100V並みの吸込仕事率 300Wのパワーで快適にお掃除できます。

吸込仕事率の比較



### 充実の連続使用時間

1充電当たりの連続使用時間(目安)<sup>※1</sup>



**スイッチパネル**

**吸込力3段階** モード切替スイッチで吸込力を選択できます。  
ecoモード: 25W、標準モード: 80W、ターボモード: 300W

**電池残量表示** 蓄電池を取り出さずに電池残量が確認できて便利です。

**メモリー機能搭載** 前回作業した時のモードが記憶されます。  
例: ecoモードで作業し電源をOFFにした場合、次に電源を「ON」にした時、ecoモードの状態が復帰します。(「ターボ」モードの場合のみ、「標準」モードで復帰します。)



#### 吸込力を持続できる エアブロー除じん

フィルタ内面に空気を勢よく吹きつけ、フィルタ表面のゴミを落とし、吸込力を回復させます。フィルタ装着のままできるので簡単便利です。



#### 「ACとDCのハイブリッド」 AC100Vとしても使用可能

電源が確保できる場所ではAC製品としても使用でき、作業環境に応じて使い分けすることができます。

<sup>※2</sup> 別売のAC/DCアダプタ ET 36Aを別途お買い求めください。(AC/DCアダプタの詳細は裏表紙をご参照ください。)



#### 用途に合わせて調整できる 伸縮式ズームパイプ

パイプを伸ばすと家具の下など狭くて深い場所の掃除にも便利です。



#### 収納に便利な ツールボックス

(2WP)仕様のみ標準付属  
ノズルや蓄電池の収納ができます。保管時はコンパクトにパーツを収納できます。



#### 細くて握りやすい ジョイントハンドル

外径が細く、手が小さい方でも握りやすいハンドルです。



#### ストップ付キャスタ

市販品のポリ袋使用可能 市販品のポリ袋は45L(幅650×深さ800mm)、厚さ0.04mm以上のものをご使用ください。



36V ↔ 18V Li-ion



# 高出力 1,440W


### 36V ↔ 18Vの自動切替<sup>※1</sup>

マルチボルト蓄電池は、36V製品<sup>※2</sup>では36V-4.0Ah、従来の18V製品<sup>※3</sup>では18V-8.0Ahに切り替わります。

#### 従来の充電器で充電可能

従来18V製品<sup>※3</sup>  
(一部製品を除く)

36-14.4V対応充電器  
UC 36×××シリーズ

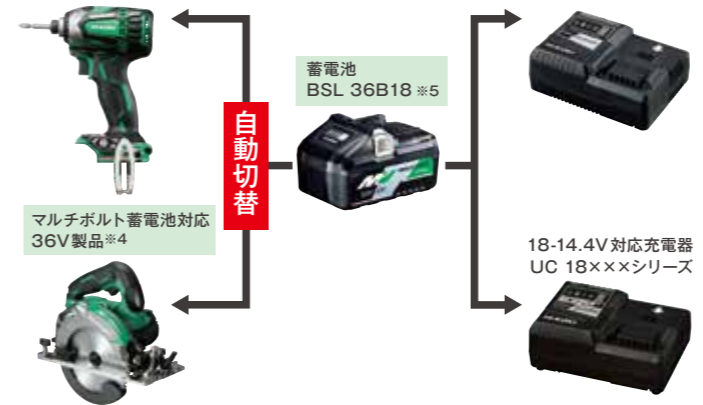

### 電池残量、電池高温、電池故障が一目でわかる

電池残量表示ランプで電池残量、電池高温、電池故障を確認することができます。



ランプの点滅状態	電池残量
点灯	75%以上
点灯	50~75%未満
点灯	25%~50%未満
点灯	25%未満
点滅	0%
点滅	高温のため出力停止 <sup>※6</sup>
点滅	故障のため出力停止 <sup>※7</sup>

### マルチボルト蓄電池(残量表示付) BSL 36B18

電圧・容量	36V-4.0Ah / 18V-8.0Ah (自動切替 <sup>※1</sup> )
冷却	対応
本体寸法	全長134×高さ75×幅83mm
充電時間 <sup>※8</sup>	約40分(UC 18DYDL使用時)
使用可能なコードレス製品	18V品 使用可(一部製品を除く) <sup>※3</sup> 36V品 マルチボルト蓄電池対応製品
使用可能な充電器	スライド式リチウムイオン電池対応充電器

**2年保証**

ご購入上げ日から 充電回数 (BSL 3660は1,000回) 2年間または1,500回 ただし、いずれか先に到達するまでの期間

(注)取扱説明書に従った正常なご使用状態で故障した場合に、保証書記載内容に基づき保証いたします。詳しくは、保証書をご確認ください。

マルチボルト蓄電池(残量表示付) BSL 36B18 ご使用いただけない製品一覧表 (無理に取付けると故障の原因になります。ただし青字記載の製品は、HIKOKIブランドではご使用いただけません。)

製品名	品名
コードレス高圧洗浄機	AW 18DBL
コードレス丸のこ	C 18DSL / C 18DSL2 / C 18DBL / C 18DBAL
コードレス集じん丸のこ	C 18DYSL / C 18DYBL
コードレスチップソーカッター	CD 18DSL / CD 18DBL
コードレスシャー	CE 14DSL / CE 18DSL
コードレスニブラ	CN 14DSL / CN 18DSL
コードレスマルチツール	CV 18DBL
コードレス高速ドリル	D 18DBHL
コードレスロータリハンマドリル	DH 18DBL / DH 18DBDL
コードレスディスクグラインダ	G 18DSL / G 18DBVL / G 18DBBAL / G 18DBBVL
コードレスクリーナー	R 18DSAL
コードレスワークライト	UB 18DGL
コードレスファン	UF 18DSL / UF 18DSAL / UF 18DSDL
コードレス冷凍庫	UL 18DSL
コードレスラジオ	UR 18DSL / UR 18DSL2 / UR 18DSAL / UR 18DSOL
コードレスラジオテレビ	UR 18DSML

(注) 上記製品以外でも付属のフックが干渉して蓄電池が取付かない場合があります。フックを取りはずすか代用のフックを別途お買い求めください。

※1 工具本体により自動で切り替わります。 ※2 マルチボルト蓄電池対応36V製品  
 ※3 マルチボルト蓄電池(残量表示付) BSL 36B18ご使用いただけない製品一覧表をご参照ください。  
 ※4 従来の蓄電池(BSL 3620/3626/3660 および BSL 18XX、BSL 14XXシリーズ)はご使用になれません。  
 ※5 従来の36V製品(BSL 3620、BSL 3626、BSL 3660対応製品)にはご使用になれません。  
 ※6 蓄電池を工具本体より取りはずし、十分に冷ましてください。  
 ※7 蓄電池の故障と考えられますので、お買い求めの販売店にご相談ください。  
 ※8 充電時間は周囲温度や蓄電池の状態により長くなる場合があります。  
 ※2年保証は、BSL 1460、BSL 1860、BSL 3660、BSL 36A18、BSL 36B18のみ対象です。

※1 BSL 36B18を2個使用時。数値は参考値です。条件により異なります。