

# EA899HP

## [充電式]クリーナーセット



収納ケース



品番	名称
EA899HP	本体
EA899HP-1	替バッグ1枚(布製)
EA899HP-2	替バッグ10枚(紙製)

取扱中止

布製の替バッグは洗って  
繰り返しお使い頂けます。

### ●特長

- 軽量、コンパクト!**  
重量が1.1kgと非常に軽く、小回りのきくコンパクトボディ。  
家具の多いお部屋や階段、自動車内など持ち出しも容易でラクラクお掃除ができます。
- 壁掛け可能**  
本体にフックが付いており、壁掛けに便利です。
- 首振りヘッド**  
首振りヘッド採用で、前後左右、自由自在に動かせます。
- 吸込み仕事率 18W**  
ハイパワーでフローリングの上もスイスイ!
- 2段切替スイッチ**  
強(HIGH)・弱(LOW)スイッチ採用で、用途に合わせた切り替えができます。
- 専用ケース付き**  
専用ケース付きの為、収納や持ち運びに大変便利です。



軽量、コンパクト!



壁掛け可能



首振りヘッド



斜めカットの接続口

●各部名称



斜めカット 接続口




スキマノズル装着

●仕 様

- 電源…充電式(円筒ニッケルカドミウム電池1.5A・直流7.2V)
- 連続使用時間…強(HIGH)：10分、標準(LOW)：20分
- 吸込仕事率…強(HIGH)：18W、標準(LOW)：5W
- 集じん容量…ダストバッグ：0.55L、紙パック：0.33L
- 本体サイズ…113(W)×443(D)×113(H)mm
- 重量…1.1kg
- 充電時間…約3時間
- 付属品…フローアノズル、すき間用ノズル、棚用ブラシ、延長管、充電器、ダストバッグ(布製)1枚、紙パック(20枚入り)、収納ケース(サイズ：500(W)×160(D)×160(H)mm)

クリーナー用のアクセサリがございます。  
用途に合わせてお使いください。

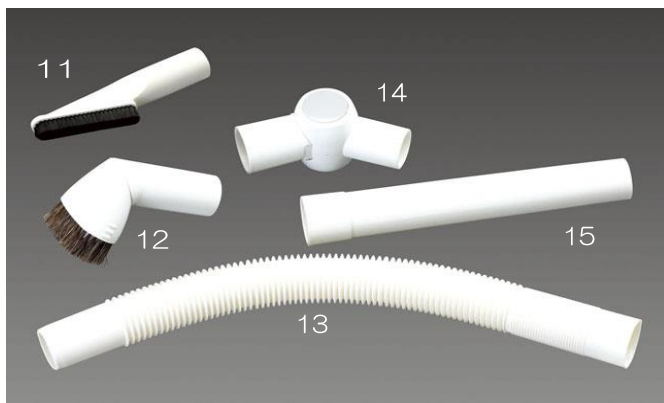

品番	名称
EA899HP-11	棚用ブラシ
<del>EA899HP-12</del>	<del>ラウンドブラシ</del>
EA899HP-13	フレキシブルホース
EA899HP-14	アングルジョイント
<del>EA899HP-15</del>	<del>延長管</del>

取扱中止

取扱中止