

EA899HT-2A 乾湿両用掃除機



- 乾湿両用
- ステンレスタンク
- 布フィルタ装備

<仕様>

最大風量	(強)3.5 (中)2.6 (弱)2.2 m ³ /min
最大真空度	(強)22.0 (中)13.0 (弱)9.8 kPa
集塵容量	35L(吸水容量 30L)
騒音	60dB(本体から5mの位置で測定)
電源	100V(50/60Hz)
消費電力	(強)1,140W・(中)650W・(弱)470W
電流	(強)12A・(中)10.6A・(弱)8.8A
ホース径×長さ	内径38mm×2m
サイズ	390(W)×469(D)×665(H)mm
重量	9.6kg
電源コード	2心・5m
吸込仕事率	300W

<標準付属品>

標準付属品

▶ホース(1本)
内径φ38×2m
(一般清掃用)



▶ストレート
パイプ



▶バンド
パイプ



▶φ38ホース接続用アダプタ
(マキタ製電動工具接続用)

26mm用



38mm用



▶パイプ
ホルダ
(1個)



▶床用吸口
(1個)



▶すき間用
吸口
(1個)



▶ジョイント(C)



[全機種共通]

▶ポリ袋(10枚入)



▶ジョイント(A)



▶ジョイント(B)



▶アダプタ
(電動工具接続用)



<特長>

大形電源スイッチの 採用で操作性向上

全機種共通

▶▶ 吸込み力[強/中/弱]
3段切替スイッチ
用途に合わせて吸込み
力を3段階に切替可能
です。



切替スイッチ

電源スイッチ

フラットな上面

全機種共通

▶▶ 取っ手が折れたため、上面がフラットになります。



取っ手



取っ手収納可能

アルミ製パイプの採用で

耐久性アップ

≫ ストレートパイプとバンドパイプをアルミ製にしたことで、耐久性がアップ。

ストレートパイプ




ワイド形状の床用吸口

≫ ワイド形状の床用吸口で、作業効率アップ。



便利なパイプホルダ付

≫ パイプハンガを引っ掛けるだけでパイプを簡単に収納でき、掃除の途中で作業を中断したいときにも便利です。

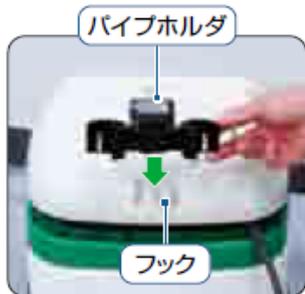

ポリ袋使用可能

全機種共通

≫ 大形ポリガイドでポリ袋が取り付けやすい市販のポリ袋*1も使用可能で、ゴミ捨てがラクラク!




*1 市販のポリ袋は、45L(800×650mm)、厚さ0.04mm以上のものをご使用ください。
*2 当社従来機種RP 35シリーズとの比較

高品質なホース

全機種共通

≫ 耐久性・柔軟性に優れ、さらに吸込み作業の収縮量が少ないため、快適な作業が可能です。*

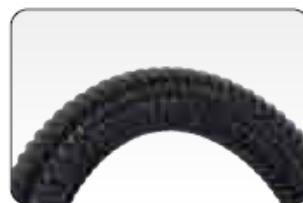

*当社従来機種RP 35シリーズとの比較

マキタ製電動工具用接続アダプタ

全機種共通

≫ ホースに付属のアダプタを取り付けるだけでマキタ製電動工具にも簡単に接続できます。



ストッパ付キャスタ

全機種共通

≫ 運搬時など、本体の固定に便利なストッパ付キャスタ(2個)

