

◆EA899HT-2B

カーペットへの吸い付き軽減

床用吸口裏面の形状を改良し、従来より軽い力で操作可能です。



低騒音・パワフル集じん

騒音：60dB*

吸込仕事率：300W

最大風量：3.5m³/min

※測定条件：本体から5mの位置で測定（4方向平均値）

薄暗い場所での作業に便利なLEDライト付（業界初）（特許）

LEDをホース側に備えることで作業現場を明るく照らします。

※業界初：2014年11月現在。当社調べ。国内電動工具メーカーにおいて（電動工具用集じん機）



大形電源スイッチの採用で操作性向上 吸込み力「強・中・弱」3段切替スイッチ

用途に合わせて吸込み力を3段階に切替可能です。



便利なパイプホルダ付

パイプハンガを引っ掛けるだけでパイプを簡単に収納でき、掃除の途中で作業を中断したいときにも便利です。

ポリ袋使用可能

大形ポリガイドでポリ袋が取り付けやすい

市販のポリ袋^{※2}も使用可能で、ゴミ捨てがラクラク


※1：当社従来機種RP35シリーズとの比較

※2：市販のポリ袋は、45L(800×650mm)、厚さ0.04mm以上のものをご使用ください。



フラットな上面

取っ手が折りたため、上面がフラットになります。

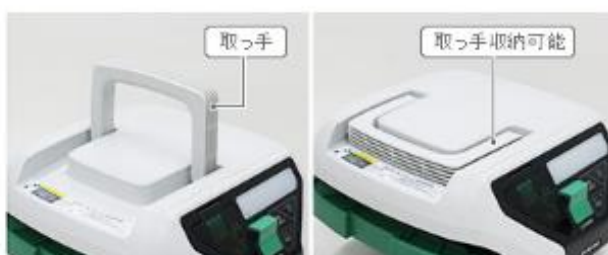

ストッパ付キャスタ

運搬時など、本体の固定に便利なストッパ付キャスタ（2個）

