 


[排気循環タイプ (V270.V170)、BF1、特殊接続方式、業務用掃除機など、一部の掃除機には取り付けられません。]

ふとんのダニや花粉をたたいてかき出す

かき出しブラシと抗菌W回転ローラーで、繊維にからんだダニや花粉までたたいてかき出します。

ローラーがたたき、
ブラシでかき出す!



ふとん清潔ノズル

MC-FU1
EA899MZ-9

幅:250 mm ●つぎ手パイプつき

吹き吸いお掃除


細かいところも
吹き出し風で
すっきり。



フロアアタッチメント

MC-BL1-W®
EA899MZ-20

排気を使わず、取り込んだ空気を吹き出し

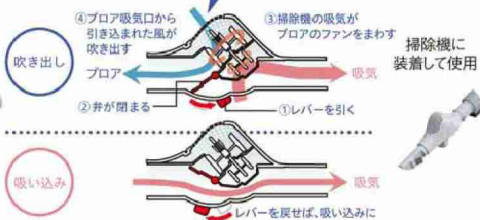

吸込仕事率※1440 W以上の掃除機に接続してご使用ください。

ほこりが出やすい
ふとんや
毛布に

ワイドふとんとんノズル

AMC99R-8W05 (商) (サ)
EA899MZ-2

幅:270 mm ●つぎ手パイプつき

サッシの溝や引き出しに

ほうきのように
掃きながら吸います。

手ぼうきノズル

AMC-ANT1 (商) (サ)
EA899MZ-3

直径:48 mm ●つぎ手パイプつき

ワイド吸引の
ベーシックタイプ

ふとん用ノズル
アトビット

MC-ATP10 (商)
EA899MZ-12

幅:324 mm ●収納袋・つぎ手パイプつき

小回りのきく、
小型タイプ

ふとん用ノズル

MC-ATP11 (商)
EA899MZ-13

幅:221 mm ●収納袋・つぎ手パイプつき

抗菌効果	部品名	製品名	抗菌の確認を行った試験依頼先	試験方法	試験結果	抗菌の方法	抗菌の処理を行っている部品の名称
	W回転ローラー、ユカノズル/タブラシホルダー	MC-FU1	財団法人日本食品分析センター※7	JIS Z 2801に基づく	抗菌活性値2.0以上	樹脂に抗菌材を含有	抗菌加工樹脂