

STAINLESS BODY

強靱ステンレスボディかつ
タフな吸引性能



EA899SB-1

乾 湿
両 用 型


SPSV-110

**STAINLESS
BODY**

SPSV-110

乾 湿 両 用 型

金属切粉の吸引にも対応

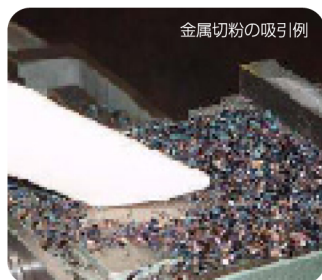

金属切粉の吸引例

進化した 乾湿両用機種

新たに金属切粉の吸引が可能になりました。もちろん一般ゴミ・水の吸引もOK!



水洗い可能

簡単メンテナンス

タンクやフィルターは水洗いが可能です。食品関係や衛生的な職場などに安心してお使いいただけます。

高性能フィルター構造

メンテナンス性が高く油混じりの金属切粉をシャットアウトする新規格のフィルター構造!

フィルターカバー


風の流れをスムーズにし、フィルターを傷めることなく効率よく吸引します。

補助フィルター

油混じりの金属切粉を吸引する場合は補助フィルターを装着してください。メインフィルターは常にドライで汚れにくい構造になります。



縫製フィルター

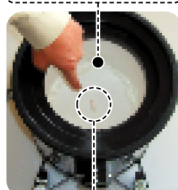

ちりおとしつまみ

ダブル機能フロアノズル
カーペット&通常床清掃に対応。



お掃除ラクラク♪
フロアノズルに四点ローラーを採用。

100V 乾湿両用 ホース径 φ38 電源コード 8m 手動 付属品 収納

ノズルの収納に
便利な
ツールポケット
を装備。

- スキマノズル
- カットノズル



■付属品

- ①φ38フロアノズル
- ②φ38カットノズル
- ③φ38スキマノズル大
- ④φ38アルミ直管パイプ
- ⑤φ38アルミ曲管
- ⑥φ38ホース(長さ2m)

■仕様

●SPSV-110

電源	100V	タンク実容量	粉じん10L/液体8L
最大風量	2.7m³/min	ホース	φ38長さ2m
最大真空圧	23kPa	電源コード	8mアースクリップ付
吸込仕事率	300W	フィルタ面積	0.14m²
電流	11.5A	本体寸法(mm)	幅370×奥行410×高さ580
消費電力	1100W	質量(本体のみ)	12kg

インターネット/スイデンホームページURL
<http://www.suiden.com>

●スイデン製品取扱店

Suiden



株式会社 スイデン

●スイデン取扱店の紹介等は最寄りの支店・営業所へご連絡ください。お客様相談室もご利用ください。

東京支店 ☎ (03) 3625-9003 fax (03) 3625-9005 仙台営業所 ☎ (022) 288-4777 fax (022) 288-4778
大阪支店 ☎ (06) 6772-2241 fax (06) 6772-7776 北関東営業所 ☎ (0277) 76-1805 fax (0277) 76-1807
名古屋支店 ☎ (052) 882-3621 fax (052) 882-3691 静岡営業所 ☎ (054) 237-5172 fax (054) 237-8153
福岡支店 ☎ (092) 471-6201 fax (092) 471-6524 富山営業所 ☎ (076) 407-1801 fax (076) 407-1802
広島営業所 ☎ (082) 292-6311 fax (082) 292-6310 高松営業所 ☎ (087) 843-4896 fax (087) 843-4895

●印刷物のため、製品の色は実際の色と多少異なる場合があります。
●商品の仕様およびデザインは改良等のため予告なく変更する場合があります。
●修理やアフターサービスのお申し込みは、お買い上げの取扱店、または最寄りのスイデン・サービスショップへどうぞ。

■スイデン製品のお求めは、上記の取扱店、右の看板の店、工具店、電材店等どうぞ!

2009年4月現在・カタログNo.SPSV-0904-2

