

店舗・オフィス向け

店舗やオフィスの掃除に大活躍!

リーズナブルでハイパワー!!

乾湿両用型 軽量・コンパクトで持ち運びに便利

Wet & Dryクリーナー

乾湿両用機種

一般ゴミからフロアにこぼれた水やジュースの吸引まで幅広く対応!

軽量&コンパクト

従来機種に比べ、10.2%の軽量化に成功。持ち運びや、清掃時の取り回しに便利です。  
※従来機種 SAV-134-II

簡単メンテナンス

フィルターやダストタンクの水洗いができお手入れが簡単!

低騒音化→10dBダウン

従来機種に比べ10dBの低騒音化を達成。  
※従来機種 SAV-134-II

■SAV-110R EA899SC-1

乾湿両用 手動 ちりおとし  
ホース径 φ32 電源コード 8m

100V


風量 2.6m<sup>3</sup>/min

真空圧 23kPa

吸引仕事率 285W



●付属品

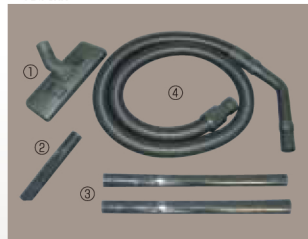

①φ32 フロアノズルセット品 SAV-110R

②φ32 スキマノズルセット品 SAV-110R

③φ32 直管パイプ(2本組セット品) SAV-R

④φ32 ホースセット品 SAV-110R

タンク実容量8L