

手動操作の  
マテリアル  
リフト

○ 無限の用途を誇る

マテリアル・リフト



# 荷物の積み降ろし及び移動は、ジニーリフトにおまかせ下さい。

改良を重ね、耐久性・信頼性を高めたジニーリフト。あらゆるサイズの小型トラックに簡単に積み込んで移動も楽々！3種類そろったベースと多数のアクセサリから、作業に合った理想的なジニーリフトをお選び頂けます。

## 標準装備

### 標準ベースモデル

コンパクトなデザインで、狭い場所でも余裕の作業。  
荷物の積み降ろしと移動全般に最適。

- ・ リフトの高さは1.2m と 2.4m の2タイプ。
- ・ 積み込みは低い位置で。
- ・ 床面に傷をつけない直径20.3cm の後方車輪と、5cm の前輪キャスター。



### ストラドル・ベースモデル

調整可能な二股で幅91.4cmまでの荷物や固定物をまたぎます。  
小さなパレットや電機部材、その他かさばるものも簡単にリフトアップ。

- ・ リフト高さは 1.2m 、 2.4m、 3m、 3.7m の4種。
- ・ 二股の調整は内法 55.9cm~91.4cm。
- ・ 幅のある荷物もまたいでリフトアップ。
- ・ 床面に傷をつけない直径20.3cm の後輪と、5cm の前輪キャスター。

### カウンターウェイト・ベースモデル

22.9cm の短い前脚で積み荷にも楽に接近。固定物上の棚やカウンターから積み荷を上げ下ろしするのに大変便利。

- ・ 揚重高さは 1.2m 、 2.4m、 3m の3種。
- ・ 水平な床面で活躍。
- ・ 前脚が短いカウンターウェイト・ベースで、積み荷への接近が容易。
- ・ 直径12.7cmの後輪キャスター及びサイドブレーキ、10.2cmの前輪。



### 以下の様な場面でジニーリフトは大活躍。

- ・ 搬入/搬出
- ・ 器材輸送
- ・ 重いものを棚から上げ下ろし
- ・ オフィス事務機器の移動
- ・ 天井や壁への部材取り付け作業
- ・ ファイル等の保管、回収
- ・ 空調機器の取り付けや修理
- ・ 店舗での電機製品やコンピューターの移動
- ・ セメント袋の移動
- ・ 自動車部品の移動

# オプション及びアクセサリ

## 標準ベース、ストラドル・ベースのオプション

- ・ 直径 25.4cmの頑丈な空気入り後輪と6.4cm の前輪キャスター。
- ・ 標準車輪、空気入り車輪にはフットペダルのブレーキもオプション装備可能。
- ・ 階段も楽に移動するステア・ローラー。標準ベースのみのオプション。

## ストラドル・ベースのキャスター・オプション

- ・ オプションA: 直径10.2cm 後輪キャスターと5cmの前輪キャスター2個。
- ・ オプションB: 直径12.7cm後輪キャスターとサイドブレーキ、及び4点ローテーションロック式 6.4cmの前輪キャスター。

## 電動ウインチ・オプション

- ・ 電動ウインチは、ストラドル及びカウンターウェイト・ベースのモデルにオプション装備可。
- ・ ストラドル・ベースで使用の際は、キャスター・オプションキットが必要。
- ・ 電動ウインチ・オプションは、バッテリーパックと自動充電器つき。
- ・ メーカー取り付けのオプション。



直径 25.4cmの空気入り後輪とフットペダルのブレーキ



荷台



ブーム



アルミ製梯子

## その他のオプションとアクセサリ

- ・ 荷台はフォークに簡単フィット - 特別な道具も必要ありません。いびつな形の積み荷を持ち上げたり、作業用テーブルとしても利用できます。
- ・ ブームの取り付けにより、ジニーリフトは垂直クレーンまたは起重機に早変わり。腕は最長50.8cmで、95.3kg~226.8kg を持ち上げます。
- ・ 頑丈なアルミの梯子は、標準ベース、ストラドル・ベース両タイプにオプション追加可。ただし、電動ウインチ・オプションとの併用はできません。




## 全てのベースへの標準装備

- ・頑丈なスチール・フォーク。
- ・ホールドダウン機能で移動中もしっかり安定。
- ・保管に便利な上昇下降兼用ウインチ・ハンドル。
- ・梯子が収納状態でも、または使用中でも、ウインチを操作できます。
- ・小型トラックなど、輸送用車両への積み込みも簡単。

## オプション及びアクセサリ

- ・荷台
- ・ブーム
- ・アルミ製梯子・標準ベース及びストラドル・ベース
- ・電動ウインチ・ストラドル及びカウンターウェイト・ベースのモデル
- ・空気入り後輪・標準ベース及びストラドル・ベースのモデル
- ・フットペダルのブレーキ・標準ベース及びストラドル・ベースのモデル
- ・キャスター・オプション
- ・ステア・ローラー・標準ベース

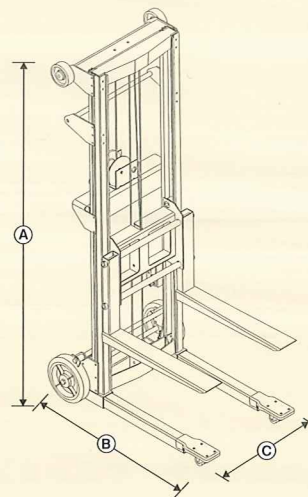

### 仕様

モデル	GL-4	EA901-21	GL-8	GL-10	GL-12
高さ					
① 収納時の高さ <sup>1,2,3</sup>	171.5 cm	171.5 cm	171.5 cm	196.9 cm	230.5 cm
フォーク上位時の最高揚重位置	180.3 cm	306.1 cm	306.1 cm	355.6 cm	420.4 cm
フォーク下位時の最高揚重位置	125.7 cm	251.5 cm	251.5 cm	301 cm	365.8 cm
フォーク下位時の最低揚重位置	8.9 cm	8.9 cm	8.9 cm	5.1 cm	5.1 cm
奥行き					
② 標準ベース収納時	30.5 cm	30.5 cm	30.5 cm	n/a	n/a
標準ベース操作時	88.3 cm	88.3 cm	88.3 cm	n/a	n/a
ストラドル・ベース収納時	48.9 cm	48.9 cm	48.9 cm	48.9 cm	48.9 cm
ストラドル・ベース操作時	109.2 cm	109.2 cm	109.2 cm	109.2 cm	109.2 cm
カウンターウェイト・ベース操作時	72.4 cm	72.4 cm	72.4 cm	72.4 cm	n/a
幅					
③ 標準ベース <sup>4</sup>	62.9 cm	62.9 cm	62.9 cm	n/a	n/a
ストラドル・ベース収納時 <sup>4</sup>	73 cm	73 cm	73 cm	73 cm	73 cm
ストラドル・ベース最大幅 <sup>4</sup>	110.5 cm	110.5 cm	110.5 cm	110.5 cm	110.5 cm
ストラドル・ベース内法最大幅	91.4 cm	91.4 cm	91.4 cm	91.4 cm	91.4 cm
カウンターウェイト・ベース収納時 <sup>4</sup>	73 cm	73 cm	73 cm	73 cm	n/a
カウンターウェイト・ベース最大幅 <sup>4</sup>	110.5 cm	110.5 cm	110.5 cm	110.5 cm	n/a
カウンターウェイト・ベース内法最大幅	91.4 cm	91.4 cm	91.4 cm	91.4 cm	91.4 cm
機体重量/標準キャスターオプション					
標準ベース	51 kg	60 kg	60 kg	n/a	n/a
ストラドル・ベース	57 kg	66 kg	66 kg	68 kg	70 kg
カウンターウェイト・ベース	178 kg	186 kg	186 kg	188 kg	n/a
機体重量/空気入りキャスターオプション					
標準ベース	53 kg	62 kg	62 kg	n/a	n/a
ストラドル・ベース	59 kg	68 kg	68 kg	69 kg	72 kg
機体重量/4点キャスターオプション					
ストラドル・ベース オプションA	62 kg	71 kg	71 kg	73 kg	75 kg
ストラドル・ベース オプションB	63 kg	72 kg	72 kg	74 kg	76 kg
その他					
揚重高さ(最低位置)	8.9 cm	8.9 cm	8.9 cm	8.9 cm	8.9 cm
床上クリアランス <sup>1,2,3</sup>	1.9 cm	1.9 cm	1.9 cm	1.9 cm	1.9 cm
荷重中心30.5cm時の積載荷重	227 kg	181 kg	181 kg	159 kg	159 kg
標準ウインチの平均回転数	38/m	38/m	38/m	38/m	38/m
電動ウインチの平均速度	5 cm/sec	5 cm/sec	5 cm/sec	5 cm/sec	5 cm/sec
フォーク長さ	57.2 cm	57.2 cm	57.2 cm	57.2 cm	57.2 cm
フォーク幅	52.1 cm	52.1 cm	52.1 cm	52.1 cm	52.1 cm
荷台奥行き	58.4 cm	58.4 cm	58.4 cm	58.4 cm	58.4 cm
荷台幅	55.9 cm	55.9 cm	55.9 cm	55.9 cm	55.9 cm

1 直径25cmの空気入り後輪オプション使用の場合は、上記の仕様数字に2.5cm加算。  
2 カウンターウェイト・ベースを使用の場合は、上記の仕様数字に2.5cm加算。

3 4点キャスターオプションBを使用の場合は、上記の仕様数字に2.5cm加算。  
4 外側の寸法。

代理店

Genie Industries

#### GENIE UNITED STATES

18340 NE 76th Street  
P.O. Box 97030  
Redmond, Washington 98073-9730  
電話: (425)881-1800  
フリーダイヤル 800-536-1800  
ファックス:(425)883-3475  
インターネットhttp://www.genielift.com

#### GENIE UNITED KINGDOM

Brunel Drive, Newark  
Nottinghamshire  
NG24 2EG  
England  
電話(44)01636-605030  
ファックス:(44)01636-611090  
インターネットhttp://www.genielift.com