

FRP-2L



業界初！

FRP製プッシュアップ式2連はしご
ラインナップ

3.40・4.03m

支柱外寸：377mm


最大外寸：396mm

最大使用質量 100 kg




FRPは支柱のみ

支柱形状

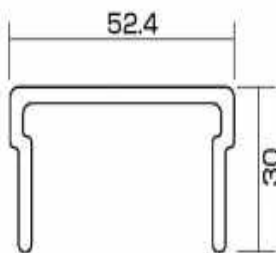

踏ざん形状

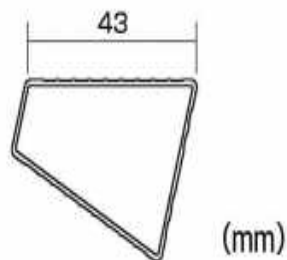

(mm)

仕様

型式	全長m	縮長m	質量kg
EA902AS-1A FRP-2L34	3.40	2.14	7.5
EA902AS-2A FRP-2L40	4.03	2.45	8.5



特長

- 支柱にFRPを使用したプッシュアップ式2連はしご
- 耐電圧は35,000Vで電気絶縁性に優れています
- ライトバン、ワンボックスに収納可能



リベットジョイント構造



滑り止めキャップ部分