




スーパーラダー

SUPER LADDER

コンパクトに収納、最長7mまで伸びる！

収納・持ち運びに便利な伸縮タイプのはしご。最長7m強まで伸び、最小88cmまで縮みません。幅は50cmから59cm。豊富なバリエーションとオプションをご用意しました。

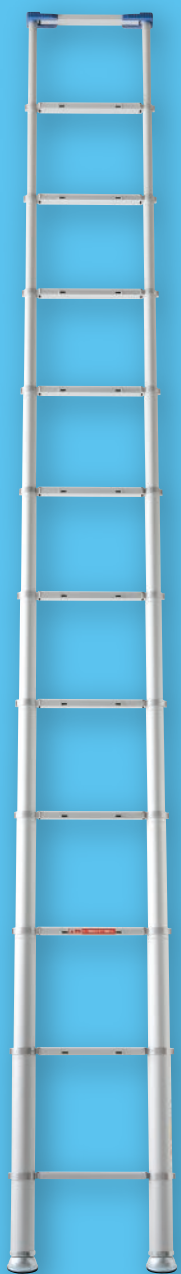

コンパクトで持ち運び簡単

スーパーラダーの最大の特徴は、通常のはしごと比べて収納時に非常に小さくなることです。また、本体重量も軽いため持ち運びやすく、ちょっとしたスペースや車内持ち込みなど利用幅が広がります。



設置面の角度調整可能

脚の角度が自由に調整できるため斜面や様々な角度で便利にご使用いただけます。(自在脚タイプ)



修理可能


段差にも対応可能

脚の長さを調整できます。地面が階段や段差でも安心してご利用いただけます。(SL-450に標準装備、SL-700を除く他のモデルにもオプションで装着可能)



壁当て(オプション)

横滑りを防止する壁当て。雨どい等も避けてはしごをかけられます。取外し可能で、移動の邪魔になりません。

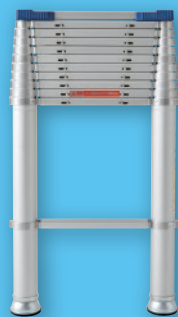

スーパーラダー

SL-400 / SL-440 / SL-450 / SL-500 / SL-600 / SL-700

SL-400

EA902B-44

SL-450

SL-500

EA902B-52

SL-600

EA902B-61

SL-700




スーパーラダー製品仕様

	型式	全長(mm)	収納時長さ(mm)	収納時幅(mm)	収納時奥行(mm)	本体重量(kg)	脚部
-44	SL-400	4,150	880	495	95	12.5	自在脚
	SL-440	4,530	910	495	95	14.0	自在脚
	SL-450	4,600	1,000	495	95	14.0	伸縮脚
-52	SL-500	5,220	940	495	95	16.5	自在脚
	SL-600	6,090	1,000	500	95	21.0	自在脚
-61	SL-700	7,200	1,100	590	110	28.0	自在脚
	SL-700 手摺付	6,830	1,100	590	110	29.0	自在脚

支柱：アルミニウム合金製
 踏 棧：アルミニウム合金製
 許容重量：100kg
 カラー：シルバー

日本製
 特注サイズも製造可能

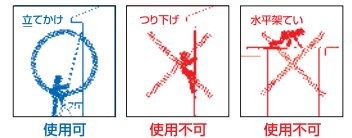

スーパーラダー 別売オプション



滑り止めフック



ポールグリップ



横滑り防止用壁当て

SL-700に標準装備



スタビライザー

SL-700に標準装備



TOKUSHU HASHIGO SEISAKUSHO CO.,LTD.
特殊梯子製作所有限公司
 〒652-0866 神戸市兵庫区遠矢浜町4-13
 TEL 078-652-0818 FAX 078-652-0825
 URL <http://www.super-ladder.co.jp/>



スーパーラダー
 製品情報ページ

お問合せ・お申込みはこちらまで