


# EA903AG-50~80

(ファッション踏台)

Ver.1.1

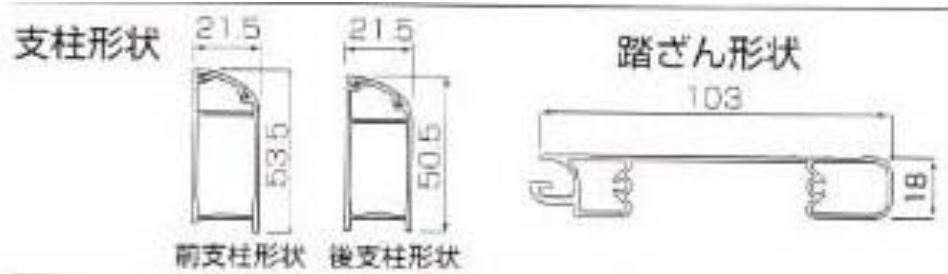

アルミ合金製  
超軽量

家具の隙間にすっきり収納できる薄さ4.3mmの  
折り畳み式のコンパクト設計



型番	製品 高さ(mm)	天板 長さ(mm)	踏ざん 間隔(mm)	踏み面 幅(mm)	天板寸法			設置寸法		収納寸法			最大 使用荷重	質量(kg)	ステップ数 (天板含む)
					正面外寸	正面有効	奥行(mm)	正面(mm)	奥行(mm)	長さ(mm)	幅(mm)	奥行(mm)			
AG-50	768	520	280	103	356	356	182	477	517	824	477	44	100kg	4	2段
AG-80	1049	800	280	103	356	356	182	477	694	1122	477	44	100kg	5.2	3段

# 踏台

## 選び方

ご使用の場所の高さに合わせて、種類・クイプを選んでください。

### ◆種類



#### ●上わく付踏台

- 身体を安定させて作業ができる

#### ●踏台

- 軽量で、収納がコンパクト



### ◆タイプの選び方

- 踏台の適正高さ  
作業高さ－身長  
(または、多少高いもの)

## 使い方

昇降面の左右方向に転倒しやすいので、十分注意してください。

- 開き止め金具は、  
確実に**ロック**する



- 身体が**天板の中央**に  
くる位置で立つ



身体を乗り出さない



物を無理に押ししたり  
引いたりしない



付属の取扱説明書を必ずお読みの上、ご使用ください。