
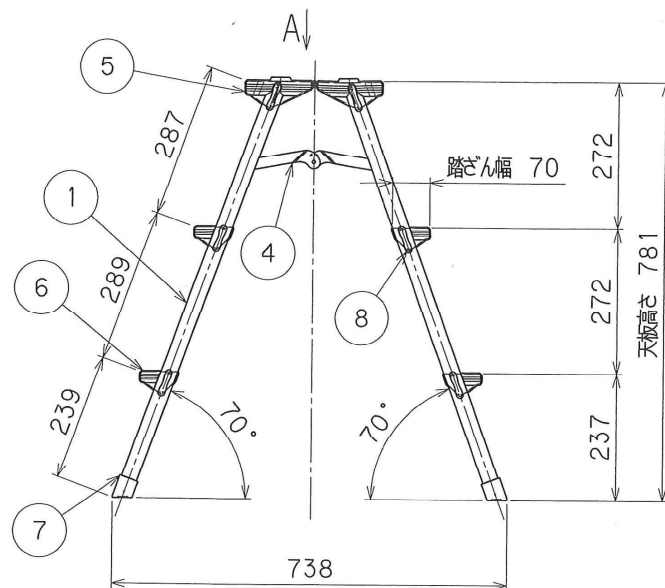
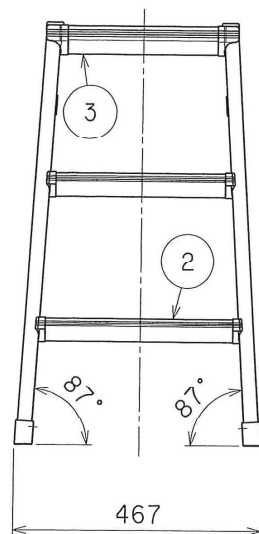


A 矢視図

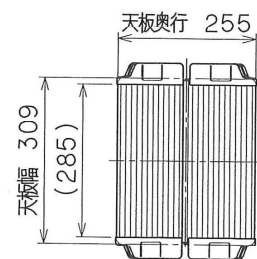

最大使用質量：100kg

製品質量 : 3.3kg

8	Wピスキャップ	ポリエチレン	12	
7	支柱端具	塩ビ	4	
6	踏ざんアダプター	ABS	8	
5	天板アダプター	ABS	4	
4	開き止の金具	スチール	2	
3	天板	アルミ	2	アルマイト
2	踏ざん	アルミ	4	アルマイト
1	支柱	アルミ	4	アルマイト
品番	品名	材質	数量	備考

記号	年.月.日	訂正事項及び訂正理由		訂正者
製図年月日	型 式	尺 度		
	Ver.1.1	1/10		



ALINCO INCORPORATED

名称

CWX型・両面踏台
CWX-80AS 全体組立図

四番

TBK-S02