

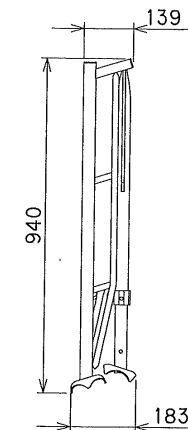
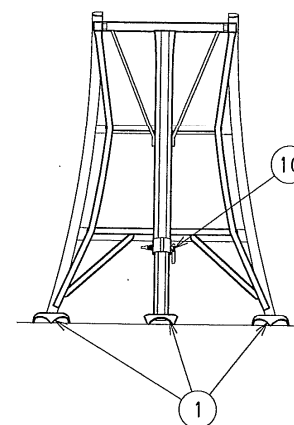


最下段踏ざん

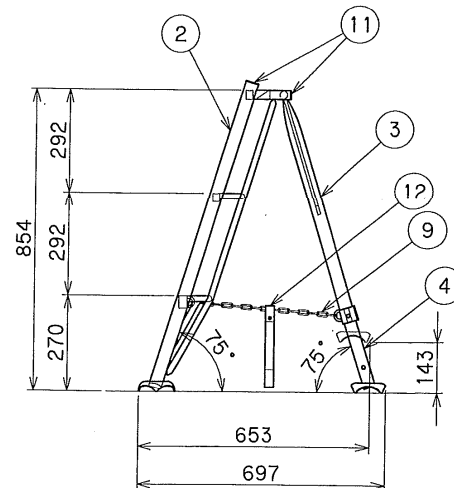

収納状態

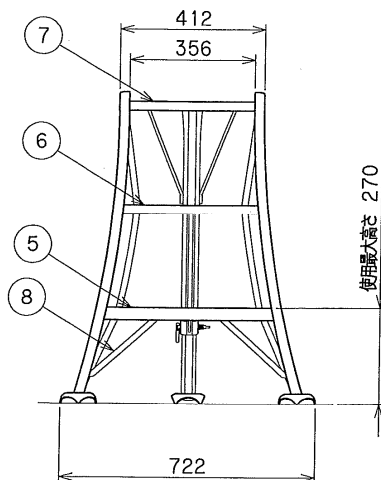

最大使用質量：100Kg

製品質量：3.5Kg

スライド支柱調整穴ピッチ：150mm(穴2コ)

チェーン有効長(内-内)：約432mm(16コマ)

12	後支柱収納ベルト	ナイロン	1	
11	端具	塩ビ	4	
10	調整金具	スチール	1	
9	開き止めチェーン	スチール	1	
8	補強金具	アルミ	2	
7	天板	アルミ	1	
6	横ツナギ	アルミ	1	
5	最下段踏ざん	アルミ	1	
4	調整脚	アルミ	1	
3	後支柱	アルミ	1	
2	前支柱	アルミ	2	
1	滑り止め	アルミ	3	
品番	品名	材質	数量	備考

表面処理		—		アルインコ株式会社	
製図年月日		尺度		型式 KWX-90	
1/15					
承認		検図		設計・製図	
				名称 全体図	
				図番 QAQ-S01	