


作業台

工場・倉庫の効率化に最適な組立式作業台

[製品特徴]

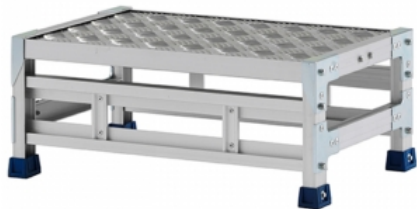

補強フレームにより剛性をアップしたことで安全な作業が行えます。

多彩なオプションで実用性、利便性が大幅アップします。

縞板天板により安心して昇降が行えます。



[仕様表示マーク]



アルミ合金製



アルマイト加工



組立式



最大使用質量



手すりのみのご注文は運賃別添



別寸製作可能商品

[仕様]

CSBC-S

品番 : CSBC-123S (EA903BP-1)

天板高さ(mm)	250
天板寸法(mm)	300×400
段数	1
設置寸法 幅×奥行(mm)	315×415
質量(kg)	4.0

品番 : CSBC-125S

天板高さ(mm)	250
天板寸法(mm)	500×400
段数	1
設置寸法 幅×奥行(mm)	515×415
質量(kg)	5.3

品番 : CSBC-126S (EA903BP-3)

天板高さ(mm)	250
天板寸法(mm)	600×400
段数	1
設置寸法 幅×奥行(mm)	615×415
質量(kg)	5.9

品番 : CSBC-128S

天板高さ(mm)	250
天板寸法(mm)	800×400
段数	1
設置寸法 幅×奥行(mm)	815×415
質量(kg)	7.2

品番 : CSBC-121S

天板高さ(mm)	250
天板寸法(mm)	1000×400
段数	1
設置寸法 幅×奥行(mm)	1015×415
質量(kg)	8.4

品番 : CSBC-133S (EA903BP-11)

天板高さ(mm)	300
天板寸法(mm)	300×400
段数	1
設置寸法 幅×奥行(mm)	315×415
質量(kg)	4.1

品番 : CSBC-135S

天板高さ(mm)	300
天板寸法(mm)	500×400
段数	1
設置寸法 幅×奥行(mm)	515×415
質量(kg)	5.4

品番 : CSBC-136S (EA903BP-13)

天板高さ(mm)	300
天板寸法(mm)	600×400
段数	1
設置寸法 幅×奥行(mm)	615×415
質量(kg)	6.0

品番 : CSBC-138S

天板高さ(mm)	300
天板寸法(mm)	800×400
段数	1
設置寸法 幅×奥行(mm)	815×415
質量(kg)	7.3

品番 : CSBC-131S

天板高さ(mm)	300
天板寸法(mm)	1000×400
段数	1
設置寸法 幅×奥行(mm)	1015×415
質量(kg)	8.5

品番 : CSBC-146S (EA903BP-23)

天板高さ(mm)	500
天板寸法(mm)	600×400
段数	1
設置寸法 幅×奥行(mm)	615×415
質量(kg)	6.5

品番 : CSBC-158S

天板高さ(mm)	500
天板寸法(mm)	800×400
段数	1
設置寸法 幅×奥行(mm)	815×415
質量(kg)	7.8

品番 : CSBC-151S

天板高さ(mm)	500
天板寸法(mm)	1000×400
段数	1
設置寸法 幅×奥行(mm)	1015×415
質量(kg)	9.0

品番 : CSBC-123WS (EA903BP-2)

天板高さ(mm)	250
天板寸法(mm)	300×600
段数	1
設置寸法 幅×奥行(mm)	315×615
質量(kg)	5.1

品番 : CSBC-126WS (EA903BP-4)

天板高さ(mm)	250
天板寸法(mm)	600×600
段数	1
設置寸法 幅×奥行(mm)	615×615
質量(kg)	7.6

品番 : CSBC-128WS

天板高さ(mm)	250
天板寸法(mm)	800×600
段数	1
設置寸法 幅×奥行(mm)	815×615
質量(kg)	9.3

品番 : CSBC-121WS (EA903BP-5)

天板高さ(mm)	250
天板寸法(mm)	1000×600
段数	1
設置寸法 幅×奥行(mm)	1015×615
質量(kg)	11.0

品番 : CSBC-133WS (EA903BP-12)

天板高さ(mm)	300
天板寸法(mm)	300×600
段数	1
設置寸法 幅×奥行(mm)	315×615
質量(kg)	5.2

品番 : CSBC-13WS (EA903BP-14)

天板高さ(mm)	300
天板寸法(mm)	600×600
段数	1
設置寸法 幅×奥行(mm)	615×615
質量(kg)	7.7

品番 : CSBC-138WS

天板高さ(mm)	300
天板寸法(mm)	800×600
段数	1
設置寸法 幅×奥行(mm)	815×615
質量(kg)	9.4

品番 : CSBC-131WS (EA903BP-15)

天板高さ(mm)	300
天板寸法(mm)	1000×600
段数	1
設置寸法 幅×奥行(mm)	1015×615
質量(kg)	11.1

品番 : CSBC156S

天板高さ(mm)	500
天板寸法(mm)	600×600
段数	1
設置寸法 幅×奥行(mm)	615×615
質量(kg)	8.2

品番 : CSBC-158WS

天板高さ(mm)	500
天板寸法(mm)	800×600
段数	1
設置寸法 幅×奥行(mm)	815×615
質量(kg)	9.9

品番 : CSBC-151WS (EA903BP-25)

天板高さ(mm)	500
天板寸法(mm)	1000×600
段数	1
設置寸法 幅×奥行(mm)	1015×615
質量(kg)	11.6