

# FRP-SLS



耐電圧35,000Vの絶縁性に優れた専用脚

立

天板の高さ：1.68～3.43m

天板寸法／260×165mm

最大使用質量 100 kg




※FRPは支柱のみ

※中折れ式はSL18S～SL27Sのみ



中折れ式  
開き止め金具  
FRP-SL18S～27S

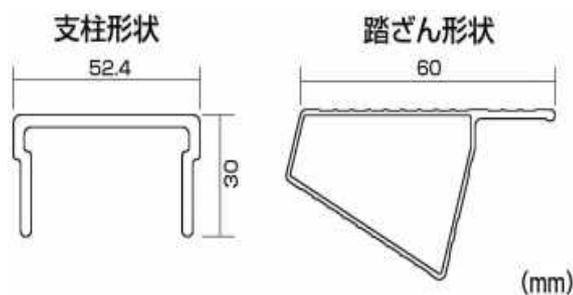

## ■仕様

型 式	天板の高さm	設置寸法mm		保管収納寸法mm			質量kg
		昇降面[W]	奥行[D]	長さ	幅	奥行	
FRP-SL18S	1.68	644	1218	1810	650	185	9.8
FRP-SL21S	1.97	697	1396	2115	705	185	11.4
<b>EA903SA-3A</b>	<b>FRP-SL24S</b>	751	1575	2420	760	185	13.1
FRP-SL27S	2.56	804	1753	2725	810	185	15.2
FRP-SL30S	2.85	858	1932	3030	865	185	16.9
FRP-SL36S	3.43	964	2288	3640	970	185	20.8

## ■特長

- 収納時の横ズレを防止するための金具付き