
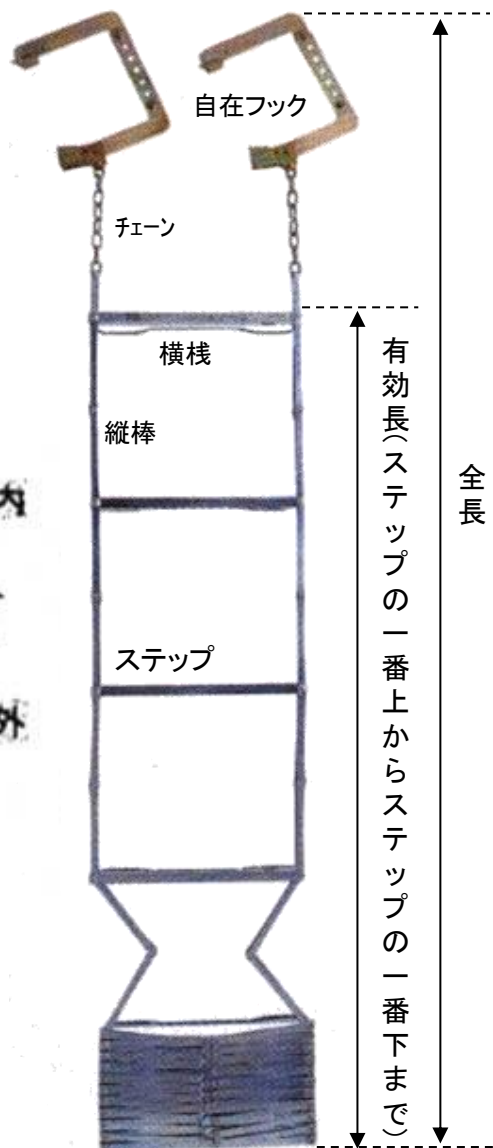


(折り畳み式避難ハシゴ)

※全て廃番となりました。

	有効長	全長	重量	横棧段数
EA904Z-1	3.63m	4.03m	9.6kg	12
EA904Z-2	4.62m	5.02m	11.5kg	15
EA904Z-3	5.61m	6.01m	13.2kg	18
EA904Z-4	6.60m	7.00m	15.1kg	21
EA904Z-5	7.59m	7.99m	16.9kg	24
EA904Z-6	8.58m	8.98m	18.8kg	27

- 本体 スチール製
- 窓枠の幅に合わせて調整できる自在フック付
- 自在フック調整幅 60～280mm
- ハシゴ幅 350mm
- 横棧間隔 330mm

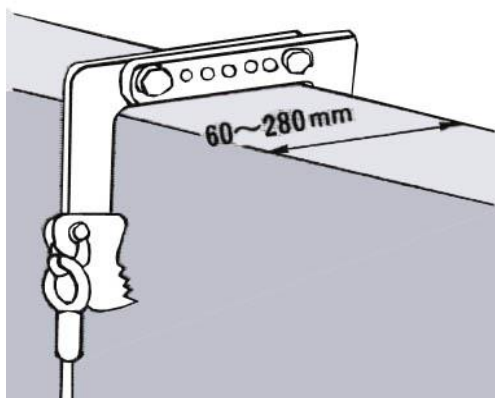

○ 国家検定合格品

検査規格: 静荷重

横棧 1本につき 1000N(100kgf) 引張荷重

縦棒 強力折畳式 5000N(500kgf) 引張荷重

吊下げ金具、チェーン 15000N(1500kgf) 引張荷重

○ 保管場所

- ・ハシゴをセットする場所の近くで、良く見える所に常設してください。
- ・雨水などがかからない、湿気の少ない所をお選びください。

○ 設置場所

- ・地面または直下階面がまっすぐな場所をえらんでください。
- ・出窓など壁面から突き出たもののある場所は避けてください。
- ・設置場所を決める際、窓枠の強度を確認してください。
- ・ハシゴの操作に必要な面積、避難に必要な空間を必ず確保できる場所に設置してください。

○ 自在フックの調整・確認

- ・調整ボルトを外し、窓枠の幅に合わせて金具の幅を決めボルトを締めて調整しておいてください。
- ・窓枠の強度を十分に確認してください。

