

# EA905DS-2~31 鋼製ローリングタワー


品番	作業床高さ	全高	キャスター	重量
EA905DS-2	3.3m	4.34m	φ 150mm	196kg
EA905DS-3	4.85m	5.89m	φ 150mm	247kg
EA905DS-4	6.4m	7.44m	φ 150mm	349kg
EA905DS-30	外部支え(4本)			
EA905DS-31	巾木セット(4本)			

## 仮設工業会認定品

- 最大使用荷重…250kgf
- 幅×奥行き…1829×1524mm
- 作業床サイズ…1500×1830mm
- キャスター付(ジャッキ・ストッパー付)
- 3段以上のローリングタワー(EA905DS-3、-4)には外部支え(EA905DS-30)と巾木(EA905DS-31)を必ず使用してください。  
(2009年労働安全衛生規則の改正より)
- 写真の巾木と外部支えは付属していません。


### 仮設工業会認定品

■押し込むだけで自動ロック。解除はグラビティロックピンを押すだけでOK!

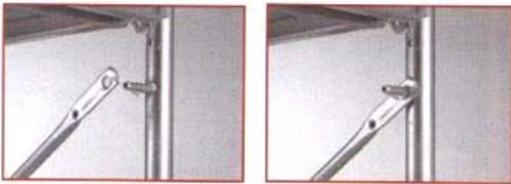


スプリング式(各段プレス)

■ロック金具を垂直に立て、倒しこむだけでロックできます。解除はロック金具を垂直に立て、水平の筋かいははずすだけ。

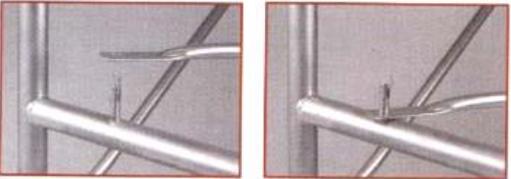


折れピン式(水平プレス)


■組立に便利なジャッキ付キャスター

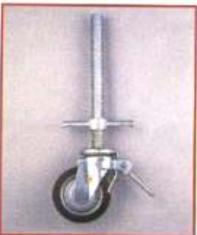

■作業床は巾木と各方向2段づつの手すり

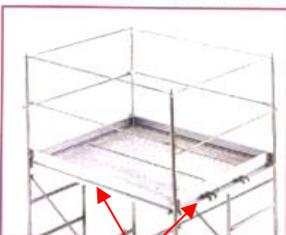


巾木は作業台に垂直に立てて、落下物の防止に役立ちます。

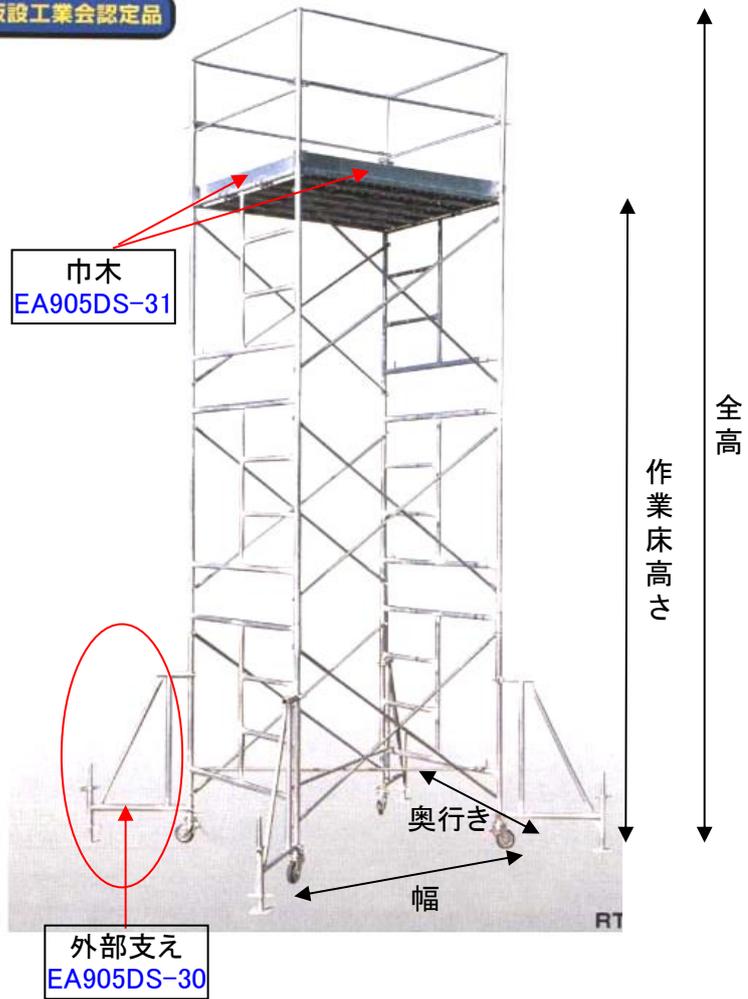

### EA905DS-31


●各2本ずつ(計4本)

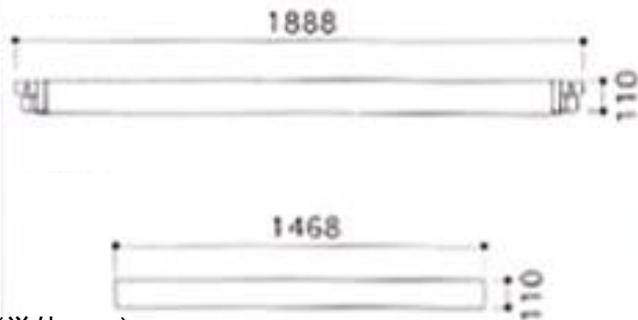

(単位:mm)

### EA905DS-30

●各1本ずつ(計4本)

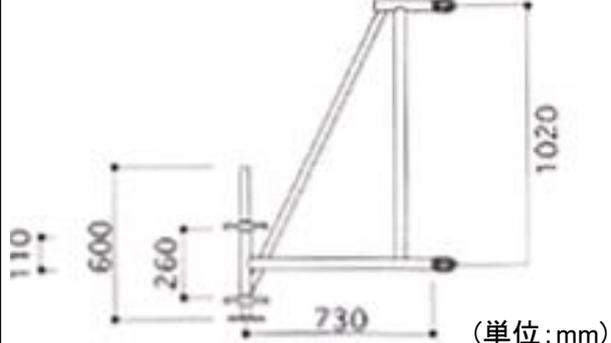

(単位:mm)