

EA905EC-4,-5,-6 (ユニバーサルはしご兼用脚立) 取扱説明書

この度は当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

Ver.1.0

下記の注意事項を守らないと、事故、製品の破損につながる恐れがあります。

◆仕様

品番	脚立高さ	はしご全長	折りたたみサイズ (W) × (D) × (H)mm	設置サイズ (W) × (D)mm	重量 kg	段数
EA905EC-4	1.2~2.1m	2.7~4.5m	622 × 200 × 1400	600 × 1310	17.6	4
EA905EC-5	1.55~2.7m	3.3~5.7m	700 × 200 × 1700	690 × 1800	21.3	5
EA905EC-6	1.8~3.3m	3.9~7.0m	790 × 200 × 2000	750 × 2120	26.3	6

・最大使用荷重…135kg ・アルミ合金製 ・キャスター付

◆特長

- ①内側のはしごと外側のはしごで構成され、内側のはしごを伸縮させることで簡単に長さを調節できます。

◆機能

1. 延長
2. Aフレーム脚立
3. 架台の足場システム
4. 階段

各部名称



収納図




注意

1. ヒンジを無理に押し込んだり外したりしないで下さい。破損する可能性があります。
2. ロックヒンジピンに圧力がかかると正しく開かない場合があります。はしごの半分を前後に動かし、ロックヒンジピンを適切に抜いて下さい。
3. はしごに登る前に各部ロックがされているかご確認ください。
4. 安全のために、ステップが常に前後左右に水平になるようにはしごを設置して下さい。
5. 作業着等がはしごの可動部に挟まらないようご注意ください。
6. 周囲に感電するものがないか注意してご使用ください。
7. 最大使用荷重を超えて使用しないでください。
8. はしごのステップ、脚、作業台等は清潔に保ち、汚れが付着した際は拭き取ってからご使用ください。
9. 常に梯子の中心部に乗って作業して下さい。

● 使用方法


・はしごの形を変える時

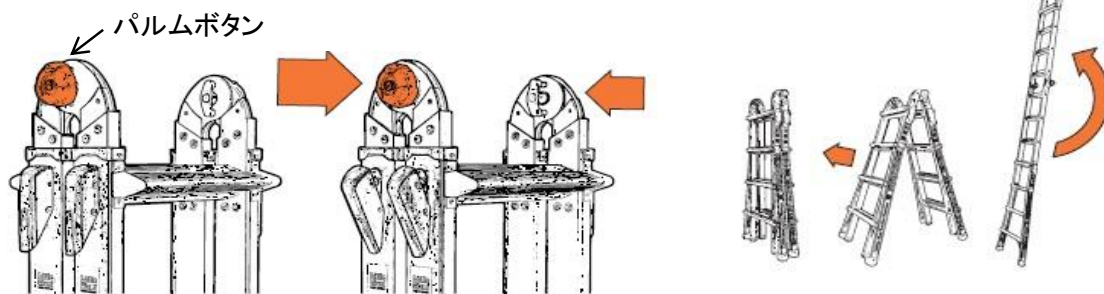

パルムボタンを押すと、ヒンジのロックを解除できます。

パルムボタンで角度を調節し、折り畳み、脚立、はしごにできます。


・はしごの高さを変える時

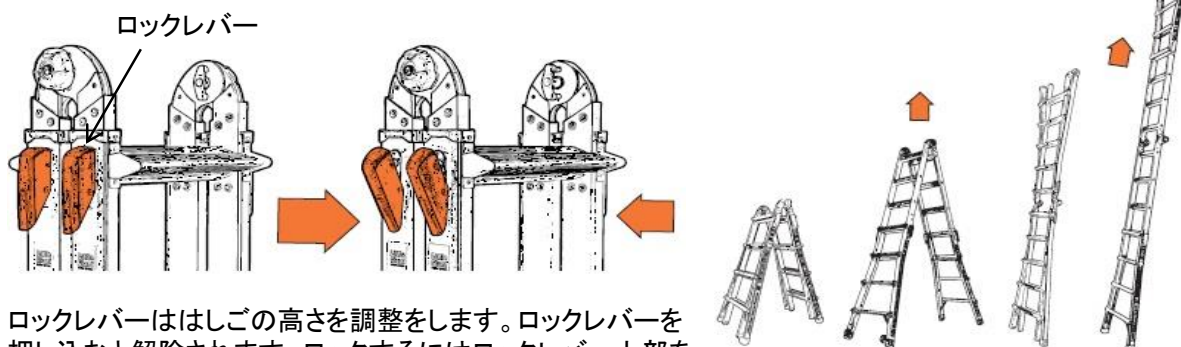

ロックレバーははしごの高さを調整をします。ロックレバーを押し込むと解除されます。ロックするにはロックレバー上部を押します。解除はする際は、内側のはしごを手で支えながら、1つずつ解除して下さい。

希望する高さに調整できます。

・はしごを伸ばす

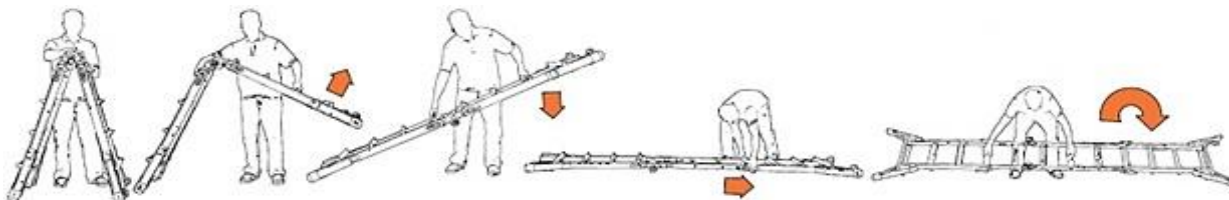


Aフレームの状態から開始します。はしごを開いて延長位置に固定し、梯子を上向きにして置きます。ロックレバーのロックを解除し、上部の外側のはしごを最初に伸ばします。
(車輪側がはしごを立てたとき上になるように設置してください。)
外側のはしごを希望の高さまで伸ばしたらロックレバーをロックします。
パルムボタンとロックレバーがロックされていることを確認して下さい。



はしごの延長部について


1. はしごを延長からAフレームの位置に折りたたむ時に、はしごの荷重がヒンジにかからない様にして下さい。
2. ロックレバーを解除する時は内側のはしごを手で支え、滑り落ちないようにして下さい。怪我をする恐れがあります。

・壁に掛ける

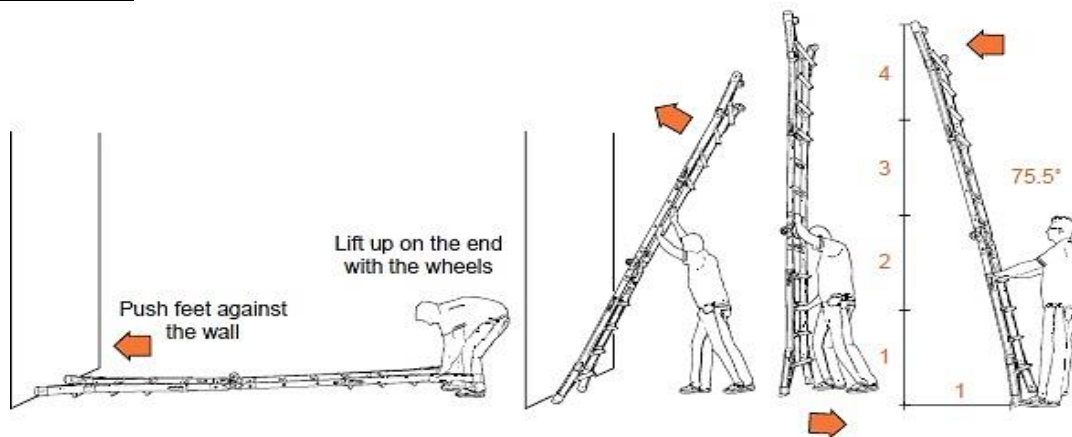

上記で伸ばしたはしごを裏返します。はしごが動かないように、脚をしっかりと壁に当てます。はしごのもう一方の端を持ち上げ壁に立てかけてください。はしごの基部を持ち上げ、75.5度の角度に傾くまで基部を壁から慎重に離します。はしごの基部から壁までの距離ははしごの作業時の長さの1/4でなければなりません。つまり、はしごの高さ120cmごとに壁から30cm外に出ます。はしごは作業面から約90cm上に延長する必要があります。はしごを降ろすには、はしごの基部を持ち上げ、慎重に壁側に移動します。はしごを地面に置くことが出来るようになるまで1段ずつゆっくり下ろします。地面に下ろせたら、はしごをひっくり返して上向きにします。ロックレバーのロックを解除し外側のはしごを縮めて、ロックします。最後にパルムボタンで角度を調節し、小さなAフレームの位置に戻します。

Aフレーム

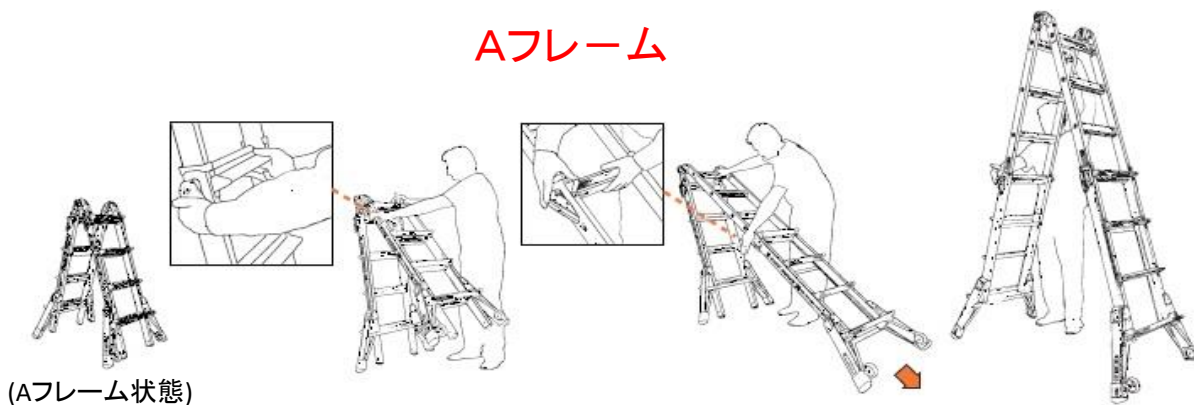


Aフレームの高さを調節したいときは、まずはしごの両側についているロックレバーを解除します。次にパルムボタンを操作し、はしごの開く角度を調節してください。最後にはしごの高さを調節し、内側のはしごと外側のはしごのステップを並べ、両方のロックレバーをロックします。反対側のはしごにもこの作業を行い高さを調整します。はしごの調整が完了したら最後にすべてのロックがかかっていることを確認にご使用ください。

⚠ Aフレームについて


1. はしごを登る前に、すべてのロックがされていることをご確認ください。
2. 使用する際はすべてのステップが水平になっていることを確認してください。

直角

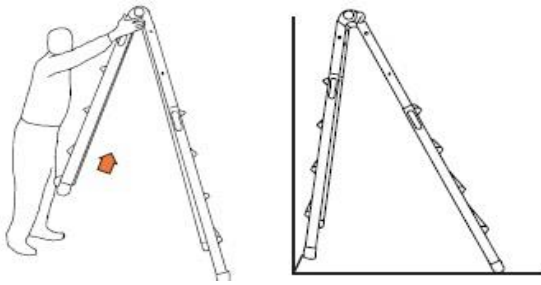

高いAフレーム位置から、はしごの片側の高さを30cm減らします。はしごが平らな水平面にあり、はしごの短い方が安全な壁に接していることを確認して下さい。

階段

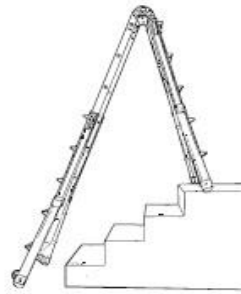

短いAフレームから、片側のはしごだけ伸ばして、希望の高さに調整してください。使用前にはしごのステップが水平である事を確認して下さい。

●調整脚の伸縮の仕方

①



- ・立ったまま伸縮できます。
- ・伸ばしたい方のプレートを軽く踏み下ろします (①参照)
- ・14段階 (80~290mm) の微調整ができます

②



 
- ・収納する時は収納したい方のD環を手前に引くとできます (②参照)

注意：D環を引くと脚が勢いよく戻りますので手などを挟まない様に注意して下さい

◆メンテナンス

1. はしごがスライドしやすいようにレールは清潔にしてください。
2. ロックの性能を低下させるような塩類を含むスプレーや、オイル等で汚れないように注意して下さい。

[別売部品の使用]



改造はしないでください。

- ・本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ・ご使用者が怪我をする場合があります。
- ・作業行程に支障を来す場合があります。

株式会社 エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14

TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929

19.Dec