


プラベニシリーズ

あらゆる養生シーンにお応えします。

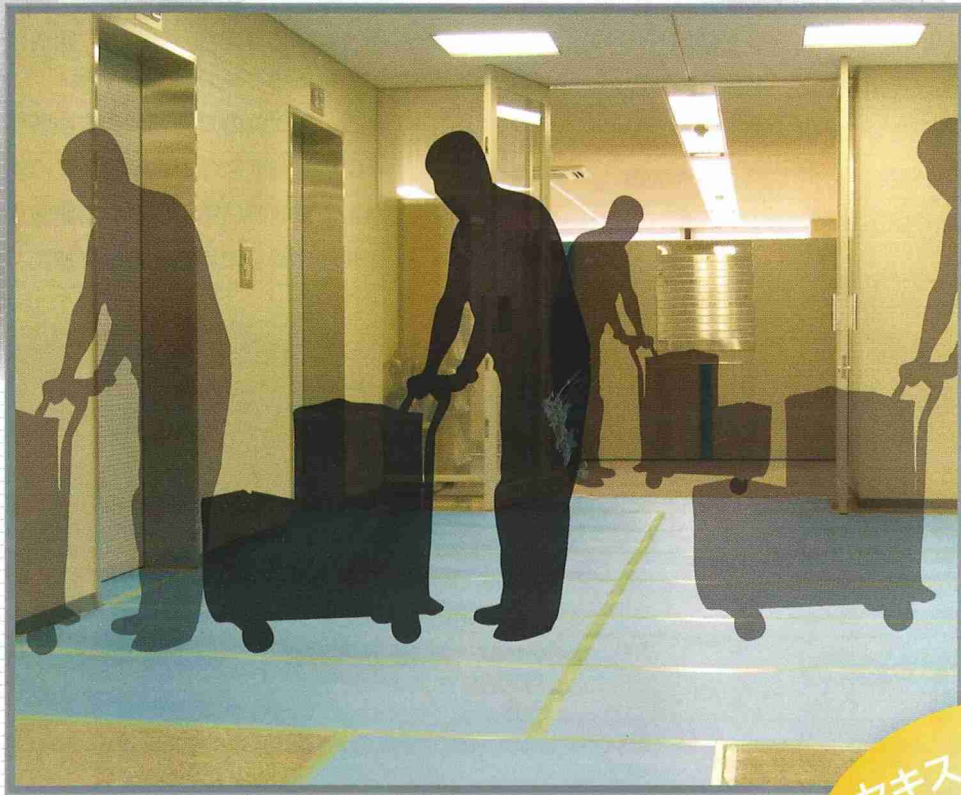

セキスイなら、
エコノミーで
エコロジー。

ビルの竣工やリニューアル、引っ越しなどに
欠かせないのが、建築の内装材に対する養生。


セキスイは、フロアとウォールに求められる
養生のニーズに最適のソリューションをご提供します。

WALL

壁面養生には、
軽量で緩衝性に優れた

プラベニヤ

ポリプロピレンの一体中空構造

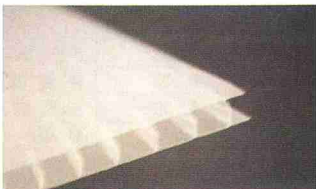

FLOOR

新商品

エレベータホールなど、
重量物が利用する床養生には

プラベニハード

ポリプロピレン1.3倍発泡シート



FLOOR

新商品

通路部などの床養生には、
施工・撤去が容易な

プラベニソフト

EVAシート




EA911BB-1

プラベニハード

ポリプロピレン1.3倍発泡シート

- 環境にやさしいポリプロピレンを使用
- 耐久性・耐衝撃性に優れている
- 水洗いできるのでリユース可能
- ホコリを吸い寄せにくい帯電防止処理済み
- 表面は滑りにくいエンボス加工

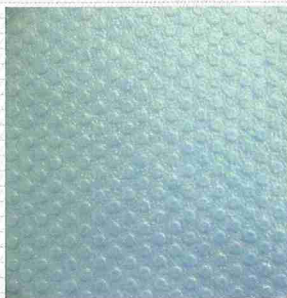

標準在庫品

| 品番 | サイズ (mm) | 色 | 梱包 |
|---------|---------------|---|--------|
| J5M1833 | 2.5×900×1,800 | 青 | 5枚/パック |
| J5M1834 | 3.0×900×1,800 | 青 | 5枚/パック |

プラベニソフト

EVAシート (酢酸ビニルモノマー樹脂)

- ゴム弾性を持ち、強靱で、環境にやさしく床材を冒さないEVAを使用
- ロール状なので施工・撤去が容易
- 柔軟で強靱なので、通路・床の養生に最適
- ホコリを吸い寄せにくい帯電防止処理済み
- 表面は滑りにくいエンボス加工、カットも簡単



※水に濡れると表面が滑りやすくなるのでご注意ください。

標準在庫品

| 品番 | サイズ (mm) | 色 | 梱包 | EA品番 |
|---------|-------------|---|---------|-----------|
| J5M1941 | 1.5×900×10m | 青 | 10m/ロール | EA911BB-1 |

プラベニヤ

ポリプロピレンの一体中空構造

- 環境にやさしいポリプロピレンを使用
- 軽量なのに優れた緩衝性
- 耐水・耐油・耐薬品性に優れている
- リサイクル可能



■断裁や打ち抜き加工がカンタンなので用途が広い

| | | | |
|------------|--|--------------|---------|
| 養生 | 新築、引越、リフォーム | 保湿パネル | 畜舎用、農業用 |
| ケース | 通函、保管箱 | 看板 | 選挙ポスター等 |
| |  | 緩衝材 | 倉庫下敷、梱包 |

標準在庫品

| 厚み (mm) | 目付量 (g/m ²) | 規格サイズ (mm) | 規格色 |
|---------|-------------------------|------------|-------|
| 2.5 | 300 | 900×1,800 | ナチュラル |
| 3.0 | 360 | 900×1,800 | |

〈輸入発売元〉

積水テクノ商事西日本株式会社

〒530-8565 大阪市北区西天満2-4-4 (堂島関電ビル)
TEL. 06-6365-4342 FAX. 06-6365-4238

代理店