


プラベニシリーズ

あらゆる養生シーンにお応えします。

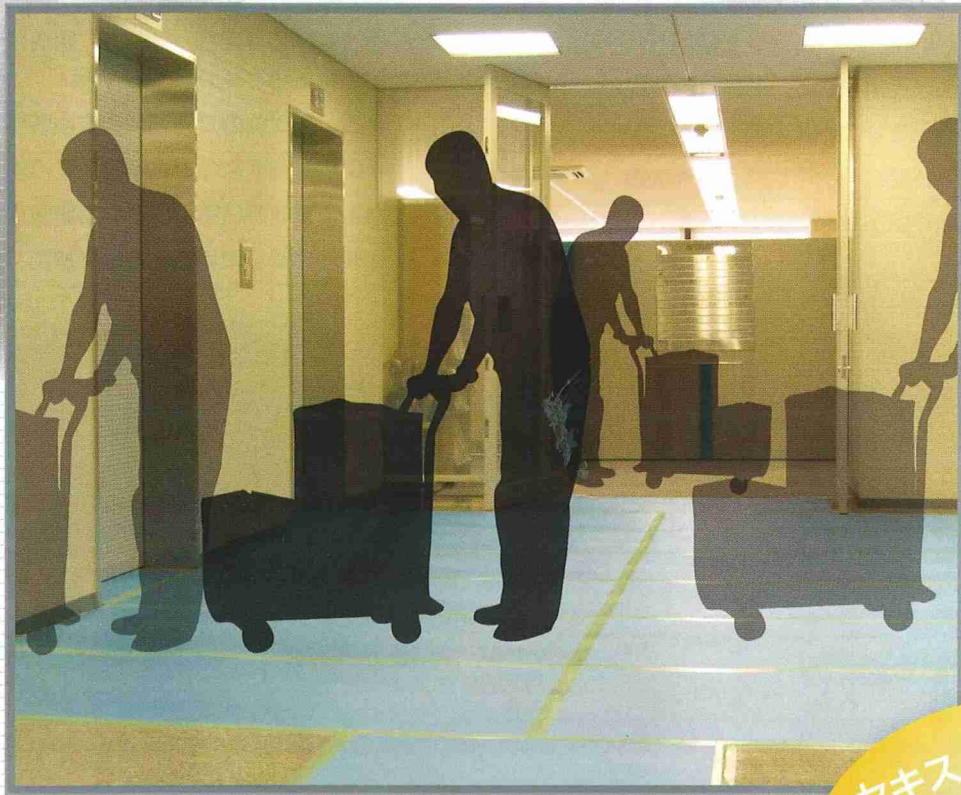

セキスイなら、
エコノミーで
エコロジー。

ビルの竣工やリニューアル、引っ越しなどに
欠かせないのが、建築の内装材に対する養生。


セキスイは、フロアとウォールに求められる
養生のニーズに最適のソリューションをご提供します。

WALL

壁面養生には、
軽量で緩衝性に優れた

プラベニヤ

ポリプロピレンの一体中空構造

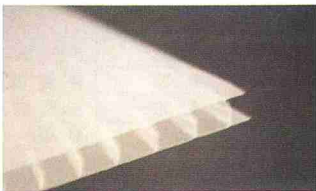

EA911BB-40
EA911BB-50

FLOOR

新商品

エレベータホールなど、
重量物が利用する床養生には

プラベニハード

ポリプロピレン1.3倍発泡シート



FLOOR

新商品

通路部などの床養生には、
施工・撤去が容易な

プラベニソフト

EVAシート




EA911BB-1

プラベニハード

ポリプロピレン1.3倍発泡シート

- 環境にやさしいポリプロピレンを使用
- 耐久性・耐衝撃性に優れている
- 水洗いできるのでリユース可能
- ホコリを吸い寄せにくい帯電防止処理済み
- 表面は滑りにくいエンボス加工

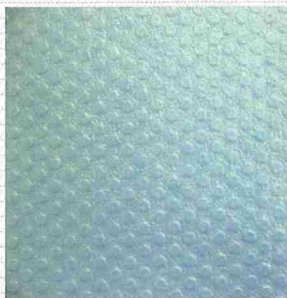

標準在庫品

品番	サイズ (mm)	色	梱包
J5M1833	2.5×900×1,800	青	5枚/パック
J5M1834	3.0×900×1,800	青	5枚/パック

プラベニソフト

EVAシート (酢酸ビニルモノマー樹脂)

- ゴム弾性を持ち、強靱で、環境にやさしく床材を冒さないEVAを使用
- ロール状なので施工・撤去が容易
- 柔軟で強靱なので、通路・床の養生に最適
- ホコリを吸い寄せにくい帯電防止処理済み
- 表面は滑りにくいエンボス加工、カットも簡単



※水に濡れると表面が滑りやすくなるのでご注意ください。

標準在庫品

品番	サイズ (mm)	色	梱包	EA品番
J5M1941	1.5×900×10m	青	10m/ロール	EA911BB-1

プラベニヤ

ポリプロピレンの一体中空構造

- 環境にやさしいポリプロピレンを使用
- 軽量なのに優れた緩衝性
- 耐水・耐油・耐薬品性に優れている
- リサイクル可能



■断裁や打ち抜き加工がカンタンなので用途が広い

養生	新築、引越、リフォーム	保湿パネル	畜舎用、農業用
ケース	通函、保管箱	看板	選挙ポスター等
		緩衝材	倉庫下敷、梱包

標準在庫品

厚み (mm)	目付量 (g/m ²)	規格サイズ (mm)	EA品番	規格色
2.5	300	900×1,800	EA911BB-40	ナチュラル
3.0	360	900×1,800	EA911BB-50	

〈輸入発売元〉

積水テクノ商事西日本株式会社

〒530-8565 大阪市北区西天満2-4-4 (堂島関電ビル)
TEL. 06-6365-4342 FAX. 06-6365-4238

代理店