


# プラベニハードNS折り畳み



「戸建て(マンション)対応サイズ」をご用意しました!

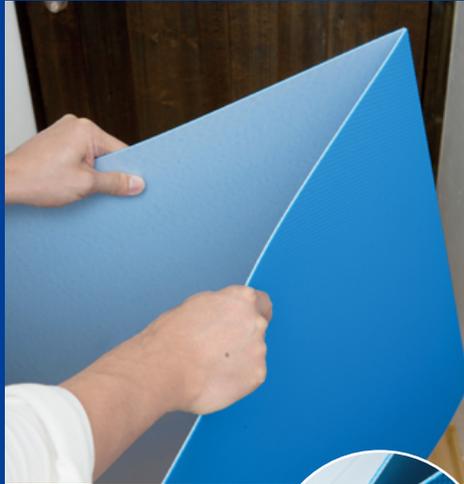

- 折り畳みサイズ750×750mmで持ち運び、引越し、リフォーム、大型家電家具の搬入搬出、車載に便利



- 罫線入りで折り畳み可

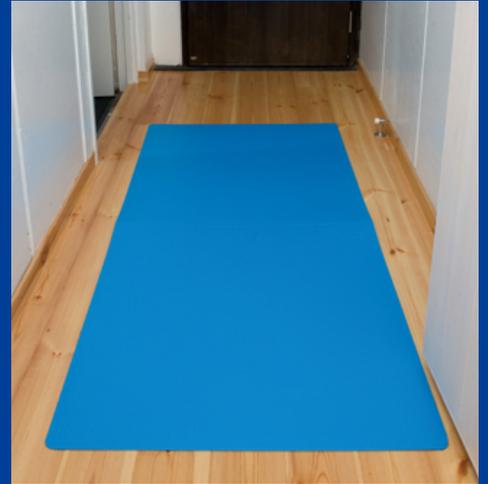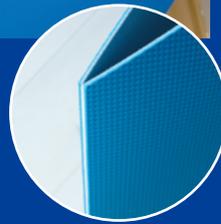

- 廊下巾に対応したサイズ 3.0mm厚 750mm×1500mm



**NON-SLIP**

※床の種類や搬出搬入物の重量にもよりますのでご注意ください。

## ▶ 重量物対応に適します


- 表面は硬めのPPを使用、重量物の搬出・搬入に適します
  - PP1.3倍発泡シートをエンボス加工
- ※帯電防止処理済み

## ▶ 滑りにくい

- 裏面はEVA1.3倍発泡シートを格子状に加工
- 滑りにくい構造により床面への養生テープ貼りを減らし、ノリ残りの心配を軽減

## ▶ キズつけにくい

- 4角R加工により搬入搬出時に壁などキズつけるリスクを軽減

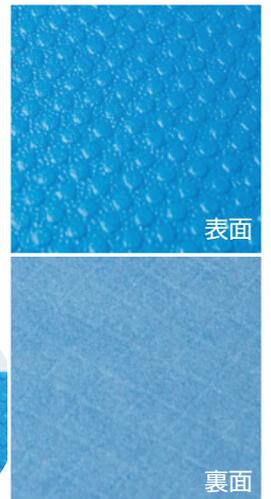

### ご使用上の注意点

- ・屋内用としてご使用ください。
- ・床の種類、搬出搬入物の重量によっては床にキズがつくことがありますのでご注意ください。
- ・可燃性ですので火気のあるところで使用しないでください。
- ・表面が水に濡れた状態ですと滑りやすくなるため使用しないでください。

製品名/プラベニハードNS折り畳み(裏面NON-SLIP)タイプ  
 製品サイズ/3.0mm厚 750mm×1500mm 梱包5枚  
 表面:PP1.3倍発泡シート 2mm  
 裏面:EVA1.3倍発泡シート 1mm(酢酸ビニル)

品番/\*Z20799 JANコード/4562126583806  
 ※製品の品質向上・改良のため、予告無く規格を変更することがありますので、ご了承ください。