

透明品／TS サンプライ®クリア

〈特徴〉

- スチレン系樹脂を基材とした透明のサンプライ®です。
- コンテナ、ケース内の内容物の確認や、採光のための窓用途に適しています。
- ※ポリプロピレン製品と熱溶着ができません。
接合・貼り合せは、接着剤かビス留等になります。

用途

- フレーム式のC式コンテナ面材
- プラダンC式箱のフタ材
- カゴ台車の側面板 ●採光窓




構造

PS基材



グレード名	厚み mm	目付 g/m ²	クリア	販売巾 (mm)	販売長 (mm)	梱包枚数
TS 50100	5.0	1,000	●	910	1,820	4
				1,250	2,000	

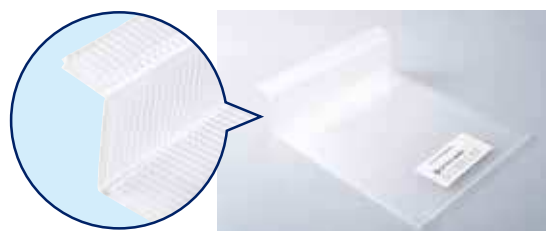

熱罫線品／HK・HS サンプライ®ネツケー

〈特徴〉

- 罫線付きのサンプライ®です。
- 材質は一般品／HPと同じポリプロピレン製です。
- 罫線間隔35mmで、空気を閉じ込めているため緩衝性も良好です。
- 形状を活かしたロール、コイル、角当て等の包装や長尺の床養生材に適しています。

構造



用途

- ロール状の（金属鋼管）養生材
- 床養生材保護（緩衝板）
- 引越し養生 ●リール

EA911BE-1
EA911BE-2
EA911BE-3
EA911BE-4

HK＝紙管無し

グレード名	厚み mm	目付 g/m ²	巻物			枚葉		
			ナチュラル	最大幅 (mm)	長さ (mm)	ナチュラル	最大幅 (mm)	長さ (mm)
HK 15025	1.5	250	●	1310	50,000	●	1,350	2,200
HK 30040	3.0	400	●		25,000			
HK 40060	4.0	600	●		15,000			
HK 50100	5.0	1,000	●					

HS＝紙管有り

グレード名	厚み mm	目付 g/m ²	巻物		
			ナチュラル	最大幅 (mm)	長さ (mm)
HS 15025	1.5	250	●	1,100	50,000
HS 30040	3.0	400	●		25,000
HS 40060	4.0	600	●		15,000
HS 50100	5.0	1,000	●		





緩衝材貼合品／HF サンプライ®F

〈特徴〉

- サンプライ®一般品／HPの片面に、より緩衝性の高い高発泡PEシートを貼合した製品（基材厚み2.5mm、緩衝材厚み1mm）です。
- 傷つきやすい壁、床、家具などの養生・保護する用途に適しています。

構造

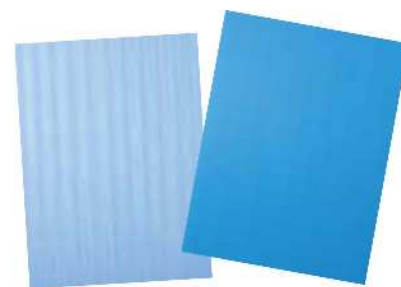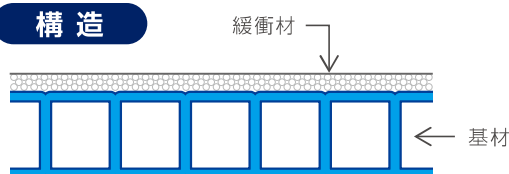

グレード名	総厚み mm	目付 g/m ²	ナチュラル	ライトブルー	販売巾 (mm)	販売長 (mm)	梱包枚数
HF 25030	約3.5	300	●	●	910	1,820	10

※目付は基材の目付です。