

EA913VF-1~3 [ステンレス製]ダッチオーブン

- IHクッキングヒーターにも対応しており、ご家庭でも使えます。
- 材質…ステンレス

調理例



ローストチキン



ジャンバラヤ



投汁そば




品番	サイズ		容量	重量
	内寸(直径×深さ)mm	外寸(W×D×H) mm		
EA913VF-1	φ206×90	310×226×125	約2.6L	3.5kg
EA913VF-2	φ259×115	350×280×160	約5.2L	5.2kg
EA913VF-3	φ306×130	415×326×165	約8.2L	7.0kg


廃番

廃番

8
インチ

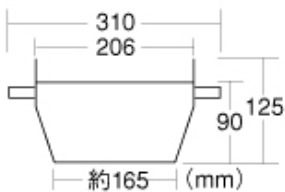

10
インチ

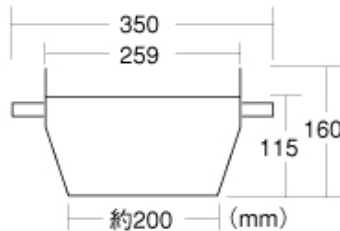

12
インチ



抜群の蓄熱性!

保温性が高く、冷めにくいステンレス鋼板。蓄熱性は抜群!

シーズニング(油慣らし)不要!

鉄製のダッチオーブンのようにシーズニングは不要! 手入れも簡単!

家庭のキッチンでも使える!

家庭のガスコンロ、オーブン、電磁調理器等でも使用できます。

サビに強く抜群の耐久性



サビに強い



落としても大丈夫



IHクッキング
ヒーター対応

8inch, 10inch, 12inch



上下から加熱でき、「圧力鍋」、「オーブン」としても使えるまさに『万能鍋』

