

KITCHEN CHEF
キッチンシェフ

**3点
セット**



毎日のお料理を
もっと簡単に楽しく！



**直火
対応** **IH
対応**

EA-913VR-11A

New Color
ホワイト
&
マーブル

大好評のダイヤモンドコートパンに
新色登場！



IRIS **KITCHEN CHEF**
キッチンシェフ

取っ手が外せる！

ダイヤモンドコートパン

**IH
対応**
ガス火にも使用できます。

調理面の耐摩耗試験
**50万回
クリア**※

3点set



※JIS S 2010 7.4.5耐摩耗性試験を参考にした弊社測定法にて行った試験による。

商品情報

ダイヤモンドコーティングが施された、こびりつきにくく丈夫で長持ちするIH対応のフライパンセットです。(ガス火にも対応)
取っ手が取れるので調理・保存がこれ一台ででき、収納も簡単♪
あつあつでおいしいお料理を食卓で楽しめます。

【ダイヤモンドコーティングとは】

人工ダイヤモンドを細かい粒子状にしてフッ素樹脂コーティングに配合したものです。

調理面の耐摩耗性試験を50万回クリア(※)しています。

※JIS S 2010 7.4.5耐摩耗性試験を参考にした、アイリスオーヤマ測定法にて行った試験による。

商品仕様

●セット内容

フライパン26cm、なべ18cm、マルチハンドル

●単品サイズ(cm)／質量

フライパン26cm: 直径27.3×高さ約6.1／約707g

なべ18cm: 直径19.5×高さ約9.5／約500g

マルチハンドル: 幅約18.7×奥行約4.1×高さ約5.6／約200g

●カラー

ホワイト&マーブル

《フライパン》

●表面加工

内側: ダイヤモンドコーティング

外側: 焼付塗装加工

●材質

本体: アルミニウム合金

はり底: ステンレス鋼(クロム16%)

底の厚さ: 3.0mm(はり底含む)

●寸法

約26cm

●満水容量

約2.7L

《なべ》

●表面加工

内側: ダイヤモンドコーティング

外側: 焼付塗装加工

●材質

本体: アルミニウム合金

はり底: ステンレス鋼(クロム16%)

底の厚さ: 3.0mm(はり底含む)

●寸法

約18cm

●満水容量

約2.1L

《マルチハンドル》

●材質

樹脂上部: ガラス入りナイロン(50%)(耐熱温度180℃)

樹脂下部: フェノール樹脂(耐熱温度150℃)

金属部: ステンレス鋼

ゴム部: シリコン樹脂(耐熱温度220℃)

セット内容



3点
セット



- ・ フライパン26cm
- ・ なべ18cm
- ・ 専用マルチハンドル

取っ手が取れるので、
あつあつでおいしいお料理をそのまま食卓に。



食材がこびりつきにくいので、少ない油でヘルシーに。



丈夫で使いやすい ダイヤモンドコートパン

ダイヤモンドコートとは

人工ダイヤモンドを細かい粒子状にして、
フッ素樹脂コーティングに配合。



調理面の耐摩耗試験

50万回
クリア※

調理時などのキズに強く、
コーティングがはがれにくい。



丈夫

長持ち

※JIS S 2010 7.4.5耐摩耗性試験を参考にした
弊社測定法にて行った試験による。

一般的なフライパン

お料理中や洗っているうちについてしまう傷が、コーティングを剥してしまう原因に。



ダイヤモンドコートパンなら！


耐摩耗性の高いコーティングなので、傷に強く、こびりつきにくい。汚れもするっと取れるので、ゴシゴシ洗いも不要！

❗ 油煙が立つような高温や、急冷は避けてください。温度によりコーティング性能が低下して、こびりつきやすくなります。



するっ

と快適な使い心地が長く続く！

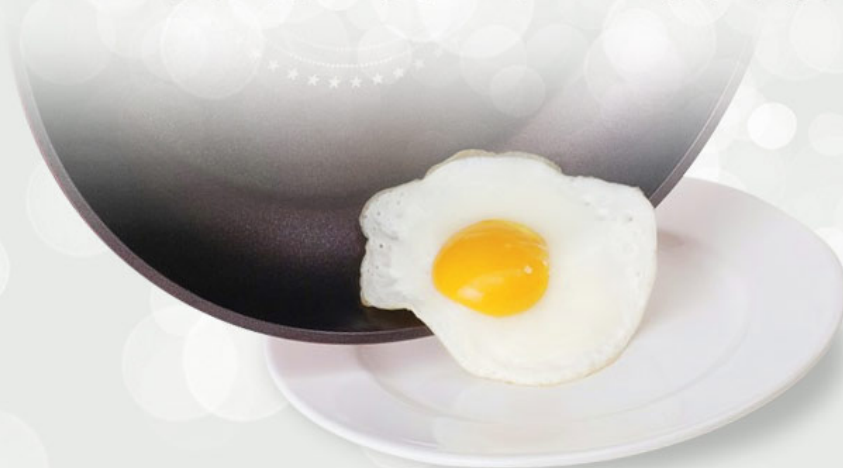

＼汚れもするっ！／
後片付けも簡単！

油污れもするっと落ちやすく、洗い物も時短に！

※柔らかいスポンジなどをご使用ください

対応熱源

IH^{200V/100V}
対応

オープン

ガスコンロ

ラジエント
ヒーター

電気ヒーター

※電子レンジでは使用できません。

Zeolor

お料理が映える2つのカラー



＼New Color／

ホワイト
&
マーブル