



KITCHEN CHEF

EA913VR-23A

キッチンシェフ

こびりつきにくく 丈夫で長持ち

ダイヤモンドコート
フライパン

取っ手一体型



調理面の耐摩耗試験
50万回クリア※

※JIS S 2010 7.4.5耐摩耗性試験を参考にした
弊社測定法にて行った試験による。

IH対応
ガス火にも
使用できます。

サイズ
28cm



皆様にご愛用頂いております！

ダイヤモンドコートパン
シリーズ

累計販売個数 約**2,500,000**個！

※2018年3月時点

大人気の

ダイヤモンドコートフライパンの
取っ手一体型



さっと手に取って、
すぐに使える取っ手一体型。



IH対応
ガス火にも使用できます。

ガスコンロ

オープン

ラジエント
ヒーター

その他の
電気ヒーター


※電子レンジには使用できません。

少ない油でヘルシー調理！

ダイヤモンドコートフライパンなら、
食材がフライパンにこびりつきにくく
少ない油でヘルシーに調理ができます！



こびりつかず、するっと快適！

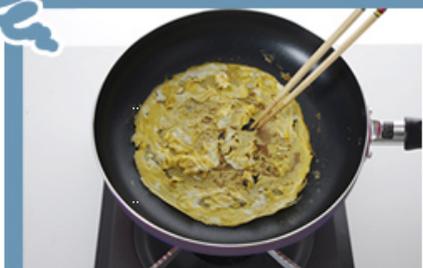

通常のフライパンだと
こびりつきやすい料理も…



ダイヤモンドコートフライパンなら
盛り付けもするっと快適！

するっ



耐摩耗性に優れ、こびりつきにくい。

調理面の耐摩耗試験
50万回クリア※



丈夫

長持ち

※JIS S 2010 7.4.5耐摩耗性試験を参考にした
弊社測定法にて行った試験による。

通常のフライパン



ダイヤモンドコートフライパン



こびりつかないから、
毎日の料理が楽しい♪



汚れもするっ！後片付けも簡単！



軽量で片手でもラクラク！



側面	側面を薄くして軽量化！
底面	厚さがあるので熱変形に強い！
底の厚さ	3.0mm(はり底含む)

サイズ・仕様



商品サイズ(約)	幅49.5×奥行29×高さ6cm
表面加工	内側／ダイヤモンドコーティング 外側／焼付塗装加工 本体素材／アルミニウム合金 はり底／ステンレス鋼(クロム16%)
カラー	内側／ブラウン、外側／オレンジ

商品情報

EA913VR-23A

[ダイヤモンドコートパンシリーズ]

累計販売台数約250万台を突破しました！

※2018年3月時点。アイリスオーヤマ調べ。

大人気のダイヤモンドコートパンシリーズの、
さっと手に取ってすぐに使える取っ手一体型タイプです。

◆少ない油でヘルシー調理！

ダイヤモンドコートパンなら、

食材がフライパンにこびりつきにくく

少ない油でヘルシーに調理ができます！

◆丈夫で長持ち

調理面の耐摩耗性試験50万回クリア。

コーティング剤(フッ素樹脂)にダイヤモンド微粒子を配合。

耐摩耗性にすぐれ、こびりつきにくく、丈夫で長持ち！

※JISS20107.4.5耐摩耗性試験を参考にした

弊社測定法で行った試験による。

◆後片付けも簡単！

汚れもするっ！と落ちるので

面倒な油污れの洗い物もカンタンです。

◆軽量で片手でもラクラク

側面を薄くして軽量化！片手でもラクに調理できます。

底面は厚くなっており、熱変形に強い仕様です。

商品仕様

※IH・ガス火・ラジエントヒーター・その他の電気ヒーターに対応しています。

●商品サイズ(cm)

幅約49.5×奥行約29×高さ約10.5

●重量

約800g

●満水容量:約3.2L

●直径サイズ:約28cm

●表面加工

内側:ダイヤモンドコーティング

外側:焼付塗装加工

●材質

本体:アルミニウム合金(底の厚さ2.6mm)

はり底:ステンレス鋼(クロム16%)

ハンドル:アルミニウム合金、フェノール樹脂(耐熱温度150℃)