

EA914FA-2

[カセットガス式]ランタン

虫の寄りつきにくいオレンジ色の光。
また、市販の蚊取りマット装着可能です。



収納状態



品番	名称	
EA914FA-2	本体のみ	
EA914FA-12	マンテル(3枚)	
EA913BF-1	カセットガス (3本入)	レギュラー (250g)
EA913BF-2		プロパン入 ハイパワー (240g)

廃番


●仕様

- ・サイズ…使用時:φ136×375(H)mm
収納時:φ136×225(H)mm
- ・重量…1.3kg
- ・照度…660ルクス
- ・使用時間…約3時間(ボンベ1本)
- ・圧電点火方式
- ・材質…本体ケース:樹脂、ハーフスクリーンカラーホヤ:耐熱ガラス、
ヘッドカバー:スチール(耐熱塗装)、燃焼塔・フレーム:スチール
- ・付属品…マンテル1枚(EA913FA-12※この品番は3枚入りです)、
蚊トリフレクター
- ・カセットガスは別売りです。
- ・カセットガス(EA913BF-2)はプロパンが入っている為、
寒い時期でも気化しやすいため、点火がしやすくなっております。

虫の寄りにくい3大ポイント

1. ハーフスクリーンカラーホヤ

虫が感じにくい波長の長いオレンジの光を採用。照度は保ちながら、虫の集まる量を約1/3に減らすことに成功。

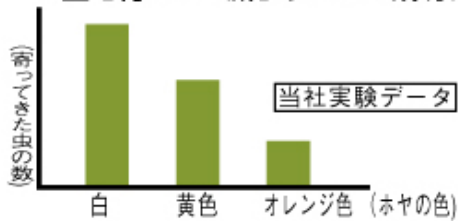

2. 蚊トリフレクター

市販の蚊取りマットを装着すれば防虫効果も生まれる「蚊トリフレクター」を標準装備。



3. リフレクターの装着

リフレクターで必要な所だけに光を集中。虫を集める無駄な光をカット。



リフレクター装着



リフレクターなし 余分なひかりで森林から虫を寄せている