

# EA915-22四脚テント(白)取扱説明書

Ver.1.0

この度は当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。  
使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

## ◆仕様


- ・使用時サイズ…3005×3005×3190(H)mm
- ・収納時サイズ…185×190×1315(H)mm
- ・材質…テント:ポリエステル(420デニール)  
…フレーム:スチール
- ・支柱幅…26×26(内部伸縮部:21×21)mm
- ・付属…杭、ローラーバッグ
- ・重量…22kg




## ◆注意

- ・安全に使用するために下記注意事項に従ってください。
- ・事故やけがに注意して組み立ててください。
- ・風、雨、雪、雷雨などの悪天候でこの製品を組み立てたり、使用しないでください。  
風雨が天蓋に損傷を与える可能性があり、大変危険です。
- ・**このテントは防水ではありません。雨天時の使用は避けてください。**
- ・このテントは常設するように設計されていません。  
使用後は折りたたんで収納してください。
- ・テントを設置する際は杭やウェイトなどで固定して下さい。
- ・直火や熱源の近くでこの天蓋を使用しないで下さい。
- ・フレーム等の可動部を開閉するときは、指を挟まないように注意して下さい。


## ◆組立方法

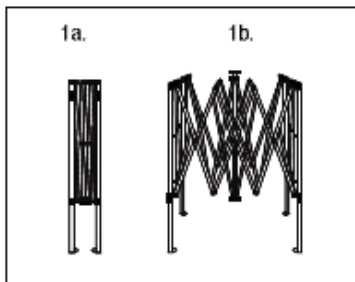


- (1a) フレームを設置する場所の中央部に置きます。  
(1b) 二人で両側に立って、フレームを地面から持ち上げて、それぞれ後方に歩きフレームを広げて下さい。

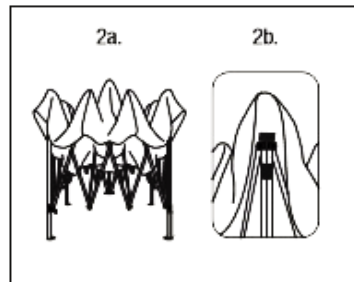


- (2a) テント部をフレームに被せます。  
(2b) 上部とフレームの角を合わせ、フックとループストラップをフレームの脚に取り付けます。

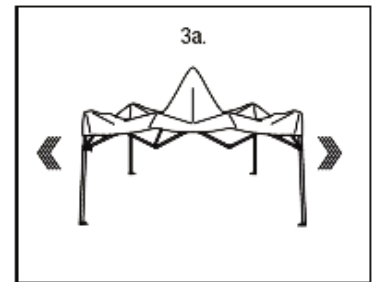

- (3a) フレームを完全に開きます。

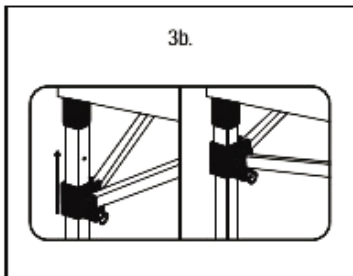


- (3b) 片手をトラスに、片手を脚に置き、スライダが所定の位置に「カチッ」と音がするまで押し上げ、各コーナーでスライダをかみ合わせます。

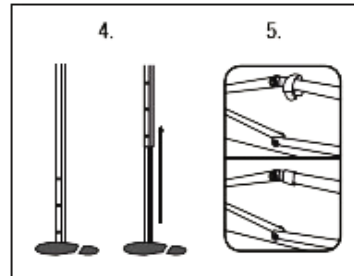


- (4) 内脚を希望の高さに上げます。  
(5) フックとループストラップを各コーナーとトラスバーに取り付け、バンドをしっかりと引っ張り「J」プラケットをバランストラスバーに接続して、しっかりとフィットするようにすると完成です。




## ◆ 収納方法

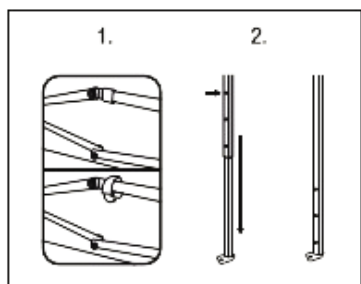


- (1.) 上部をフレームに固定するフックとループのストリップと弾性バンドを外す。  
(2.) 脚を地面から上げ、ピンを引きながら縮めてください。

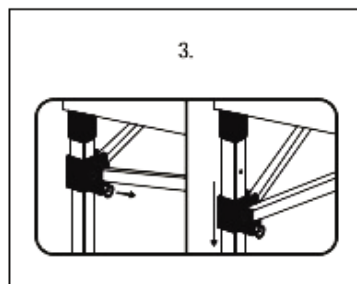


- (3.) ピンを引き、スライダを閉じます。

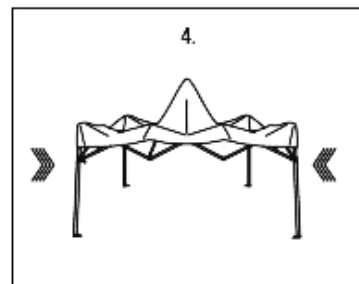

- (4.) フレームの両端を持ち上げ、指を挟まないように注意しながら閉じていきます。

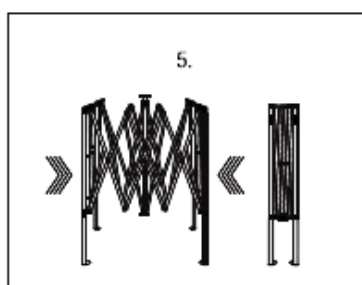

- (5.) テント部を取り外し、フレームを完全に閉じます。

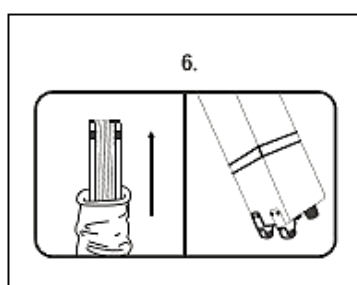

- (6.) フレームとテント部をバッグに収納します。



改造はしないでください。

- ・本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ・ご使用者が怪我をする場合があります。
- ・作業工程に支障を来たす場合があります。

株式会社 エスコ  
本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14  
TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929

28.Jan.