

# 圧倒的に冷える 冷蔵服<sup>®</sup>



ベスト



半袖

特許取得済

特許第7769166号



ペルチェ冷却プレート採用

PD対応モバイルバッテリー<sup>別売</sup>使用で

小型冷蔵庫同様の  
冷却システム

空気を取り込む  
強力ファン



環境温度から  
最大

-19°C



ファン1つあたり  
1秒間の最大風量

約43L

※風量は当社基準で測定した値です。

# 冷蔵服<sup>®</sup> が圧倒的に冷える理由

サンコーの特許取得技術で抜群の涼しさを実現!

風と冷却プレートのWで涼しい!

外気の熱を遮る!



### 01 完全排気システム

背中  
の排気ユニットによって熱気を効率よく服の外に排出。  
サンコーの冷蔵服最大の特徴!



### 02 ペルチェ冷却プレート

小型冷蔵庫と同じ原理で冷えるペルチェ冷却プレートでひんやり気持ちいい!



### 03 チタン加工生地<sup>裏地</sup>


作業服の老舗メーカーであるビッグボーン(株)との共同開発の裏地に施したチタン加工により遮熱性が向上

### 強力ファン



両サイドに配置!  
気化熱を利用し服の中の熱を奪う

### フィットシステム

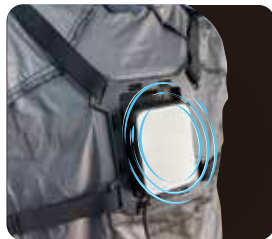

ペルチェ冷却プレートが身体に密着!

### ユニット・ファンを外して洗濯可能!



ネットに入れて!

ユニット・ファンは簡単に取り出し可能です

## PD対応モバイルバッテリーで給電<sup>別売</sup>

本製品はPD(Universal Serial Bus Power Delivery)対応です。  
PD対応のモバイルバッテリーは、従来のUSBと比べ大量の電力供給を行うことができます。そのためPD対応となっているモバイルバッテリーを接続すると従来のモバイルバッテリーよりもファンの風量が強くなります。

※冷却性能は従来のモバイルバッテリーと変わりません。

### ベスト

価格: 22,800円(税込)

型番: TKCV26 JAN: 4580060604432

### 半袖

価格: 24,800円(税込)

型番: TKWE26 JAN: 4580060604487



## 仕様

対応サイズ	F/3L/5L
重量	約800g
電源	USB PD: 9V 2.2A以上 USB: 5V 2.0A以上
消費電力	USB PD: 約20W USB: 約10W
モード	強モード・弱モード / ペルチェ ON、OFF
稼働時間	PD対応モバイルバッテリー20,000mAh使用時 (ファン+ペルチェ使用時) 強: 約3時間 弱: 約7時間 ペルチェのみ: 約7時間30分 ファンのみ: 約5時間 ※使用環境、モバイルバッテリーの性能により異なる
冷却プレート温度	強: 環境温度より-10~-15℃ 弱: 環境温度より-5~-10℃ ペルチェのみ: 環境温度より-15~-19℃ ※試験環境温度 35℃ ※PDと通常のUSB-Cで違いはありません
使用推奨環境温度	20~35℃
ポケットサイズ	脇ポケット: 間口16cm バッテリーポケット: 縦13.5cm×高さ18cm
ケーブル長	約90mm(コントローラー~USBプラグ)
材質	布: ポリエステル100% チタン加工 ユニット部: ABS 冷却プレート: アルミ
セット内容	本体、日本語取扱説明書
保証期間	購入日より12ヶ月

●仕様は改善のため、予告なく変更する場合がございます。  
●画像はイメージです。実際の商品とはデザイン・仕様が一部異なる場合がございます。

THANKO