

清涼ファン 風雅ボディ2

ベルトで後付け装着だから
いろいろな作業着で使える

交換できて
いつも清潔



現場指定の作業服、使い慣れた作業着で使用できるので経済的です。作業着が汚れたり破れた場合はすぐ交換でき、いつものように洗濯して清潔に保てます。

効果的な衣服	効果が落ちる衣服
○ 体に対してゆとりがある	× 体にフィットした服
○ ポリエステル等の軽い生地	× 生地が厚く重い
○ 風を通しにくい生地	× メッシュや隙間が多く空気が通りやすい
○ 裾がゴム等で絞れる	× ハーネス等で衣服の隙間を遮断する

ファンとバッテリー付
専用ベルトで装着

特許出願中

上着に固定し服ズレ防止
【ウェアクリップ】

上半身の動きについてくるので、服ズレがなく効果的に送風できます

腰周りスペースを邪魔しない
【専用ベルト】

腰周りの重さにつられて下がらないので、常に最適な位置で使用可能。



イメージ



DCケーブル



【充電電池ホルダー】

EA915ET-1A

ワンタッチ操作で簡単
【一体型スイッチ】

ケーブルの煩わしさが少ない
本体に内蔵スイッチ

バッテリーを小型化・軽量化
【リチウムイオン充電電池】

充電電池用ホルダーで専用ベルトに取り付けることで腰周りがすっきり

※1 ※2
小型・軽量バッテリーで半日送風

風雅ボディ2 可動時間

弱 : 4 時間半
強 : 3 時間
ゆらぎ : 4 時間半

※1 駆動時間はリチウムイオン充電電池 BT7225 使用時

※2 弱モード、またはゆらぎモードで運転した場合

風速業界トップクラス強力送風


単位 (風速: m/s 動作時間: h) ※計測値は自社の計測環境による値です

品名	弱	強	ターボ ^{※1} / ゆらぎ ^{※2}
風雅ボディ			ターボ最大風速 9.0
風雅ボディ2	6.8	7.5	ゆらぎ最大風速 6.9
他社 服一体型送風機	5.8	6.6	-
他社 服分離型送風機	3.8	5.1	-

※1 風雅ボディ 2016年モデルの送風モード、ターボモードは1分可動後に自動で強モードへ戻ります
※2 風雅ボディ2 2018年モデルの送風モード※自社基準による測定値

3段階の風力モードで快適運転

状況や体調で選べる3段階替式。弱、強の他に、風雅ボディにはターボモード、風雅ボディ2にはゆらぎモードを設定できます。

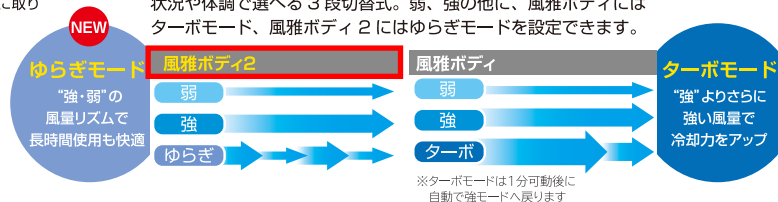

製品仕様

品名	清涼ファン風雅ボディ2 フルセット	
品番	FB-BA28SEGW	
セット重量	592g	
付属電池	品番	FB-BT7225
	内蔵電池	リチウムイオン充電電池
	バッテリー容量	min 2400mAh
	入力電圧/電流	DC9V/1.3A
	出力電圧/電流	DC7.2V/最大2A
充電時間の目安	約5時間 (ADP-9V13使用時)	
使用環境温度	0℃～40℃ (結露なきこと)	

※製品改良のため、予告なく外觀または仕様の一部を変更することがあります。

別売の 大容量充電電池で 可動時間アップ! 大容量充電電池使用時 目安可動時間	別売 大容量充電電池 風雅ボディバッテリー FB-BT7455BK		風雅ボディ2 付属品 リチウムイオン充電電池 FB-BT7225
	弱	約12.5時間	約4.5時間
	強	約6.5時間	約3時間
	ゆらぎ	約12.5時間	約4.5時間

※諸条件により可動時間が変わります。※FB-BT7455BK は風雅ボディ2 ベルト (FBP-BA28BL) に取り付けできません。
※FB-BT7455BK 使用時は、別売の延長ケーブル DC (FBP-AADCEC) で接続の上、固定のためサブベルトホルダーの併用、またはポケットに入れて使用してください。

NEW 風雅ボディ2 アクセサリー



① 清涼ファン風雅ボディ2
ファンユニット



② 清涼ファン風雅ボディ2
ベルト



③ 清涼ファン風雅ボディ2用
フィルターフレーム付きセット
(交換用フィルター10枚付)



④ リチウムイオン充電電池
BT7225



⑤ リチウムイオン充電電池
BT7225用ホルダー



⑥ 延長ケーブルDC
風雅ボディバッテリー FB-BT7455BK
使用時の接続用延長ケーブル
ケーブル長さ 50cm