


EA915GA-11～-14（防寒ベスト）

- * 適応温度 -45℃
- * 耐錆性と耐久力のあるジッパー使用
- * デュポン社の軽量で保温に優れた10オンス高弾性断熱ポリエステル採用

頑丈な“アイロン・タフ”ベストは零度下環境対応で、胸部、背中そして腹回りを確実に保護します。
サイドのウチカケ(マチ)には伸長力のあるナイロンで、襟の部分にはニットで保温しています。

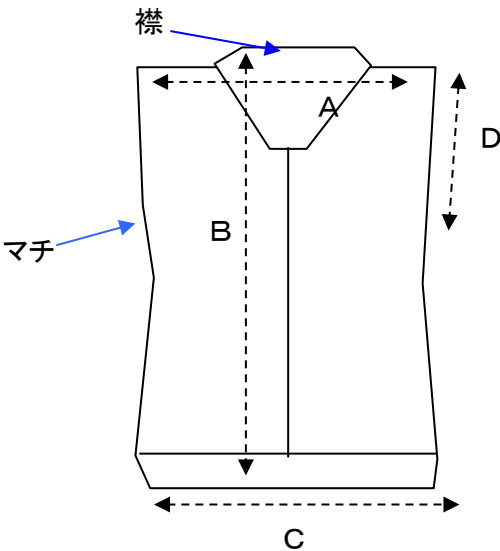

廃番		重さ(g)	A	B	C	D
	EA915GA-11	450	44	76	46	24
	EA915GA-12	470	46	76	50	25
	EA915GA-13	480	48	76	52	27
	EA915GA-14	500	52	76	60	28

(単位 cm)

* 衣料品はモデルチェンジが頻繁に行われる事が有りますのでサイズなどの急な変更などご了承ください。上記数字は実測です。

メーカー参考数値(インチ・ポンド)表示

サイズ	胸囲	ウエスト	体重	Inseam
S	34-36"	28-30"	115-145lbs	29 1/2"
M	38-40"	32-34"	150-170lbs	30"
L	42-44"	36-38"	175-195lbs	30 1/2"
XL	46-48"	40-42"	200-225lbs	31"
2XL	50-52"	44-46"	230-250lbs	31 1/2"
3XL	54-56"	48-50"	250-290lbs	32"
4XL	58-60"	52-54"	290lbs以上	32 1/2"

1" = 25.4cm 1lbs = 450g