

(防寒ジャケット)

Ver.1.1

廃番 ~~EA915GB-31~~  
EA915GB-32  
EA915GB-33  
EA915GB-34



快適温度環境 -40°C~0°Cまで

- \* 420デニールで強靱性が有り、防風・防水ナイロンを布地内側に使用
- \* 10オンスポリエステル断熱材使用
- \* 耐錆製真鍮使用の耐久力あるジッパー及び留金使用
- \* 要所にはリベット強化 \* 全箇所二重縫製
- \* 耐久性強化のために各箇所内部には裏編まれた縁取りがしてあります。


指先まで隠れる袖口は軽くて水や薬品に強く、しわになりにくいアクリル合成繊維を使用。

特大サイズのポケット2つと胸ポケット1ヶ所

強風防止のフラップ。裏地に縫い込まれた伸縮性のあるベルトが保温効果を上げています。

注)デニール: レーヨンなどの太さを示す単位。

1デニールは長さ450mで重さ0.05gの太さ。

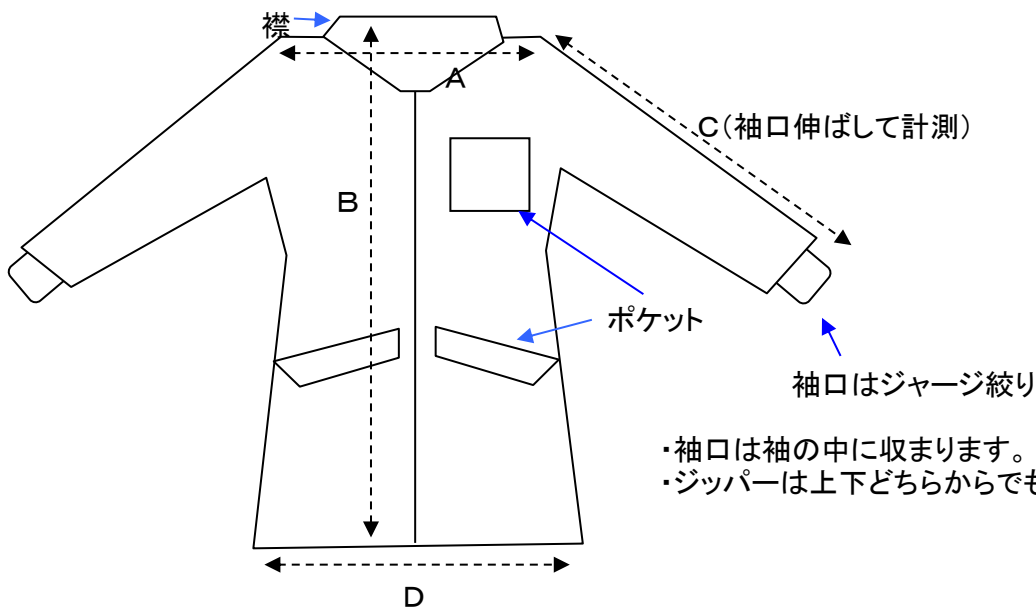

- ・袖口は袖の中に収まります。
- ・ジッパーは上下どちらからでも開閉可能

	重さ(g)	A	B	C	D
EA915GB-31	1150	48	89	68	50
EA915GB-32	1250	50	89	69	54
EA915GB-33	1300	52	89	69	60
EA915GB-34	1350	54	89	71	62

(単位 cm)

\* 衣料品はモデルチェンジが頻繁に行われる事が有りますのでサイズなどの急な変更などご了承ください。上記数字は実測です。

メーカー参考数値(インチ・ポンド)表示

サイズ	胸囲	ウエスト	体重	Inseam
S	34-36"	28-30"	115-145lbs	29 1/2"
M	38-40"	32-34"	150-170lbs	30"
L	42-44"	36-38"	175-195lbs	30 1/2"
XL	46-48"	40-42"	200-225lbs	31"