


EA915GB-61~-65
(防寒ジャケット)

Ver.1.1

快適温度環境 -40℃~0℃まで

- * 10オンスポリエステル断熱材使用
- * 耐錆製真鍮使用の耐久力あるジッパー及び留金使用
- * 要所にはリベット強化
- * 全箇所二重縫製
- * 耐久性強化のために各箇所内部には裏編された縁取りがしてあります。
- * フルサイズですので自由に動き回れます。

指先まで隠れる袖口は軽くて水や薬品に強く、しわになりにくいアクリル合成繊維を使用。
特大サイズのポケット2つと胸ポケット1ヶ所
強風防止のフラップ。裏地に縫い込まれた伸縮性のあるベルトが保温効果を上げています。

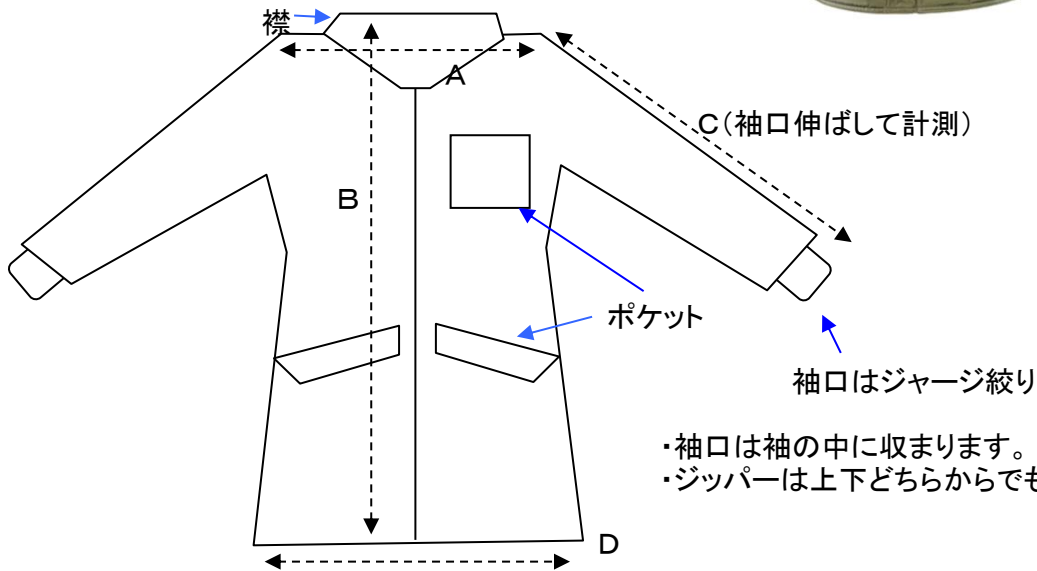

- ・袖口は袖の中に収まります。
- ・ジッパーは上下どちらからでも開閉可能

	重さ(g)	A	B	C	D
EA915GB-61	1100	44	90	70	50
EA915GB-62	1150	46	90	71	60
EA915GB-63	1200	48	90	71	65
EA915GB-64	1300	50	90	71	67
EA915GB-65	1400	55	93	71	72

(単位 cm)

* 衣料品はモデルチェンジが頻繁に行われる事が有りますのでサイズなどの急な変更などご了承ください。上記数字は実測です。

メーカー参考数値(インチ・ポンド)表示

サイズ	胸囲	ウエスト	体重	Inseam
S	34-36"	28-30"	115-145lbs	29 1/2"
M	38-40"	32-34"	150-170lbs	30"
L	42-44"	36-38"	175-195lbs	30 1/2"
XL	46-48"	40-42"	200-225lbs	31"
2XL	50-52"	44-46"	230-250lbs	31 1/2"
3XL	54-56"	48-50"	250-290lbs	32"
4XL	58-60"	52-54"	290lbs以上	32 1/2"

1" = 25.4mm

1lbs = 450g